

# “省スペース&省メンテナンス” S8VK-WA 960Wタイプ (24VDC)



大容量(960W)で  
世界最小クラス\*

定格出力電力 **960W**

定格出力電流 **40A**

ピーク出力電流 **60A**

(連続は10sまで)


わずか

質量 **1,750g**

\* 2019年12月現在、当社調べ。

上下に必要な  
取付スペースが  
小さい

**170mm**

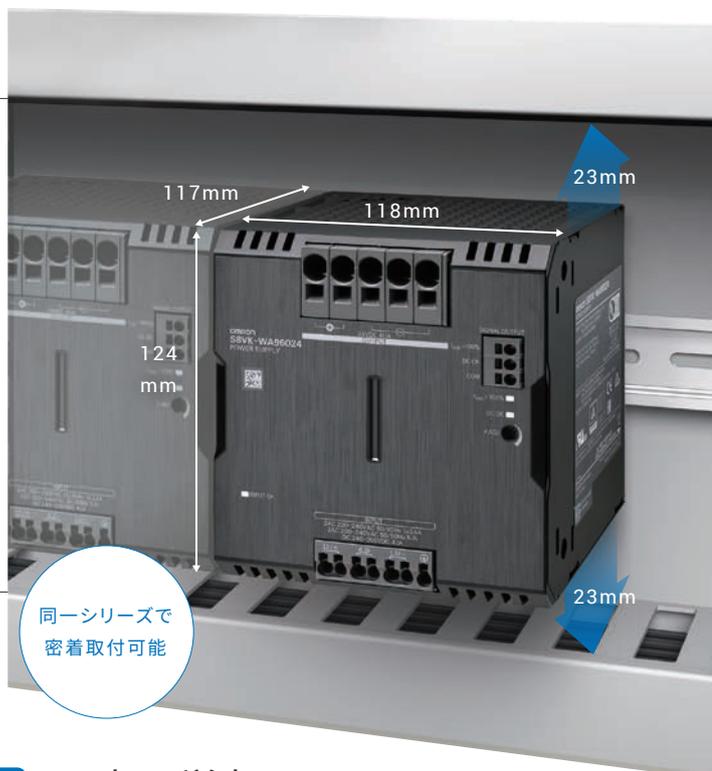

ファンレスだから  
高効率・長寿命

効率 **95%**      期待寿命 **10年**

(三相入力時・負荷率100%)      (40℃ / 50%負荷)

ファン交換不要



三相・单相  
どちらにも対応

三相・单相 **200~240VAC**入力

注. 单相100VACはご使用できません。

S8VK-WAシリーズは、  
240W/480W/960Wをラインアップ



# さらに、DC電子式サーキットプロテクタ S8V-CPを併用すれば回路保護も含めた負荷分配を省コスト・省スペースで実現


DC24V機器が増えてきたので、容量アップが必要...

## 従来 容量増に合わせて台数を増やすと

- ・取付間隔も含めてスペースが必要...
- ・1台ずつ配線すると工数が増加...

## 高容量タイプで集約しようとする

- ・取り付けには板金加工が必要で工数が増加...
- ・突入電流による起動トラブルのリスク...

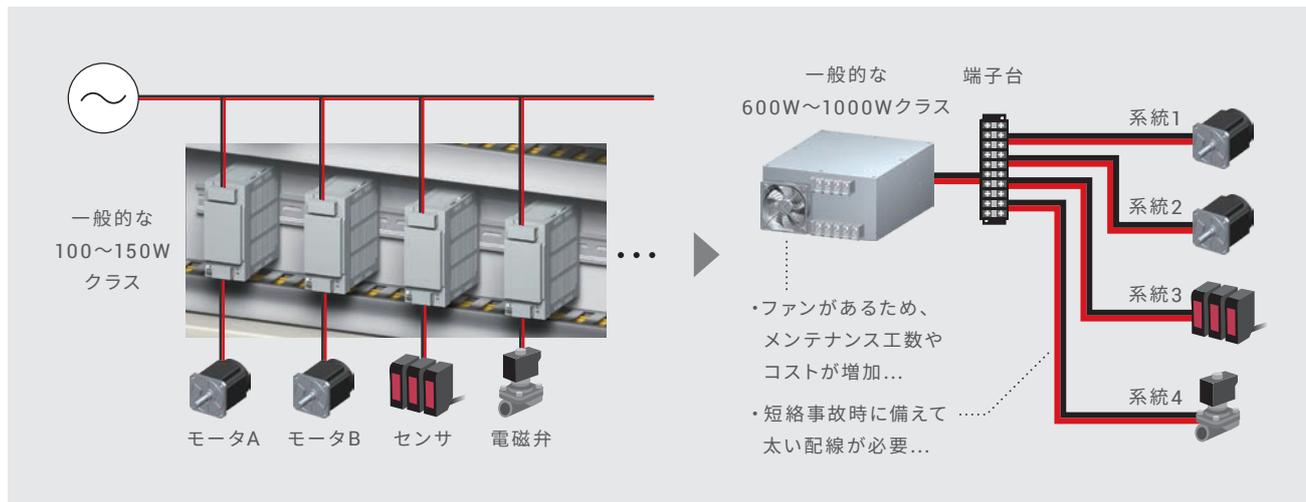

## これから S8VK-WA (960W) + S8V-CP


- ・大容量でも省スペース& DINレール取り付け可能
- ・ファンレスだから、メンテナンス不要



DC電子式サーキットプロテクタの詳細は  
カタログ番号:SGTC-076Bをご覧ください。



- ・負荷容量に合わせた小径の配線が可能
- ・順次起動機能で、突入電流のトラブルを防止

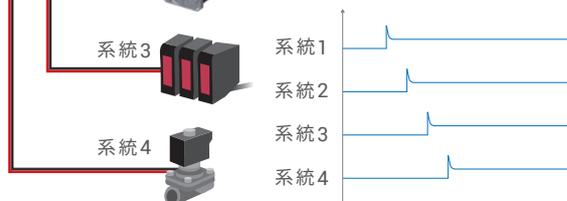

当社の最新の「ベスト制御機器オムロン」、「総合カタログ」もしくは当カンパニーのホームページ (www.fa.omron.co.jp) にあります「ご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

### ●製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリーダイヤル **0120-919-066**

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

■営業時間：8:00~21:00 ■営業日：365日

### ●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX **055-982-5051** / [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

### ●その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。  
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

### オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

**www.fa.omron.co.jp**

緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は