



生産終了商品

超音波式レベル・メータ



形E4Mシリーズ



推奨代替商品

形E4PAシリーズ

2000年9月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・推奨代替商品は電源電圧、外形寸法、取付寸法、コントローラが異なります。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E4PAシリーズ	×	×	×	×			×


：完全互換
 ：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 ×：変更大
 ：該当する仕様がありません

外形寸法


生産終了商品 形E4Mシリーズ

外形寸法



形E4M-3AK

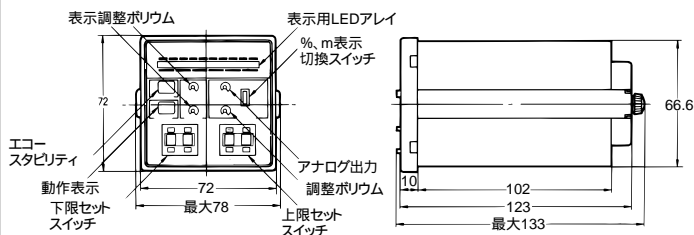

形E4M-SC

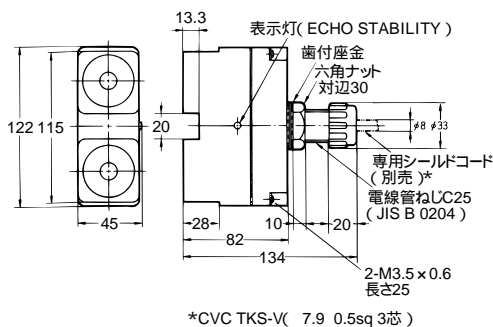

形E4M-SC-A

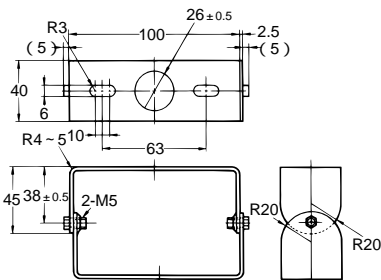
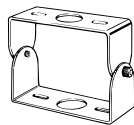


推奨代替商品 形E4PAシリーズ

外形寸法


コントローラ

形K3NX-AD

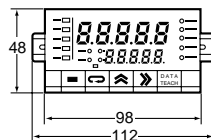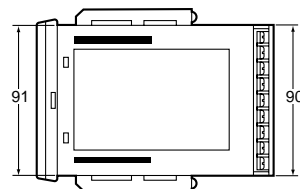


センサ


形E4PA-LS50-M1

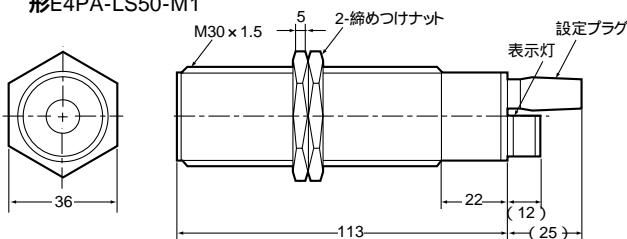

形E4PA-LS200-M1

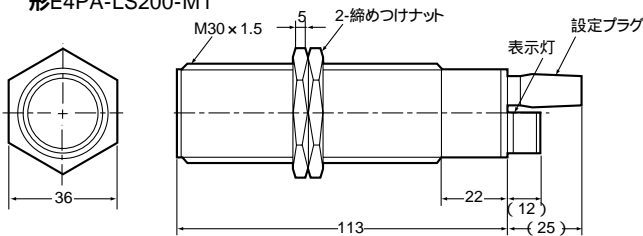


形E4PA-LS400-M1

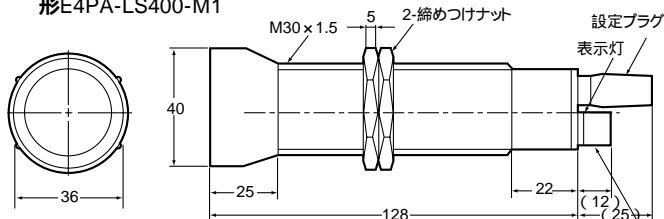

M12×1

接続（内部接続、端子配置）

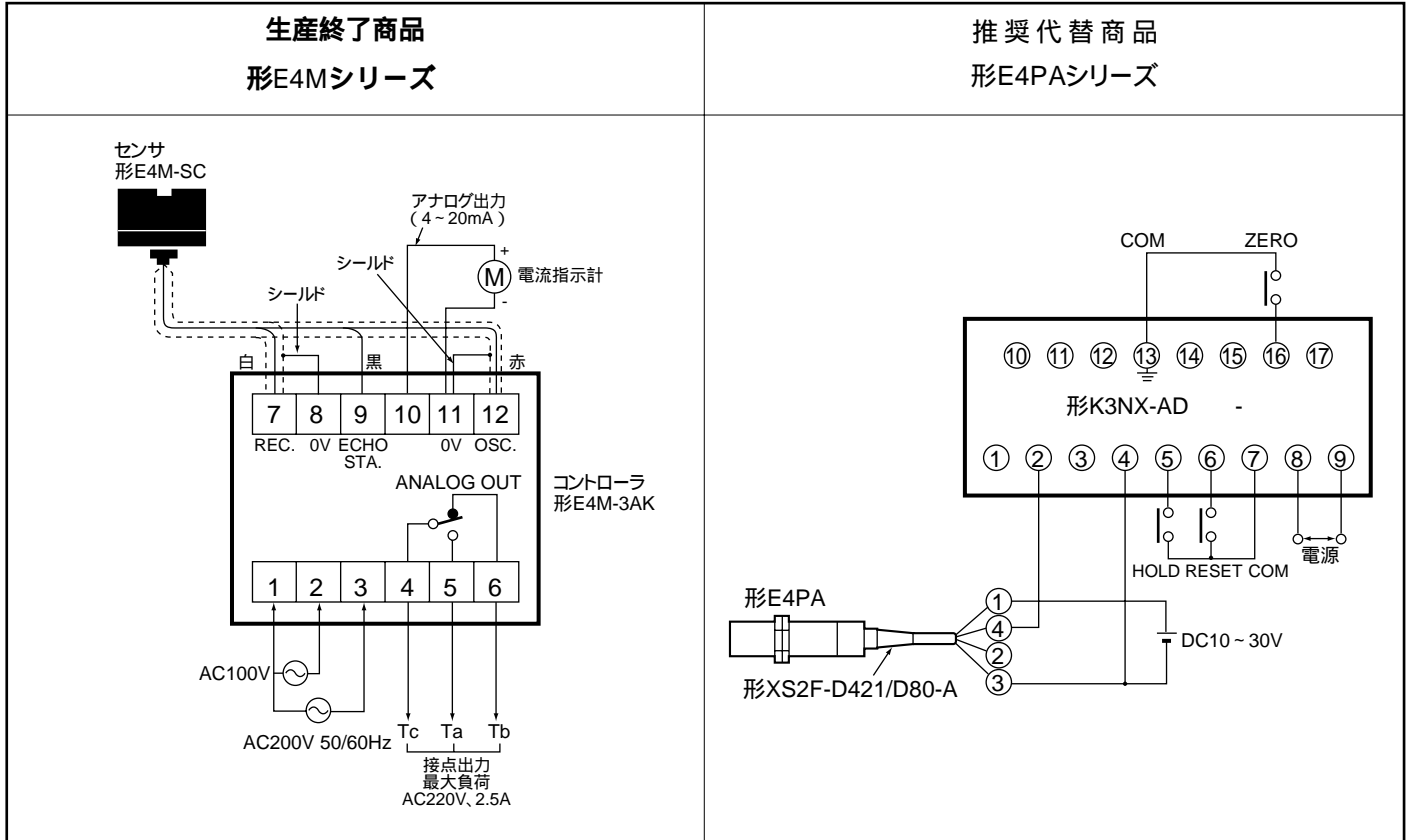

代替形式一覧

名称	生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
センサ部	形E4M-SC	形E4PA-LS50-M1 形E4PA-LS200-M1 形E4PA-LS400-M1	—
コントローラユニット	形E4M-3AK	形K3NX-AD	—
センサ取付金具	形E4M-SC-A	—	—

異なる特性比較

項目	形式	生産終了商品	推奨代替商品
		形E4Mシリーズ	形E4PAシリーズ
定格電圧		AC100/200V 50/60Hz 共用	DC10~30V
超音波周波数		33kHz ± 2kHz	約85kHz ~ 380kHz (4機種)
測定範囲		0.2 ~ 3.0m	形E4PA-LS50-M1 0.6 ~ 500mm 形E4PA-LS200-M1 200 ~ 2000mm 形E4PA-LS400-M1 500 ~ 4000mm
リレー接点出力		1C	なし (ただし、形K3NXとの組み合わせで可能)