



生産終了商品

形F3S-A用延長コード



形F39-JA A



推奨代替商品

形F39-JA C

2002年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・推奨代替商品は端子配置と外形寸法が異なります。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F39-JA C		×	×				

: 完全互換
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 : 該当する仕様がありません


外形寸法

生産終了商品
形F39-JA A


推奨代替商品
形F39-JA C

外形寸法

投光器用

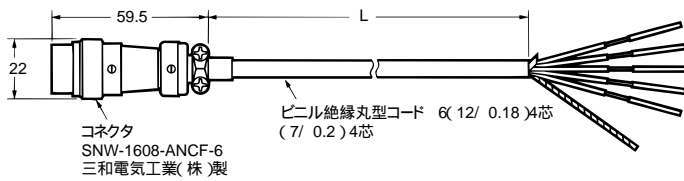


受光器用

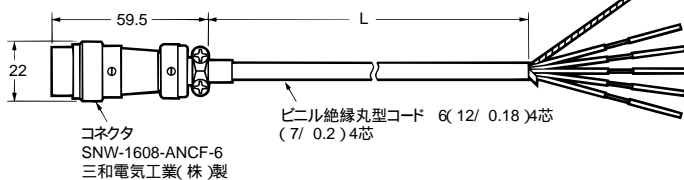


外形寸法

投光器用


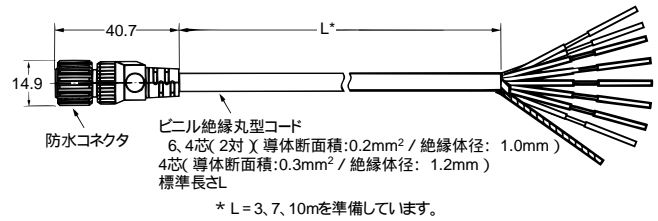


受光器用

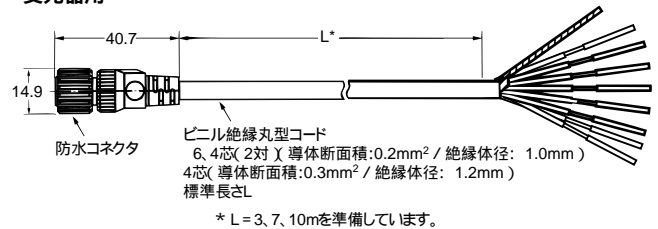

接続（内部接続、端子配置）

生産終了商品 形F39-JA A					推奨代替商品 形F39-JA C				
ピンNo.	信号名称				ピンNo.	信号名称			
	受光器	線色	投光器	線色		受光器	線色	投光器	線色
1	0V	青 シールド	0V	青 シールド	1	0V	青 シールド	0V	青 シールド
2	+24V	茶	+24V	茶	2	+24V	茶	+24V	茶
3	同期線2(+)	灰	同期線2(+)	灰	3	同期線2(+)	灰	同期線2(+)	灰
4	同期線1(+)	赤	同期線1(+)	赤	4	同期線2(-)	灰/黒	同期線2(-)	灰/黒
5	同期線1(-)	赤/黒	同期線1(-)	赤/黒	5	制御出力2	白	マスター選択入力	紫
6	同期線2(-)	灰/黒	同期線2(-)	灰/黒	6	制御出力1	黒	外部診断入力	桃
7	制御出力2	白	マスター選択入力	紫	7	同期線1(+)	赤	同期線1(+)	赤
8	制御出力1	黒	外部診断入力	桃	8	同期線1(-)	赤/黒	同期線1(-)	赤/黒

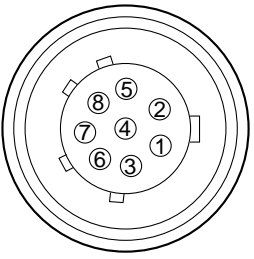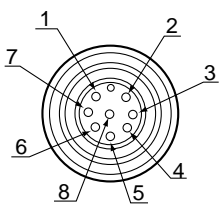代替形式一覧

生産終了商品		推奨代替商品		
形式	商品コード	形式	商品コード	標準価格(円)
形F39-JA1A	F39 1024D	形F39-JA1C	F39 1044R	9,800
形F39-JA2A	F39 1025B	形F39-JA2C	F39 1045G	14,200
形F39-JA3A	F39 1026M	形F39-JA3C	F39 1046E	18,600

異なる特性比較

形式	生産終了商品	推奨代替商品
項目	形F39-JA A	形F39-JA C
コネクタ	メーカー:三和電気工業(株)製 ・SNW-1608-ANCF-6 (形F39-JA A全シリーズ)	メーカー:当社製 ・XS2F-D821-EFQ(形F39-JA1C) ・XS2F-D821-HFQ(形F39-JA2C) ・XS2F-D821-JFQ(形F39-JA3C)