



生産終了商品

アンプ分離形光電スイッチ光ファイバ式ヘッド

- 形E3C-DS1(A)
- 形E3C-DM5(A)
- 形E3C-DM2R(-L)
- 形E3C-S5(A)



推奨代替商品

- 形E32-DC200B
- 形E32-TC200B



2001年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点




・推奨代替商品は専用アンプが必要となります。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E32シリーズ	-	×	×	×			-

: 完全互換
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 : 該当する仕様がありません

外形寸法

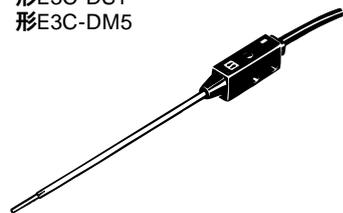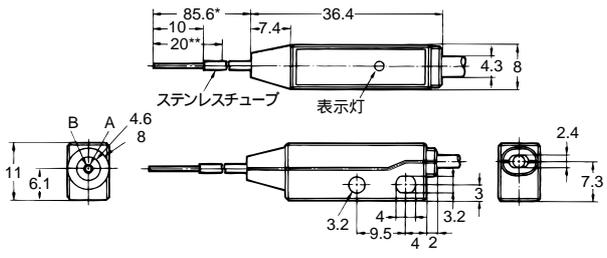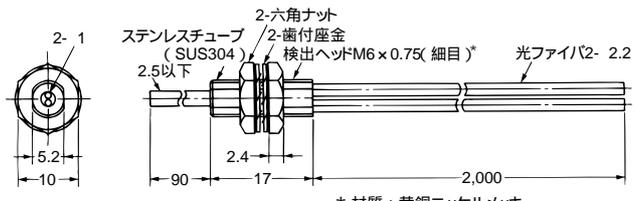生産終了商品 形E3C-DS1 形E3C-DM5	推奨代替商品 形E32-DC200B												
<p>外形寸法</p> <p>形E3C-DS1 形E3C-DM5</p>  <p>コード : 外径2.4×4.3 (2C×12/0.18)標準2m 重量 : 約50g</p>  <p>* 曲げ可能範囲(半径10mm以上としてください) ** この部分は曲げないでください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>寸法</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>形E3C-DS1</td> <td></td> <td>2.0</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>形E3C-DM5</td> <td></td> <td>1.5</td> <td>1.2</td> </tr> </tbody> </table>	形式	寸法	A	B	形E3C-DS1		2.0	1.5	形E3C-DM5		1.5	1.2	<p>外形寸法</p> <p>形E32-DC200B</p>  <p>* 材質 : 黄銅ニッケルメッキ</p>
形式	寸法	A	B										
形E3C-DS1		2.0	1.5										
形E3C-DM5		1.5	1.2										

外形寸法

生産終了商品

形E3C-DS1A
形E3C-DM5A
形E3C-DM2R

推奨代替商品

形E32-DC200B


外形寸法

形E3C-DS1A(ファイバ形)
形E3C-DM5A(ファイバ形)




コード: 外径2.4×4.3
(2C×12/0.18)標準2m
重量: 約50g

形式	寸法	A	B
形E3C-DS1A		2.0	1.5
形E3C-DM5A		1.5	1.2

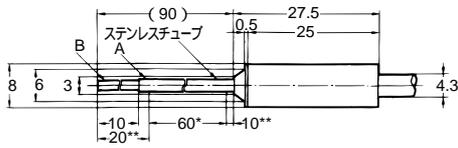


* 曲げ可能範囲(半径10mm以上としてください)
** この部分は曲げないでください。

形E3C-DM2R(ファイバ形)

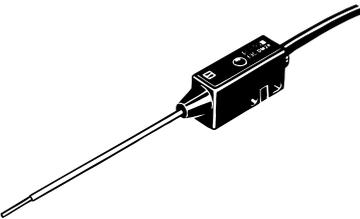


コード: 外径2.4×4.3
(2C×12/0.18)標準2m
重量: 約50g

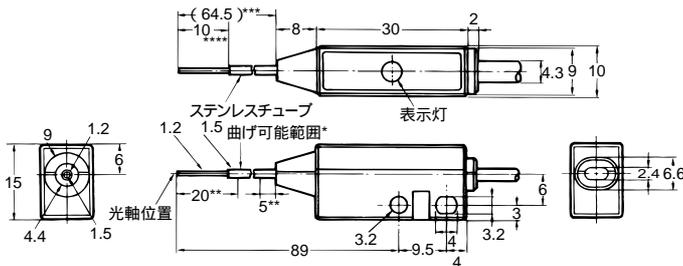

* 曲げは、半径10mm以上です。
** この部分は折り曲げないでください。
*** ファイバの長さは10、30、50、100、150、200、300mmのものも製作できます。
形式は末尾に-Lをつけてください。
例: 100mmのときは
形E3C-DM2R-L100となります。
**** 10mmタイプは5mm。

外形寸法

形E32-DC200B

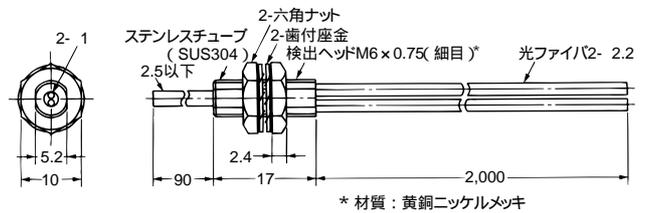


外形寸法

生産終了商品
形E3C-S5
形E3C-S5A


推奨代替商品
形E32-TC200B

外形寸法

形E3C-S5

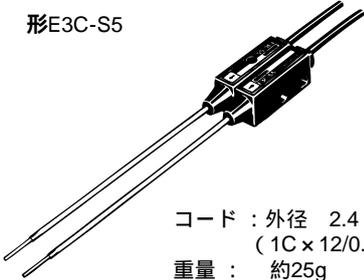

コード：外径 2.4
(1C × 12/0.18)標準2m
重量：約25g

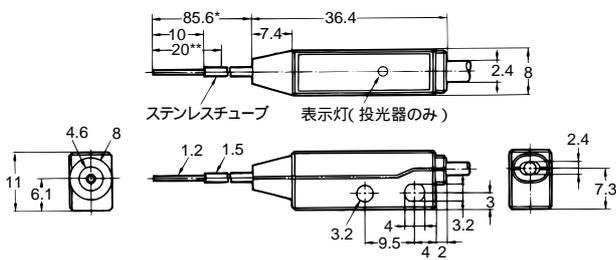


ステンレスチューブ 表示灯(投光器のみ)

* 曲げ可能範囲(半径10mm以上としてください)
** この部分は曲げないでください。

形E3C-S5A




コード：外径 2.4
(1C × 12/0.18)標準2m
重量：約25g

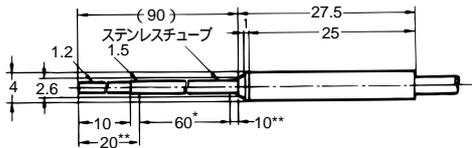

* 曲げ可能範囲(半径10mm以上としてください)
** この部分は曲げないでください。

外形寸法

形E32-TC200B

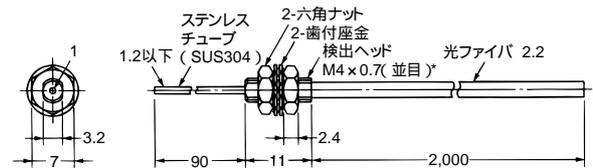

* 材質：黄銅ニッケルメッキ

代替商品一覧

標準品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形E3C-DM2R 5m 形E3C-DM2R-L10 2m 形E3C-DM2R-L10 5m 形E3C-DM2R-L30 2m 形E3C-DM2R-L50 2m 形E3C-DM2R-L100 2m 形E3C-DM2R-L150 2m 形E3C-DM2R-L200 2m 形E3C-DM5 5m 形E3C-DM5A 2m 形E3C-DM5A 5m 形E3C-DS1 5m 形E3C-DS1A 5m	形E32-DC200B *	4,500
形E3C-S5 2m 形E3C-S5 5m 形E3C-S5A 2m 形E3C-S5A 5m	形E32-TC200B *	6,000

* スリーブ長違いの商品がありますので、必要に応じて選定ください。

改造品

生産終了商品	仕様など	推奨代替商品	標準価格(円)
形E3C-DM2R-01	赤外発光ダイオードタイプ	推奨代替商品はありません	—
形E3C-DM5-L57	形E3C-DM5のスリーブ長さ違い	形E32-DC200B	4,500

ファイバユニットの特殊対応について

弊社では、下記のような特殊品対応をいたしております。

なお特殊品につき、形式、納期、価格については弊社販売員までお問い合わせください。


ステンレスチューブ長の異なるタイプ

【対象機種】

形E32-TC200F(チューブ径 0.9mm)

形E32-TC200B、形E32-DC200F(チューブ径 1.2mm)

 形E32-DC200B(チューブ径 2.5mm)



10mm L 120mm
の範囲で10mm単位
で制作可能です

公差：L 40mmのとき ±1mm

L > 40mmのとき ±2mm

(L = 90mm、L = 40mmは標準品です)