



この商品は
生産終了しました

OMRON

生産終了商品

2回路リミットスイッチ



形WL□□□-136 □Mシリーズ

推奨代替商品

形WL□□□-139 □Mシリーズ

2002年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形WL□□□-139シリーズは-136シリーズに比べ、カバーとボックス間およびカバーねじのモールド樹脂加工が追加されています

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形WL□□□-139シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大


－：該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了商品 形WL□□□-136シリーズ	推奨代替商品 形WL□□□-139シリーズ
最大60 53±1.5 41.5±1.5 40±1.5 13.1 25.4 12.7 ヘッド4方向 取り付け可 25.4 68.7 4-M6 深さ最小15 21.6 29.2±1.2 35 最大42 53.2±0.8 φ17.5×7 ステンレス系統結ローラ R38 4-M3.5 ヘッド締めつけねじ M5 (長さ12) 六角穴つきボルト 4-φ5.2^{+0.2}₀ 取り付け穴 14.7 (125) 58.7±0.2 5 3-M4 (長さ13) カバー締めつけねじ セット位置表示板 カバー 11.4 40±0.7 (4.9) 30.2±0.2 (15.1) ピニールキャップタイヤケーブル (VCT JIS C 3312)	最大60 53±1.5 41.5±1.5 40±1.5 13.1 25.4 12.7 ヘッド4方向 取り付け可 25.4 68.7 4-M6 深さ最小15 21.6 29.2±1.2 35 最大42 53.2±0.8 φ17.5×7 ステンレス系統結ローラ R38 4-M3.5 ヘッド締めつけねじ M5 (長さ12) 六角穴つきボルト 4-φ5.2^{+0.2}₀ 取り付け穴 14.7 (125) 58.7±0.2 5 3-M4 (長さ13) カバー締めつけねじ セット位置表示板 カバー 11.4 40±0.7 (4.9) 30.2±0.2 (15.1) ピニールキャップタイヤケーブル (VCT JIS C 3312) カバーとBOXの間 カバーねじのモールド樹脂

● 取り付け穴加工寸法

取り付け寸法は同一です

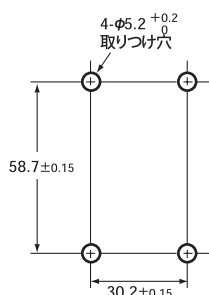

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	生産終了商品	推奨代替商品
形WL01CA12-136LE2 3M	形WL01CA12-139LE2 3M	形WLCA2-2N136 3M	形WLCA2-2N139 3M
形WL01CA2-136LE2 10M	形WL01CA2-139LE2 10M	形WLCA2-2N136 5M	形WLCA2-2N139 5M
形WL01D28-136 5M	形WL01D28-139 5M	形WLCA2-2N136 6M	形WLCA2-2N139 6M
形WL01NJ-136LE2 5M	形WL01NJ-139LE2 5M	形WLCA2-2N136LD2 3M	形WLCA2-2N139LD2 3M
形WL01NJ-2136 10M	形WL01NJ-2139 10M	形WLCA2-2N136LD3 3M	形WLCA2-2N139LD3 3M
形WL01NJ-2136LE3 10M	形WL01NJ-2139LE3 10M	形WLCA2-55136 1M	形WLCA2-55139 1M
形WLCA12-136 10M	形WLCA12-139 10M	形WLCA2-55136 2M	形WLCA2-55139 2M
形WLCA12-136 1M	形WLCA12-139 1M	形WLCA2-55136 5M	形WLCA2-55139 5M
形WLCA12-136 2M	形WLCA12-139 2M	形WLCA2-7136 1M	形WLCA2-7139 1M
形WLCA12-136 30M	形WLCA12-139 30M	形WLCA2-7136LD2 2M	形WLCA2-7139LD2 2M
形WLCA12-136 3M	形WLCA12-139 3M	形WLCA2-7PR136 5M	形WLCA2-7RP139 5M
形WLCA12-136 5M	形WLCA12-139 5M	形WLCA2-8136 5M	形WLCA2-8139 5M
形WLCA12-136LD3 10M	形WLCA12-139LD3 10M	形WLCA2-8136LD3 10M	形WLCA2-8139LD3 10M
形WLCA12-2136 2M	形WLCA12-2139 2M	形WLCA2-8RP136 5M	形WLCA2-8RP139 5M
形WLCA12-2136 2 シ B セツ 1M	形WLCA12-2139 2SIN BSETU 1M	形WLCA2-F55136 5M	形WLCA2-F55139 5M
形WLCA12-2136 3M	形WLCA12-2139 3M	形WLCA2-F55136 S-FLEX 5M	形WLCA2-F55139 S-FLEX 5M
形WLCA12-2N136 10M	形WLCA12-2N139 10M	形WLCA2-RP136 10M	形WLCA2-RP139 10M
形WLCA12-2N136 20M	形WLCA12-2N139 20M	形WLCA2-RP136 15M	形WLCA2-RP139 15M
形WLCA12-2N136 2M	形WLCA12-2N139 2M	形WLCA2-RP136 2M	形WLCA2-RP139 2M
形WLCA12-2N136 3M	形WLCA12-2N139 3M	形WLCA2-RP136 5M	形WLCA2-RP139 5M
形WLCA12-2N136 5M	形WLCA12-2N139 5M	形WLCA32-41136 10M	形WLCA32-41139 10M
形WLCA12-2N136LD3 5M	形WLCA12-2N139LD3 5M	形WLCA32-41136 5M	形WLCA32-41139 VCT 5M
形WLCA12-RP136 15M	形WLCA12-RP139 15M	形WLCA32-43136 5M	形WLCA32-43139 5M
形WLCA2-136 10M	形WLCA2-139 10M	形WLCA32-43136 7M	形WLCA32-43139 5M
形WLCA2-136 15M	形WLCA2-139 15M	形WLCA14-2136 5M	形WLCA14-2139 5M
形WLCA2-136 1M	形WLCA2-139 1M	形WLCA15-2136 5M	形WLCA15-2139 5M
形WLCA2-136 2M	形WLCA2-139 2M	形WLCL-136 1M	形WLCL-139 1M
形WLCA2-136 3M	形WLCA2-139 3M	形WLCL-136 2M	形WLCL-139 2M
形WLCA2-136 5M	形WLCA2-139 5M	形WLCL-136 3M	形WLCL-139 3M
形WLCA2-136LD2 5M	形WLCA2-139LD2 5M	形WLCL-136 5M	形WLCL-139 5M
形WLCA2-136LD3 10M	形WLCA2-139LD3 10M	形WLCL-2N136 S-FLEX 5M	形WLCL-2N139 S-FLEX 5M
形WLCA2-136LD3 3M	形WLCA2-139LD3 3M	形WLCL-2N136 S-FVCTF 5M	形WLCL-2N139 S-FVCTF 5M
形WLCA2-136LD3 5M	形WLCA2-139LD3 5M	形WLCL-2N136 VCT 3M	形WLCL-2N139 VCT 3M
形WLCA2-136LE2 10M	形WLCA2-139LE2 10M	形WLCL-2N136 VCT 5M	形WLCL-2N139 5M
形WLCA2-136LE2 5M	形WLCA2-139LE2 VCT5M	形WLCL-2N136LE2 5M	形WLCL-2N139LE2 5M
形WLCA2-136LE3 10M	形WLCA2-139LE3 10M	形WLCL-55136 1M	形WLCL-55139 1M
形WLCA2-136LE3 3M	形WLCA2-139LE3 3M	形WLCL-RP55136 5M	形WLCL-RP55139 5M
形WLCA2-136LE3 5M	形WLCA2-139LE3 5M	形WLD-136 2M	形WLD-139 2M
形WLCA2-2136 1M	形WLCA2-2139 1M	形WLD-136 5M	形WLD-139 5M
形WLCA2-2136 2M	形WLCA2-2139 2M	形WLD-136LE2 5M	形WLD-139LE2 5M
形WLCA2-2136 5M	形WLCA2-2139 5M	形WLD2-136 1M	形WLD2-139 1M
形WLCA2-2136LE2 5M	形WLCA2-2139LE2 5M	形WLD2-136 2M	形WLD2-139 2M
形WLCA2-255136 VCT 5M	形WLCA2-255139 VCT 5M	形WLD2-136 3M	形WLD2-139 3M
形WLCA2-27N136 5M	形WLCA2-27N139 5M	形WLD2-136 5M	形WLD2-139 5M
形WLCA2-2N136 1M	形WLCA2-2N139 1M	形WLD2-136LD2 2M	形WLD2-139LD2 2M
形WLCA2-2N136 2M	形WLCA2-2N139 2M	形WLD2-136LD2 2M ナンブ	形WLD2-139LD2 2M NANBU

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
形WLD2-136LD3 3M	形WLD2-139LD3 3M
形WLD2-136LE2 5M	形WLD2-139LE2 5M
形WLD2-136LE3 5M	形WLD2-139LE3 5M
形WLD2-55136 S-FLEX 5M	形WLD2-55139 S-FLEX 5M
形WLD28-136 2M	形WLD28-139 2M
形WLD28-136 5M	形WLD28-139 5M
形WLD28-136LD3 3M	形WLD28-139LD3 3M
形WLD28-136LD3 5M	形WLD28-139LD3 5M
形WLD28-55136CR VCT 1M	形WLD28-55139CR VCT 1M
形WLD2-RP136 2M	形WLD2-RP139 2M
形WLD3-136 2M	形WLD3-139 2M
形WLD3-136 4M	形WLD3-139 4M
形WLD3-136 5M	形WLD3-139 5M
形WLD3-55136 5M S-FLEX	形WLD3-55139 S-FLEX 5M
形WLD-55136 1M	形WLD-55139 1M
形WLG12-136LD2 5M	形WLG12-139LD2 5M
形WLG2-136 3M	形WLG2-139 3M
形WLG2-136LE3 5M	形WLG2-139LE3 5M
形WLG2-55136 1M	形WLG2-55139 1M
形WLG2-55136LE2 2M	形WLG2-55139LE2 2M
形WLGCA2-136 2M	形WLGCA2-139 2M
形WLGCA2-136 3M	形WLGCA2-139 3M
形WLGCA2-136 5M	形WLGCA2-139 5M
形WLGCA2-136LD3 3M	形WLGCA2-139LD3 3M
形WLGCA2-136LD3 5M	形WLGCA2-139LD3 5M
形WLGCA2-136LE2 3M	形WLGCA2-139LE2 3M
形WLGCA2-2136 1M	形WLGCA2-2139 1M
形WLGCA2-55136 5M	形WLGCA2-55139 5M
形WLH12-136 3M	形WLH12-139 3M
形WLH12-RP136 15M	形WLH12-RP139 15M
形WLH2-136 3M	形WLH2-139 3M
形WLH2-136 5M	形WLH2-139 5M
形WLH2-136LE2 5M	形WLH2-139LE2 VCT 5M
形WLH2-55136 5M	形WLH2-55139 5M
形WLH2-55136 S-FLEX 5M	形WLH2-55139 S-FLEX 5M
形WLHAL4-136LD2 5M	形WLHAL4-139LD2 5M
形WLHAL5-136LD2 5M	形WLHAL5-139LD2 5M
形WLHL-136LD3 5M	形WLHL-139LD3 5M
形WLHL-P1136 B仕様 2ｼﾝ	なし
形WLNJ-136 15 M	形WLNJ-139 15M
形WLNJ-136 1M	形WLNJ-139 1M
形WLNJ-136 20M	形WLNJ-139 20M
形WLNJ-136 2M	形WLNJ-139 2M
形WLNJ-136 5M	形WLNJ-139 5M
形WLNJ-136LE2 5M	形WLNJ-139LE2 5M
形WLNJ-2136 15M	形WLNJ-2139 15M

生産終了商品	推奨代替商品
形WLNJ-2136 1M	形WLNJ-2139 1M
形WLNJ-2136 2M	形WLNJ-2139 2M
形WLNJ-2136 3M	形WLNJ-2139 3M
形WLNJ-2136 5M	形WLNJ-2139 VCT 5M
形WLNJ-255136 3M	形WLNJ-255139 3M
形WLNJ-2RP136 5M	形WLNJ-2RP139 5M
形WLNJ-30136 2M	形WLNJ-30139 2M
形WLNJ-30136 5M	形WLNJ-30139 5M
形WLNJ-7136 1M	形WLNJ-7139 1M
形WLNJ-RP136 1M	形WLNJ-RP139 1M
形WLNJ-RP136 2M	形WLNJ-RP139 2M
形WLNJ-RP136 5M	形WLNJ-RP139 5M
形WLNJ-S2136 3M	形WLNJ-S2139 3M
形WLNJ-S2RP136 2M	なし
形WLRCA2-136 5M	形WLRCA2-139 5M
形WLRH2-RP136 10M	形WLRH2-RP139 10M
形WLSD-136 5M	形WLSD-139 5M
形WLSD-136LD3 5M	形WLSD-139LD3 5M
形WLSD2-136 10M	形WLSD2-139 10M
形WLSD2-136 1M	形WLSD2-139 1M
形WLSD2-136 2M	形WLSD2-139 2M
形WLSD2-136 30M	形WLSD2-139 30M
形WLSD2-136 3M	形WLSD2-139 3M
形WLSD2-136 5M	形WLSD2-139 5M
形WLSD2-136LE3 2M	形WLSD2-139LE3 2M
形WLSD2-55136 15M	形WLSD2-55139 15M
形WLSD2-RP136 5M	形WLSD2-RP139 5M
形WLSD3-136 4M	形WLSD3-139 4M
形WLSD3-136 5M	形WLSD3-139 5M
形WLSD-55136 3M	形WLSD-55139 3M
形WLSD-55136 S-FLEX 5M	形WLSD-55139 S-FLEX 5M