



生産終了商品

光GP-IBリンク



形Z3GB



推奨代替商品

形Z3G

2002年9月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・性能は現行品とほぼ同等です。ただし、光ファイバはPCF対応となります(生産終了商品はAGF)ので、置き換えの場合は光ファイバも交換が必要となります。

生産終了商品との相違点


形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形Z3G	○	○	○	○		○	○

- : 完全互換
- : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

外形寸法


生産終了商品
形Z3GB

リンクモジュール
形Z3GB

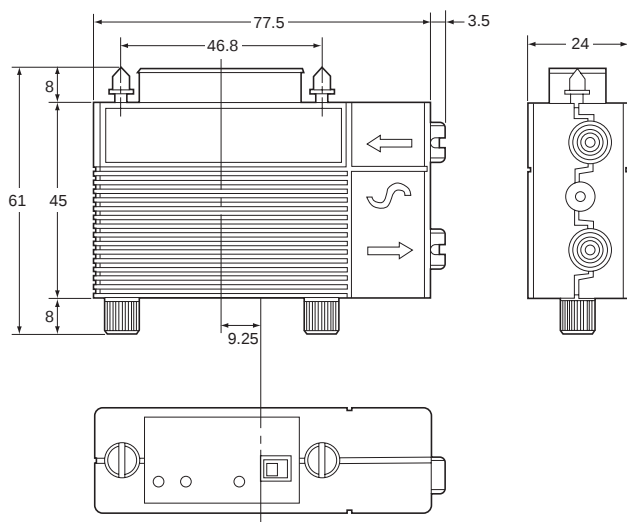

推奨代替商品
形Z3G

リンクモジュール
形Z3G

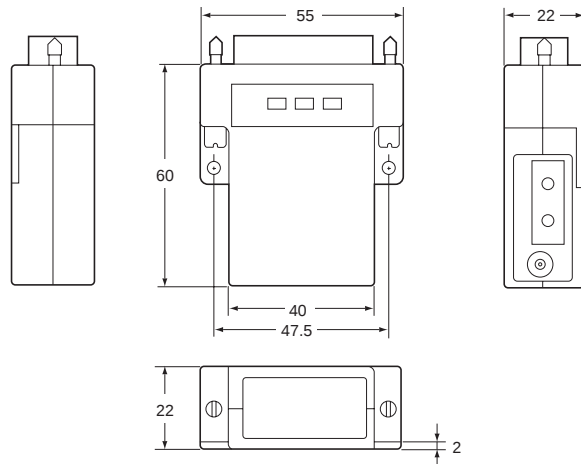

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
形Z3GB	形Z3G

異なる特性比較

項目	形式	生産終了商品 形Z3GB	推奨代替商品 形Z3G
ACアダプタ		別途必要	別途必要
電源電圧		DC 12V	DC 12V
適応規格		IEEE-488-1978に準拠	IEEE-488-1978に準拠
伝送方式		時分割多重半二重通信	時分割多重半二重通信
伝送速度		50kbps	50kbps
伝送距離		1.5km Max.	1.0km Max.
適用光ファイバ		AGF	H-PCF
適用光コネクタ		F01型	F07型
ピーク発光波長		850nm	800nm
使用温度		- 10 ~ +55	- 10 ~ +55
保存温度		- 25 ~ +65	- 25 ~ +65
使用湿度		35 ~ 85%RH	35 ~ 85%RH
質量		180g	約130g