



生産終了予定商品

プログラマブルターミナル



形NT625C-ST152
形NT625C-ST152B



推奨代替商品

形NT631C-ST151-V2
形NT631C-ST151B-V2

2004年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

NT631C-V2で代替する際には、「NT30/620互換モード」をご使用ください。
互換モードを使用しても残る非互換部分については、NT31/31C/631/631Cリファレンスマニュアル(SBSA-508)付録3をご参照ください。


生産終了商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形NT631C-ST151			○		○	○	○


○ : 完全互換
○ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
× : 変更大
- : 該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品 形NT625C-ST152(B)

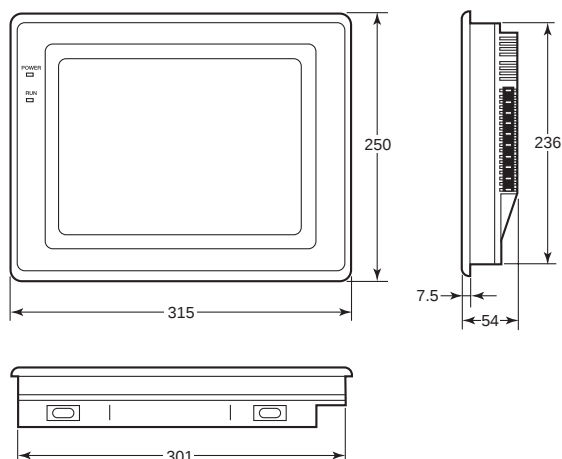


推奨パネルカット寸法

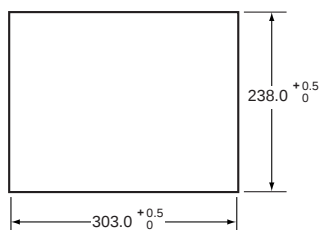


パネル板厚 : 1.6 ~ 4.8mm

推奨代替商品 形NT631C-ST151(B)-V2

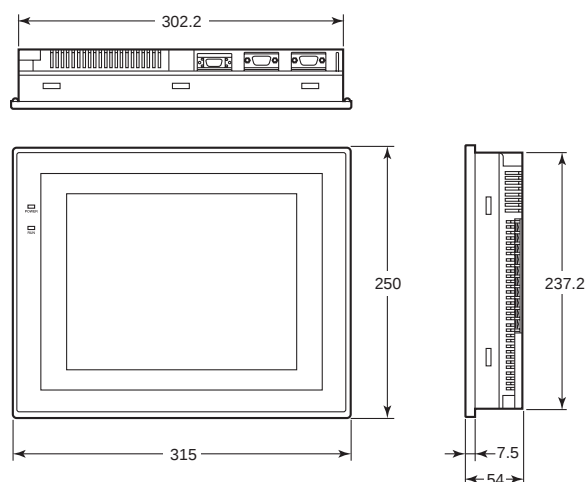

推奨パネルカット寸法

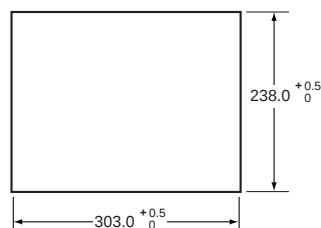

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NT625C-ST152	形NT631C-ST151-V2	398,000
形NT625C-ST152B	形NT631C-ST151B-V2	398,000

異なる特性比較

項目	生産終了予定商品		推奨代替商品	
	形NT625C-ST152	形NT625C-ST152B	形NT631C-ST151-V2	形NT631C-ST151B-V2
本体の色	アイボリ	ブラック	アイボリ	ブラック
定格電源電圧	DC24V		DC24V	
消費電力	20W以下		18W以下	
使用周囲温度	0 ~ 50		0 ~ 50	
質量	2.5kg以下		2.5kg以下	