



# 生産終了予定商品

電子カウンタ

- 形H7AN AC24V仕様
- 形H7AN DC100V仕様
- 形H7AN DC48V仕様
- 形H7AN 数字表示なしタイプ



# 推奨代替商品

形H7AN DC12~24V仕様

形H7AN 数字表示ありタイプ

## 2004年3月末生産終了予定

### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

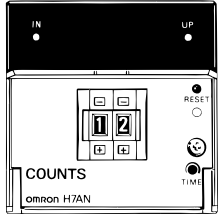
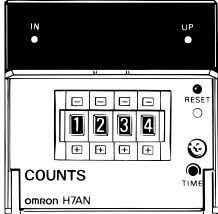
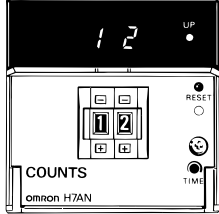
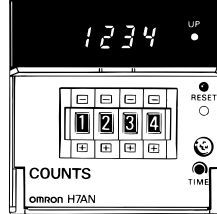
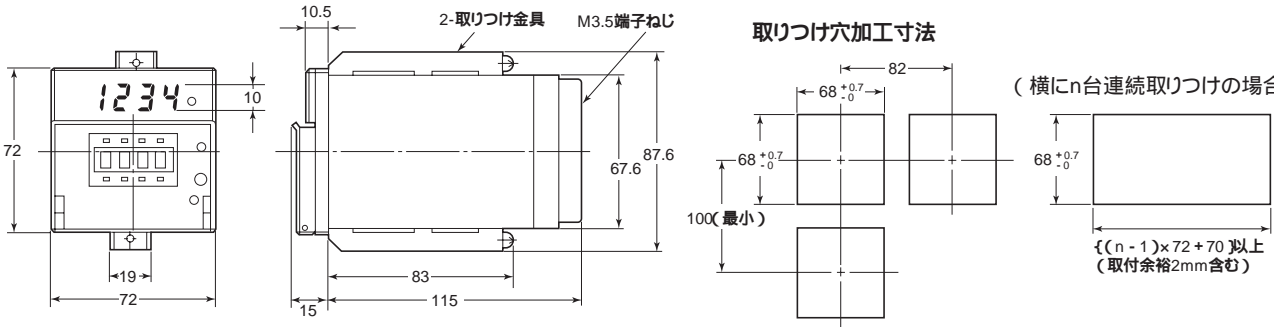
- ・ AC24V仕様、DC100V仕様、DC48V仕様の推奨代替商品は電源電圧がDC12~24Vへ変更となります。
- ・ 数字表示なしタイプの推奨代替商品は数字表示ありタイプへ変更となります。

### 生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H7AN DC12~24V仕様					×		
形H7AN 数字表示ありタイプ							

- : 完全互換
- △ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

## 外形寸法

生産終了予定商品 形H7AN AC24V、DC100V、DC48V仕様 数字表示なしタイプ	推奨代替商品 形H7AN DC12~24V仕様 数字表示ありタイプ
<p>数字表示なしタイプ 形H7AN-2、-2M</p>  <p>形H7AN-4、-4M</p> 	<p>数字表示ありタイプ 形H7AN-2D、-2DM</p>  <p>形H7AN-4D、-4DM</p> 
<p>外形寸法は同一です</p>  <p>(横にn台連続取り付けの場合) {(n-1)×72+70}以上 (取付余裕2mm含む)</p>	

生産終了商品と推奨代替商品

仕様区分	生産終了予定商品		推奨代替商品		標準価格( ¥ )
	形式	仕様	形式	仕様	
AC24V	形H7AN-2	AC24	形H7AN-2D	DC12-24 *1	30,000
	形H7AN-2D	AC24	形H7AN-2D	DC12-24 *1	30,000
	形H7AN-2DM	AC24	形H7AN-2DM	DC12-24 *1	32,500
	形H7AN-4	AC24	形H7AN-4D	DC12-24 *1	42,000
	形H7AN-4D	AC24	形H7AN-4D	DC12-24 *1	42,000
	形H7AN-4DM	AC24	形H7AN-4DM	DC12-24 *1	44,500
	形H7AN-ET4M	AC24	形H7AN-ET4M	DC12-24 *1	44,500
	形H7AN-R6D	AC24	形H7AN-R6D	DC12-24 *1	53,000
	形H7AN-R6DM	AC24	形H7AN-R6DM	DC12-24 *1	55,000
	形H7AN-R8D	AC24	形H7AN-R8D	DC12-24 *1	62,500
	形H7AN-R8DM	AC24	形H7AN-R8DM	DC12-24 *1	65,000
	形H7AN-RT6	AC24	形H7AN-RT6	DC12-24 *1	36,500
	形H7AN-RT6M	AC24	形H7AN-RT6M	DC12-24 *1	39,000
	形H7AN-RT8	AC24	形H7AN-RT8	DC12-24 *1	39,000
	形H7AN-RT8M	AC24	形H7AN-RT8M	DC12-24 *1	41,000
	形H7AN-RW6D	AC24	形H7AN-RW6D	DC12-24 *1	70,000
形H7AN-RW6DM	AC24	形H7AN-RW6DM	DC12-24 *1	73,000	
DC100V	形H7AN-2D	DC100	形H7AN-2D	DC12-24	30,000
	形H7AN-2DM	DC100	形H7AN-2DM	DC12-24	32,500
	形H7AN-4DM	DC100	形H7AN-4DM	DC12-24	44,500
	形H7AN-R6D	DC100	形H7AN-R6D	DC12-24	53,000
	形H7AN-R6DM	DC100	形H7AN-R6DM	DC12-24	55,000
	形H7AN-R8D	DC100	形H7AN-R8D	DC12-24	62,500
	形H7AN-R8DM	DC100	形H7AN-R8DM	DC12-24	65,000
	形H7AN-RT6	DC100	形H7AN-RT6	DC12-24	36,500
	形H7AN-RT6M	DC100	形H7AN-RT6M	DC12-24	39,000
	形H7AN-RT8	DC100	形H7AN-RT8	DC12-24	39,000
	形H7AN-RT8M	DC100	形H7AN-RT8M	DC12-24	41,000
	形H7AN-RW6D	DC100	形H7AN-RW6D	DC12-24	70,000
形H7AN-RW6DM	DC100	形H7AN-RW6DM	DC12-24	73,000	
DC48V	形H7AN-R6D	DC48	形H7AN-R6D	DC12-24	53,000
	形H7AN-R6DM	DC48	形H7AN-R6DM	DC12-24	55,000
	形H7AN-R8D	DC48	形H7AN-R8D	DC12-24	62,500
	形H7AN-R8DM	DC48	形H7AN-R8DM	DC12-24	65,000
	形H7AN-RT6	DC48	形H7AN-RT6	DC12-24	36,500
	形H7AN-RT6M	DC48	形H7AN-RT6M	DC12-24	39,000
	形H7AN-RT8	DC48	形H7AN-RT8	DC12-24	39,000
	形H7AN-RT8M	DC48	形H7AN-RT8M	DC12-24	41,000
	形H7AN-RW6D	DC48	形H7AN-RW6D	DC12-24	70,000
	形H7AN-RW6DM	DC48	形H7AN-RW6DM	DC12-24	73,000
数字表示なし	形H7AN-2	AC100-240	形H7AN-2D	AC100-240 *2	30,000
	形H7AN-2	DC12-24	形H7AN-2D	DC12-24 *2	30,000
	形H7AN-2M	AC100-240	形H7AN-2DM	AC100-240 *2	32,500
	形H7AN-2M	DC12-24	形H7AN-2DM	DC12-24 *2	32,500
	形H7AN-4	AC100-240	形H7AN-4D	AC100-240 *2	42,000
	形H7AN-4	DC12-24	形H7AN-4D	DC12-24 *2	42,000
	形H7AN-4M	AC100-240	形H7AN-4DM	AC100-240 *2	44,500

\*1. 形H7CX-A D1 AC24V/DC12-24V仕様での代替案もあります。表示桁数は4もしくは6桁となり、サイズ、端子配置も異なります。仕様等詳細はカタログにてご確認ください。

\*2. 推奨代替商品は数字表示ありタイプとなります。