



生産終了予定商品

プログラマブルターミナル



形NS10-TV0 (B)

形NS12-TS0 (B)



推奨代替商品

形NS10-TV0 (B)-V1

形NS12-TS0 (B)-V1

2004年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・バージョンアップですので上位互換します。
- ・RS-232Cコネクタ、Ethernetコネクタ、電源端子は位置が変わります。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形NS10-TV0 -V1							
形NS12-TS0 -V1							


- ：完全互換
- ：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- ×：変更大
- ：該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品
形NS10-TV0 (B)
形NS12-TS0 (B)

推奨代替商品
形NS10-TV0 (B)-V1
形NS12-TS0 (B)-V1

外形寸法とパネルカット寸法は同一です


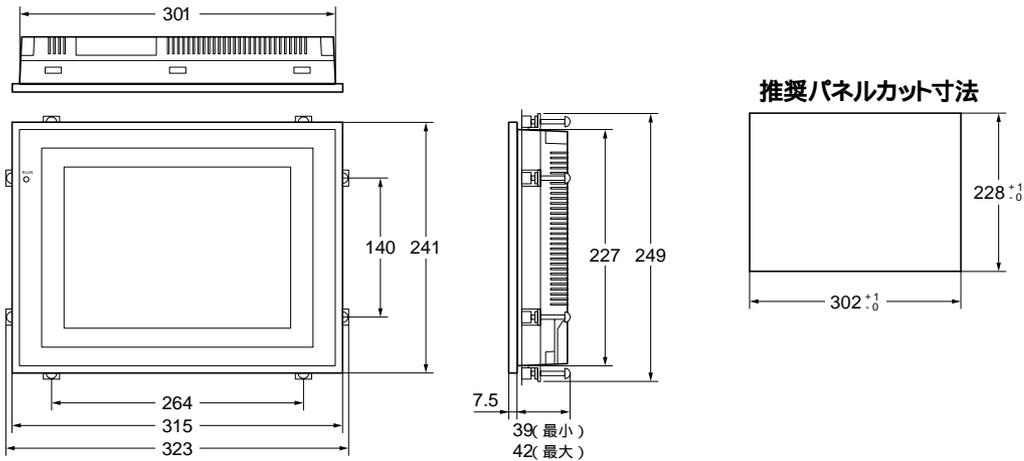


コネクタ / 電源端子配置



生産終了予定商品
形NS10-TV0 (B)
形NS12-TS0 (B)

推奨代替商品
形NS10-TV0 (B)-V1
形NS12-TS0 (B)-V1



RS-232Cコネクタ配置

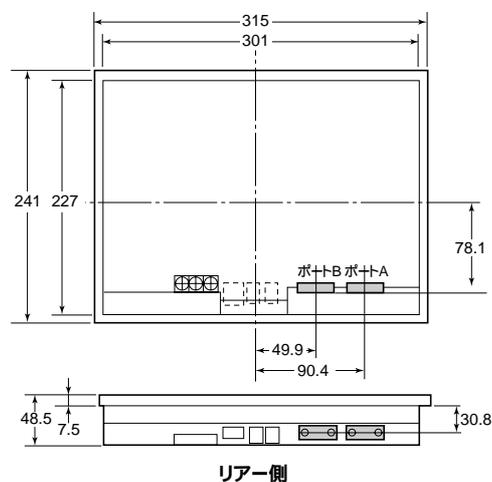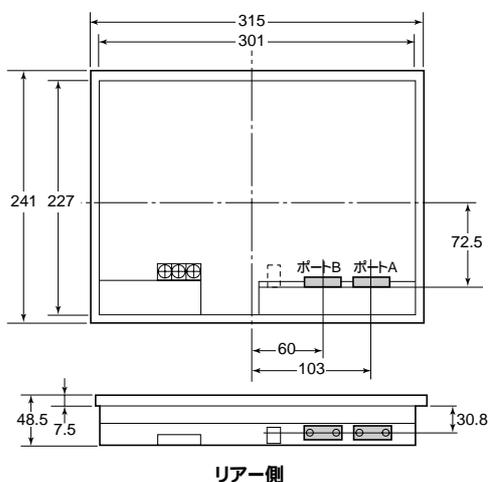

Ethernetコネクタ配置

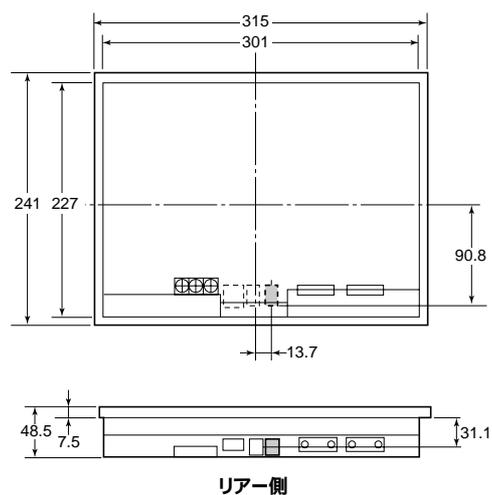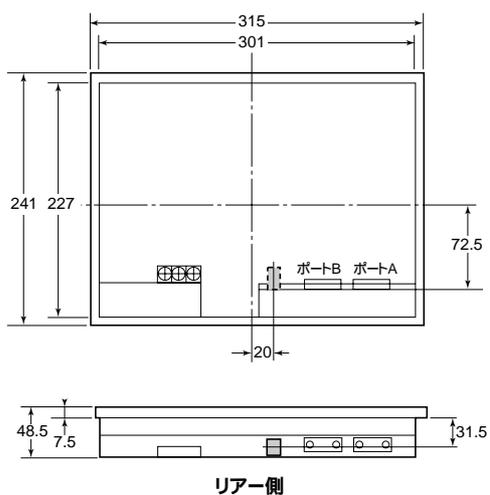

電源端子配置

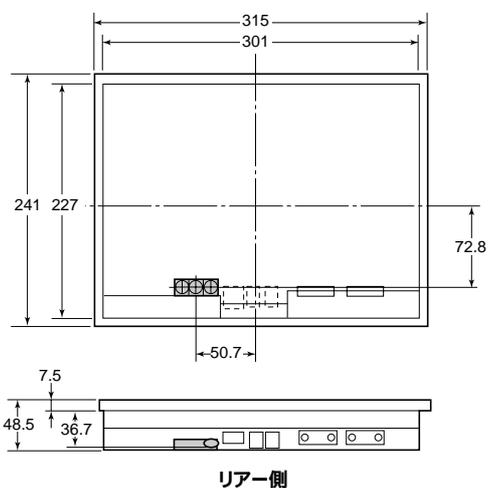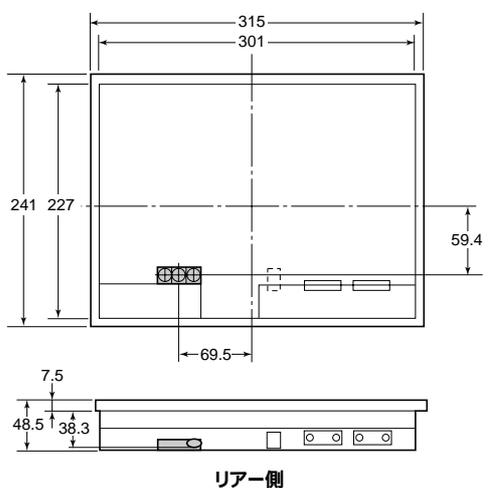

生産終了商品と推奨代替商品

種類		生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
イーサネット	ケース色			
なし	アイボリー	形NS12-TS00	形NS12-TS00-V1	400,000
なし	ブラック	形NS12-TS00B	形NS12-TS00B-V1	400,000
あり	アイボリー	形NS12-TS01	形NS12-TS01-V1	420,000
あり	ブラック	形NS12-TS01B	形NS12-TS01B-V1	420,000
なし	アイボリー	形NS10-TV00	形NS10-TV00-V1	340,000
なし	ブラック	形NS10-TV00B	形NS10-TV00B-V1	340,000
あり	アイボリー	形NS10-TV01	形NS10-TV01-V1	360,000
あり	ブラック	形NS10-TV01B	形NS10-TV01B-V1	360,000

NS10からNS10-V1/NS12からNS12-V1への置き換え注意点

1. パネル取り付けについて

外形寸法とパネルカット寸法は同一です。

2. 画面データについて

- ・形NS10-V1、形NS12-V1は現状のNS-DESIGNER(Ver.1 ~ 3)が使用可能です。
- ・形NS10の画面データは、そのまま形NS10-V1に使用できます。
- ・形NS12の画面データは、そのまま形NS12-V1に使用できます。

3. 各種コネクタ位置について

形NS10-V1および形NS12-V1は形NS10、形NS12からコネクタ位置が変わっています。(20mm以内)
コネクタ位置の詳細は前ページを参照ください。

異なる特性比較

項目	形式	生産終了予定商品		推奨代替商品	
		形NS10	形NS12	形NS10-V1	形NS12-V1
外形寸法		315×241×48.5mm	315×241×48.5mm	315×241×48.5mm	315×241×48.5mm
パネルカット寸法		302×228mm	302×228mm	302×228mm	302×228mm
有効表示エリア		10.4インチ	12.1インチ	10.4インチ	12.1インチ
液晶		TFT	TFT	TFT	TFT
ドット数		640×480ドット	800×600ドット	640×480ドット	800×600ドット
画面容量		4MB	4MB	20MB	20MB
増設メモリ		8MB/16MB	8MB/16MB	なし	なし
メモ리카ード					
ラダーモニタ					
ビデオ入力ユニット (NS-CA001)の装着					
ContrrollerLink I/Fユニットの装着					
プリンタポート		なし	なし	USBポート	USBポート
BMP表示色		256色	256色	32,000色	32,000色