



# 生産終了予定商品

接地補償用コンデンサ



## 形OB

# 推奨代替商品

推奨代替商品はありません

他社相当品：接地用コンデンサ NVG2

(株)指月電機製作所製

2005年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

(株)指月電機製作所製とは本体の色が異なります。  
(本体の色の項を参照ください。)

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
NVG2 (株)指月電機製作所製)	×						

: 完全互換  
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更  
 × : 変更大  
 - : 該当する仕様がありません

## 外形寸法


生産終了予定商品  
形OB

推奨代替商品  
NVG2(株)指月電機製作所製)


外形寸法は同一です

形OB  
3300V用

NVG2-030T30(3300V用)

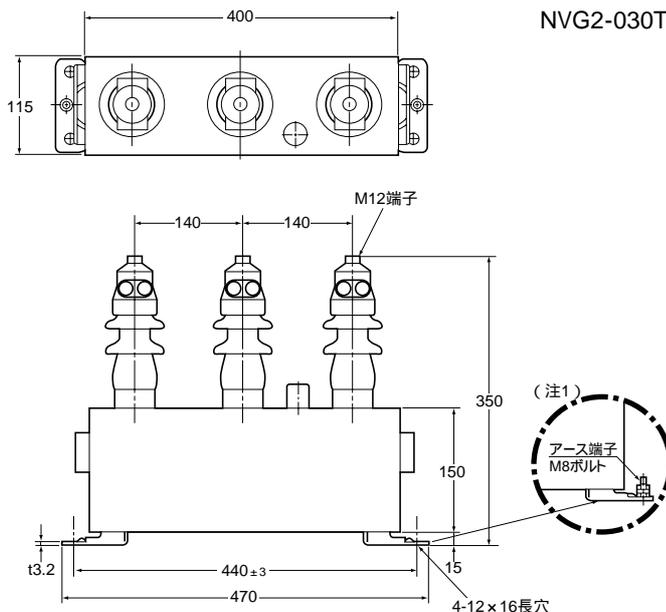


外形寸法

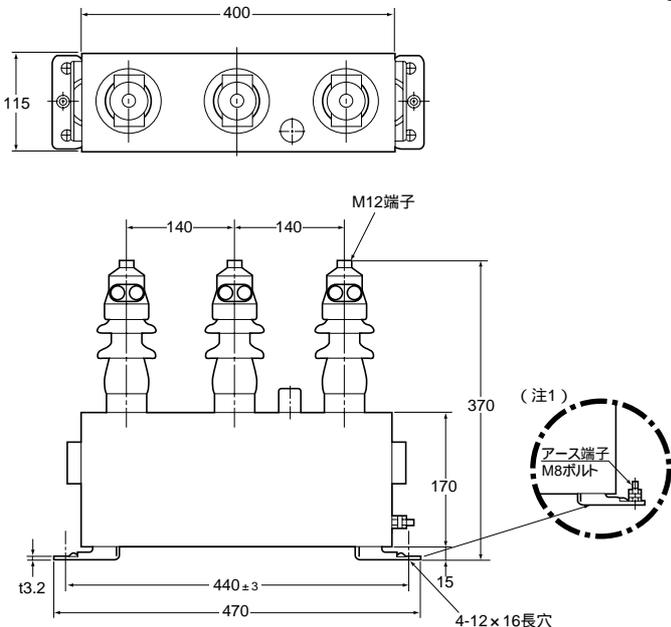生産終了予定商品 形OB	推奨代替商品 NVG2( 指月電機製作所製 )
<p style="text-align: center;">外形寸法は同一です</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="288 371 411 434"> <p>形OB 6600V用</p> </div> <div data-bbox="1023 371 1315 405" style="text-align: right;"> <p>NVG2-045T20( 6600V用 )</p> </div> </div> 	
<p style="text-align: center;">取付寸法は同一です ( 3300V、6600V共通 )</p> <p style="text-align: center;">取りつけ穴加工寸法</p> <p style="text-align: center;">4- 12取りつけ穴または 4-M12取りつけねじ穴</p> 	

本体の色

生産終了予定商品 形OB	推奨代替商品 NVG2( 指月電機製作所製 )
マンセル N5.5	マンセル 5Y7/1

端子配置 / 内部接続

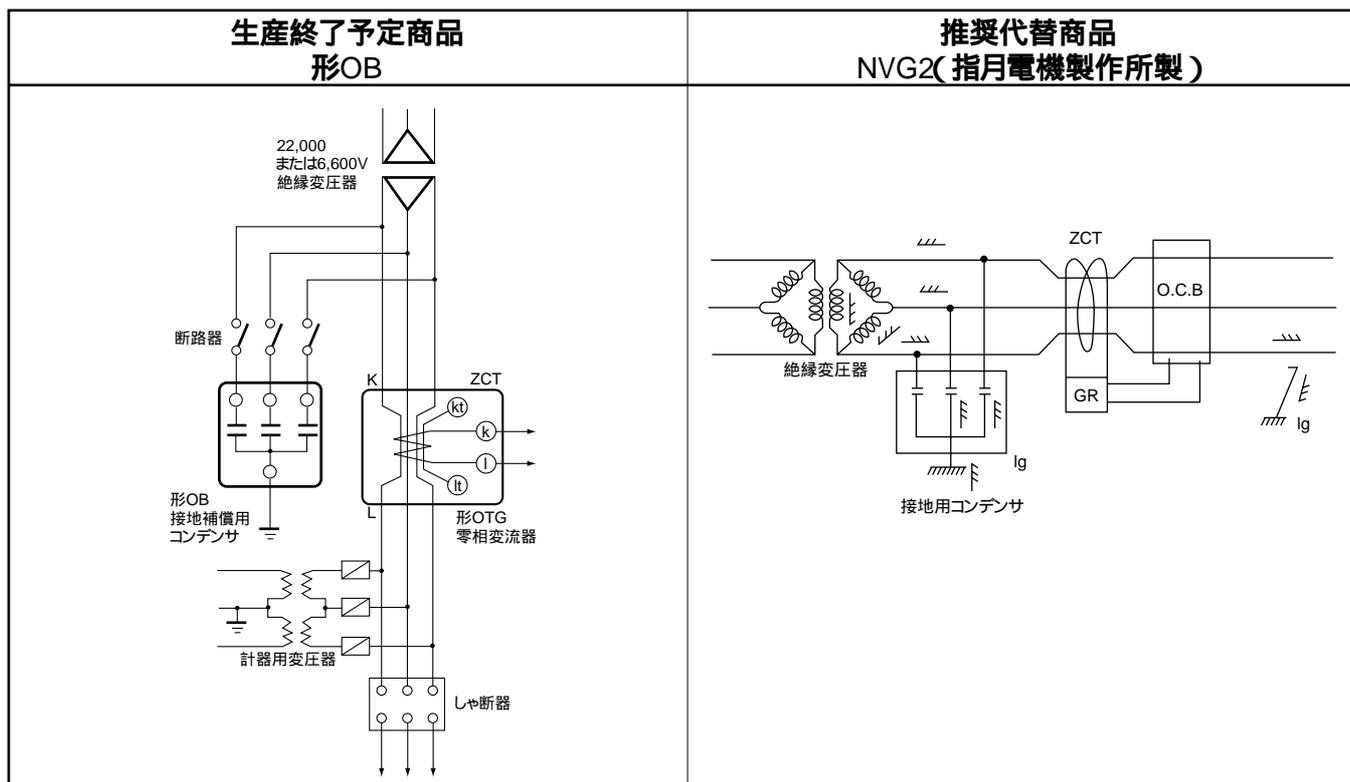

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形OB CONDENSER 3300V 形OB CONDENSER 6600V	推奨代替商品はありません *

\*他社相当品

(株)指月電機製作所製 接地用コンデンサが互換します。

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形OB CONDENSER 3300V	NVG2-030T30( 3300V用 )	95,600
形OB CONDENSER 6600V	NVG2-045T20( 6600V用 )	103,700

異なる特性比較

項目	形式	生産終了予定商品		推奨代替商品	
		形OB 3300V	形OB 6600V	NVG2-030T30	NVG2-045T20
回路電圧		3300V	6600V	3300V	6600V
定格電圧		3300/ 3	3300/ 3	3300/ 3	3300/ 3
定格周波数		50/60Hz		50/60Hz	
静電容量		0.3μF×3	0.2μF×3	0.3μF×3	0.2μF×3
補償電流	50Hz	0.54A	0.54A	0.72A	0.54A
	60Hz	0.65A	0.65A	0.86A	0.65A
絶縁階級		3号B	6号B	3号B	6号B
耐電圧		AC 10,000V 1min DC 30,000V 10s	AC 16,000V 1min DC 45,000V 10s	AC 10,000V 1min DC 30,000V 10s	AC 16,000V 1min DC 45,000V 10s
使用状態		屋内、屋外( 気中 )		屋内、屋外( 気中 )	
質量		約16kg		約16kg	