

生産終了予定商品 パワーリレー



形G4W-□T-□
形G4W-□A-□



推奨代替商品

形G4W-□P-□

2005年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- 外形寸法が異なります。(下記はいずれもMAX値)
形G4W-□T-□/□A-□: 20×45×31mm
形G4W-□P-□: 19.5×30.5×35.5mm
- 配線接続の方法が異なります。
形G4W-□T-□: タブ用端子(#187)にて接続
形G4W-□A-□: はんだ付け用端子にて接続
形G4W-□P-□: プリント基板用端子にて接続
- リレー取付方法が異なります。
形G4W-□T-□/□A-□: リレー本体(ケース)を固定
形G4W-□P-□: プリント基板にはんだ付け

生産終了商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形G4W-□P-□	◎	○	×	×	◎	◎	—

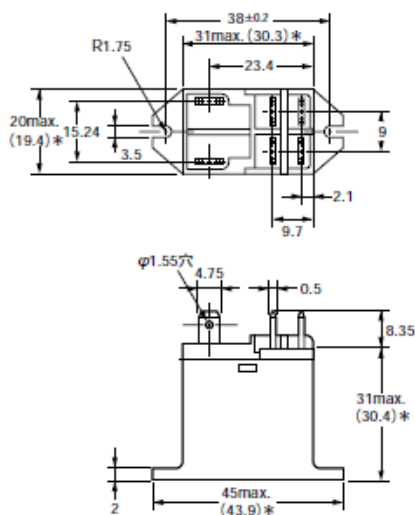
◎: 完全互換
○: ほとんど変更ありません/相似性の高い変更
×: 変更大
—: 該当する仕様がありません

外形寸法

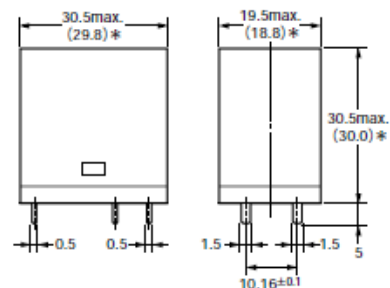
生産終了予定商品
形G4W-□T-□
形G4W-□A-□

推奨代替商品
形G4W-□P-□

形G4W-□T-□

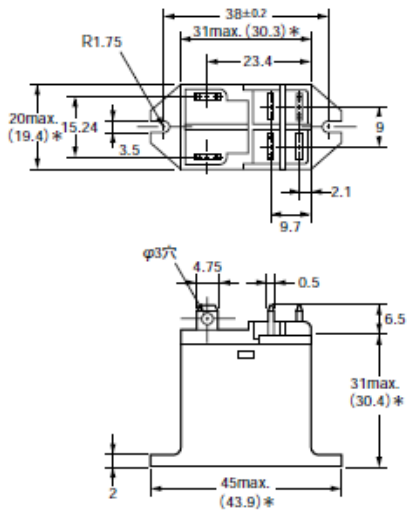
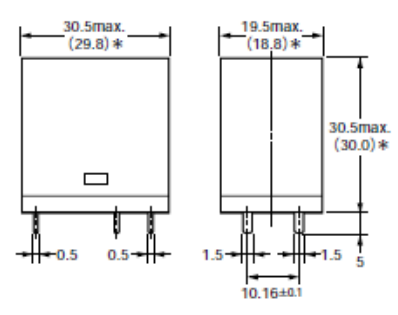


*平均寸法です。
注. タブ端子の品番は187です。

 
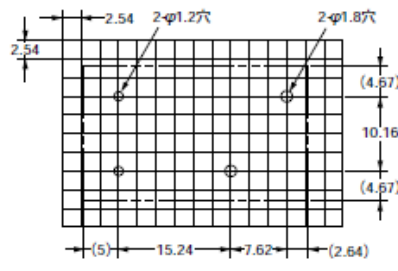
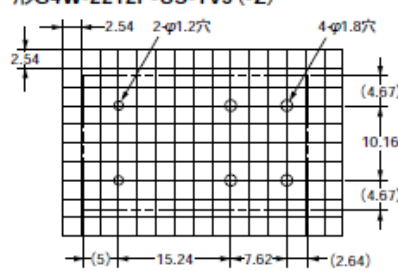


*平均寸法です。

外形寸法

生産終了予定商品 形G4W-□T-□ 形G4W-□A-□	推奨代替商品 形G4W-□P-□
形G4W-□A-□  *平均寸法です。	 *平均寸法です。

取付寸法

生産終了予定商品 形G4W-□T-□ 形G4W-□A-□	推奨代替商品 形G4W-□P-□
取り付け穴加工寸法 寸法公差は±0.2mmです。 	プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) 寸法公差は±0.1mmです。 形G4W-1112P-US-TV8 (-Z)  形G4W-2212P-US-TV5 (-Z) 

本体の色

生産終了予定商品 形G4W-□T-□ 形G4W-□A-□	推奨代替商品 形G4W-□P-□
本体の色は同一です。(黒色) *特殊色ケースについては別途お問合せください。	

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形G4W-□T-□ 形G4W-□A-□	推奨代替商品 形G4W-□P-□
端子配置/内部接続図 (TOP VIEW) 形G4W-11123T-US-TV8 (-Z) 形G4W-22123T-US-TV5 (-Z) (コイル極性はありません) タブ用端子(#187)にて接続する 端子配置/内部接続図 (TOP VIEW) 形G4W-11123A-US-TV8 (-Z) 形G4W-22123A-US-TV5 (-Z) (コイル極性はありません) はんだ付け用端子にて接続する	端子配置/内部接続図 (BOTTOM VIEW) 形G4W-1112P-US-TV8 (-Z) 形G4W-2212P-US-TV5 (-Z) (コイル極性はありません) プリント基板用端子にて接続する

生産終了商品と推奨代替商品

●タブ用端子タイプ

生産終了予定商品	推奨代替商品
形 G4W-11123T-US-TV8 DC12	形 G4W-1112P-US-TV8 DC12
形 G4W-11123T-US-TV8 DC24	形 G4W-1112P-US-TV8 DC24
形 G4W-11123T-US-TV8-HP DC24	形 G4W-1112P-US-TV8-HP DC24
形 G4W-11123T-US-TV8-TU DC24	形 G4W-1112P-US-TV8 DC24
形 G4W-11123T-US-TV8-HP DC12	形 G4W-1112P-US-TV8-HP DC12
形 G4W-11123T-US-TV8-Z DC12	形 G4W-1112P-US-TV8-Z DC12
形 G4W-11123T-US-TV8 DC100	形 G4W-1112P-US-TV8 DC100
形 G4W-11123T-US-TV8-Z DC24	形 G4W-1112P-US-TV8-Z DC24
形 G4W-11123T-US-TV8 DC48	形 G4W-1112P-US-TV8 DC48
形 G4W-22123T-US-TV5-HP DC24	形 G4W-2212P-US-TV5-HP DC24
形 G4W-22123T-US-TV5 DC12	形 G4W-2212P-US-TV5 DC12
形 G4W-22123T-US-TV5 DC24	形 G4W-2212P-US-TV5 DC24
形 G4W-22123T-US-TV5 DC5	形 G4W-2212P-US-TV5 DC5
形 G4W-22123T-US-TV5-HP DC12	形 G4W-2212P-US-TV5-HP DC12
形 G4W-22123T-US-TV5-TU DC12	形 G4W-2212P-US-TV5 DC12
形 G4W-22123T-US-TV5-TU DC24	形 G4W-2212P-US-TV5 DC24
形 G4W-22123T-US-TV5-Z DC24	形 G4W-2212P-US-TV5-Z DC24
形 G4W-22123T-US-TV5-ARC DC12	形 G4W-2212P-US-TV5-ARC DC12
形 G4W-22123T-US-TV5 DC100	形 G4W-2212P-US-TV5 DC100

●はんだ付け用端子タイプ

生産終了予定商品	推奨代替商品
形 G4W-11123A-US-TV8 DC100	形 G4W-1112P-US-TV8 DC100
形 G4W-11123A-US-TV8 DC12	形 G4W-1112P-US-TV8 DC12
形 G4W-11123A-US-TV8 DC24	形 G4W-1112P-US-TV8 DC24
形 G4W-11123A-US-TV8-HP DC12	形 G4W-1112P-US-TV8-HP DC12
形 G4W-11123A-US-TV8-HP DC24	形 G4W-1112P-US-TV8-HP DC24
形 G4W-11123A-VD DC12	形 G4W-1112P-VD DC12
形 G4W-11123A-VD DC24	形 G4W-1112P-VD DC24
形 G4W-11123A-US-TV8-Z DC24	形 G4W-1112P-US-TV8-Z DC24
形 G4W-11123A-VD-TV8 DC24	形 G4W-1112P-VD-TV8 DC24
形 G4W-22123A-US-TV5 DC12	形 G4W-2212P-US-TV5 DC12
形 G4W-22123A-US-TV5 DC24	形 G4W-2212P-US-TV5 DC24
形 G4W-22123A-US-TV5-HP DC24	形 G4W-2212P-US-TV5-HP DC24
形 G4W-22123A-US-TV5-Z DC100	形 G4W-2212P-US-TV5-Z DC100
形 G4W-22123A-VD DC24	形 G4W-2212P-VD DC24
形 G4W-22123A-US-TV5-Z DC12	形 G4W-2212P-US-TV5-Z DC12
形 G4W-22123A-US-TV5-Z DC24	形 G4W-2212P-US-TV5-Z DC24