



# 生産終了予定商品

デジタル表示ユニット(青色、80mm)



形M7E-08DBN2

形M7E-08HBN2



# 推奨代替商品

デジタル表示ユニット(赤色、緑色、80mm)

形M7E-08DRN2、-08DGN2

形M7E-08HRN2、-08HGN2

## 2004年11月末生産終了予定

## 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品の文字表示色は、青色 赤色または緑色となります。

## 生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形M7E-08DRN2 形M7E-08DGN2 形M7E-08HRN2 形M7E-08HGN2	文字色 ×						



- : 完全互換
- : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

## 外形寸法


生産終了予定商品  
形M7E-08DBN2  
形M7E-08HBN2

推奨代替商品  
形M7E-08DRN2/-08DGN2  
形M7E-08HRN2/-08HGN2

外形寸法は同一です

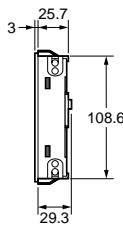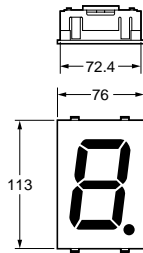


パネルカット加工寸法  
(パネル厚さ: 1~4)

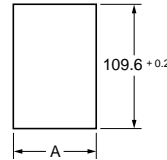

本体の色

項目	形式	推奨代替商品	
	生産終了予定商品 形M7E-08DBN2 形M7E-08HBN2	形M7E-08DRN2 形M7E-08HRN2	形M7E-08DGN2 形M7E-08HGN2
表示色	青色	赤色	緑色

端子配置 / 配線接続

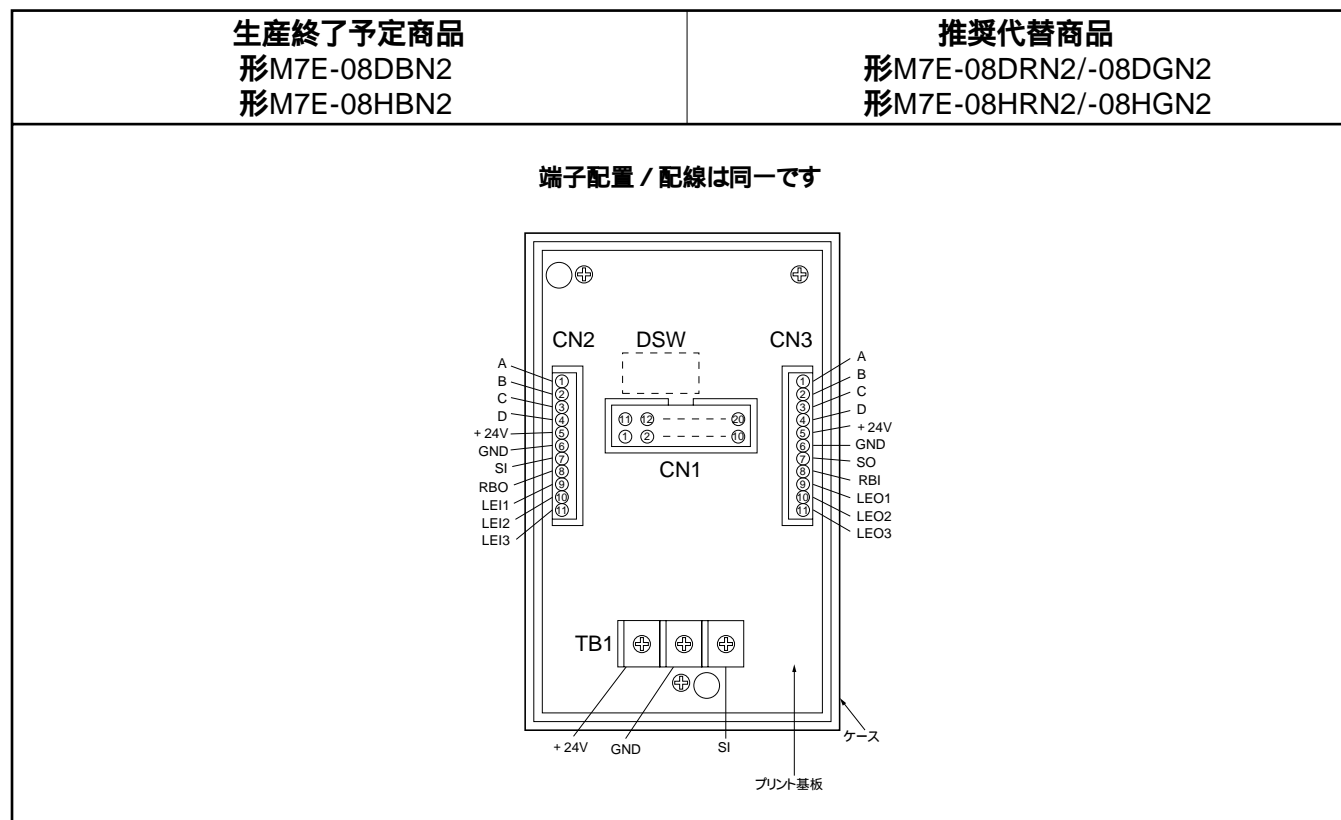

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格( ¥ )
形M7E-08DBN2	形M7E-08DRN2	19,800
	形M7E-08DGN2	22,800
形M7E-08HBN2	形M7E-08HRN2	19,800
	形M7E-08HGN2	22,800

異なる特性比較

項目	形式	生産終了予定商品	推奨代替商品	
		形M7E-08DBN2 形M7E-08HBN2	形M7E-08DRN2 形M7E-08HRN2	形M7E-08DGN2 形M7E-08HGN2
定格電圧		DC24V	DC24V	
許容電圧変動範囲		90 ~ 110%	90 ~ 110%	
消費電流		80mA以下	200mA以下	330mA以下
使用周囲温度		-10 ~ +55	-10 ~ +55	
使用周囲湿度		35 ~ 85%	35 ~ 85%	

動作特性

項目	形式	生産終了予定商品	推奨代替商品
		形M7E-08DBN2 形M7E-08HBN2	形M7E-08DRN2/-08DGN2 形M7E-08HRN2/-08HGN2
入力レベル		負論理 「H」: +4V ~ 電源電圧 「L」: 0V ~ 1.5V	