



生産終了予定商品

プログラブルコントローラ



形C Pシリーズ 拡張I/Oユニット 他



推奨代替商品

形CPM1Aシリーズ 形CJ1Mシリーズ

2006年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ C20P/C28P/C40P/C60P用または、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF用の拡張I/Oユニットです。
- ・ C20P/C28P/C40P/C60PシリーズのCPUユニットは2002年3月末生産終了済み。
- ・ C20PF/C28PF/C40PF/C60PFシリーズのCPUユニットは、2006年3月末で生産終了予定です。
- ・ 置き換えに関しては、CPUユニットも含めた、システムでの変更が必要になります。
- ・ プログラムに関しては、CPUユニット変更にとまなう、プログラムの変更が必要になります。
- ・ 配線に関しては、配線位置が異なります。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形CPM1Aシリーズ		×	×	×			
形CJ1Mシリーズ		×	×	×			


- ・ : 完全互換
- ・ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

推奨代替商品


形C Pシリーズや形C
形C Pシリーズや形C
変更する必要があります。

PFシリーズに直接接続できる、拡張I/Oユニットの代替商品はありません。
PFシリーズのCPUユニットを含めたCPM1A/CPM2Aまたは、CJ1Mシステムに

形C Pシリーズ
形C PFシリーズ

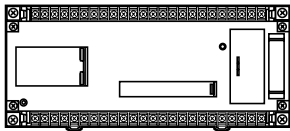

形CPM1A/形CPM2Aシリーズ

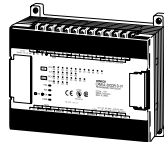

または

形CJ1Mシリーズ



生産終了商品の詳細

生産終了予定商品			
形式	仕様	外形寸法	標準価格(¥)
形C20P-EDR-A	I/Oユニット 20点、AC100～240V電源、DC24V 入力12点、リレー接点8点	250(W)×110(H)×100(D)	43,000
形C28P-EDR-A	I/Oユニット 28点、AC100～240V電源、DC24V 入力16点、リレー接点12点		56,000
形C28P-EDT1-A	I/Oユニット 28点、AC100～240V電源、DC24V 入力16点、トランジスタ 1A 12点		62,000
形C40P-EDR-A	I/Oユニット 40点、AC100～240V電源、DC24V 入力24点、リレー接点16点	300(W)×110(H)×100(D)	75,000
形C40P-EDT1-A	I/Oユニット 40点、AC100～240V電源、DC24V 入力24点、トランジスタ 1A 16点		76,000
形C60P-EDR-A	I/Oユニット 60点、AC100～240V電源、DC24V 入力32点、リレー接点28点	350(W)×140(H)×100(D)	85,000
形C60P-EDT1-A	I/Oユニット 60点、AC100～240V電源、DC24V 入力32点、トランジスタ 1A 28点		98,000
形C16P-ID	I/Oユニット 16点、DC24V 入力16点	155(W)×110(H)×100(D)	28,000
形C16P-ID-A	I/Oユニット 16点、AC100～240V電源、DC24V 入力16点		36,000
形C16P-OR-A	I/Oユニット 16点、AC100～240V電源、リレー接点16点		40,000
形C16P-OT1-A	I/Oユニット 16点、AC100～240V電源、トランジスタ 1A 16点		44,000
形C4K-ID	I/Oユニット 4点、DC24V 入力4点	40(W)×110(H)×100(D)	14,000
形C4K-OR2	I/Oユニット 4点、リレー接点4点		14,000
形C4K-OT2	I/Oユニット 4点、トランジスタ 1A 4点		16,000
形C4K-TM	アナログタイマユニット 設定値0.1秒～10分		15,000
形C20P-CN411	I/O接続ケーブル 40cm		2,000
形C20P-CN501	I/O接続ケーブル 5cm		1,600
形C4K-CN122	C4K、C1K専用接続ケーブル 1m		3,000
形C4K-CN512	C4K、C1K専用接続ケーブル 50cm		2,500
形C20-LK201-V1	上位リンクユニット RS232C		60,000
形C20-LK202-V1	上位リンクユニット RS422		60,000
形3G2C7-LK201-EV1	上位リンクユニット RS232C(海外向け)		60,000
形3G2C7-LK202-EV1	上位リンクユニット RS422(海外向け)		60,000
形C20-IP002-V2	ペリフェラルインターフェース(GPC、FIT接続用)		53,000