



生産終了予定商品

プログラマブルターミナル

白黒液晶タイプ

形NT600M-DT122

形NT600M-DF122



ELタイプ

形NT600M-DT211

形NT600M-DN211

推奨代替商品

形NS8-TV10-V

2005年12月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・アタッチメント 形NS8-ATT02を使うことで、現在のパネルカットに形NS8を埋込むことができます。
- ・画面の解像度は 640×400ドット → 640×480ドットとなります。
- ・画面データ、ラダーデータとも修正が必要となります。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形NS8-TV10-V		×	×	×	×		×

: 完全互換
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 - : 該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了予定商品 形NT600M	推奨代替商品 形NS8
325(W)×198(H)×105(D)	232(W)×177(H)×49(D)


取付寸法

生産終了予定商品 形NT600M	推奨代替商品 形NS8
パネルカット : 314(W)×186.5(H)	パネルカット : 220.5(W)×165.5(H) 別売のアタッチメント 形NS8-ATT02を使うことで 形NT600Mのパネルカットに埋込むことができます。

操作方法

- ・形NT600Mと形NS8の画面解像度が異なるため、画面データは流用できません。
- ・PT状態制御、通知エリア等、PLCとのソフト的なインターフェースが一部異なっているため、お客様のラダーを変更する必要がある場合があります。
- ・データの変換、プログラム修正にあたっては、NSシリーズ プログラミングマニュアル(SBSA-512)および、NS-Designerオペレーションマニュアル(SBSA-513)をご参照ください。

端子配置 / 配線接続

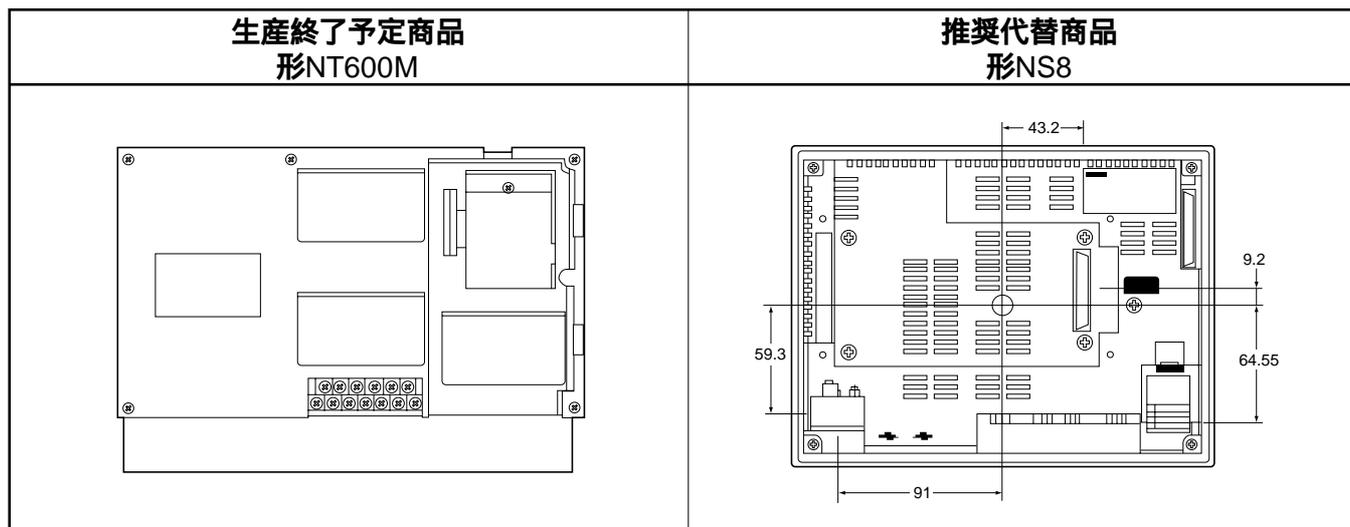

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NT600M-DT122	形NS8-TV10-V	220,000
形NT600M-DF122		
形NT600M-DT211		
形NT600M-DN211		

定格性能

形式	生産終了予定商品		推奨代替商品
項目	形NT600M-D 122	形NT600M-D 211	形NS8
表示デバイス	白黒STN液晶	EL	カラーTFT液晶
解像度	640×400		640×480
電源	100 ~ 240VAC		24VDC

動作特性

項目	形式	生産終了予定商品 形NT600M	推奨代替商品 形NS8
サポートする通信方式		上位リンク C200H I/F SYSBUS SYSMAC BUS/2 RS-232C(コマンド)通信 パラレル方式 三菱A 計算機リンク	上位リンク NTリンク(1 : 1、1 : N) メモリリンク 温調ダイレクト接続