

## 生産終了予定商品

小形基本スイッチ



形 D2MV シリーズ  
3年以上未流動品



## 推奨代替商品

小形基本スイッチ

形 D2MV シリーズ  
標準品

### 2007年3月末生産終了

#### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

基本となるスイッチに変更はありませんが、一部特殊品につきましては、レバー形状等が異なる場合がありますので、不明点がございましたら、お問い合わせください。

#### 生産終了予定品との相違点


形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
D2MV							

- : 完全互換
- : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- : 該当する仕様がありません

#### 生産終了品と推奨代替品

生産終了予定商品	推奨代替商品
D2MV-01L11-3C2-2	D2MV-01L11-1C2
D2MV-01L13-3C3	D2MV-01L13-1C3
D2MV-01L2-3C3-2	D2MV-01L2-1C3
D2MV-01L-3C3	D2MV-01L-1C3
D2MV-01L478-1C3	D2MV-01L-1C3
D2MV-01LK-1C3	D2MV-01L-1C3
D2MV-1-3C3	D2MV-1-1C3

#### 外形寸法

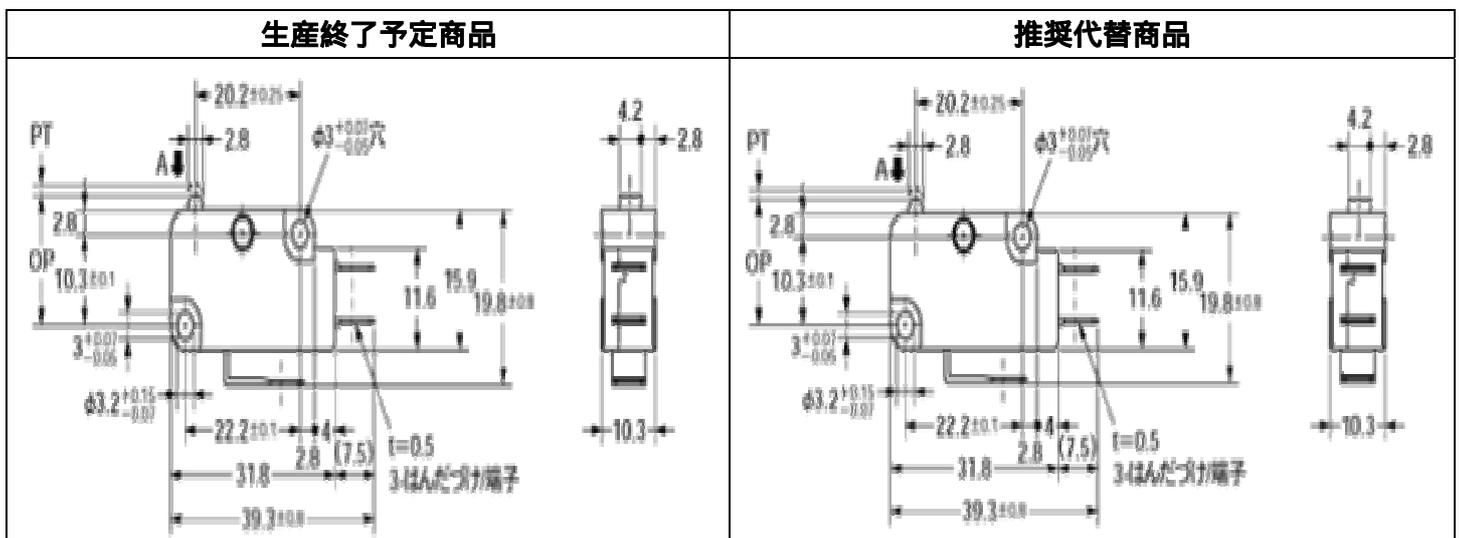

## 本体の色

生産終了予定商品	推奨代替商品
黒色	黒色

## 端子配置 / 配線接続

生産終了予定商品	推奨代替商品
はんだづけ / #187 タブ	はんだづけ / #187 タブ

## 取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
取り付けピッチ 22.2 mm 取り付け穴サイズ M3 mm	取り付けピッチ 22.2 mm 取り付け穴サイズ M3 mm

## 定格性能

生産終了予定商品	推奨代替商品
D2MV-01タイプ: 0.1A 125VAC / 30VDC D2MV-1タイプ : 1A 125VAC / 30VDC	D2MV-01タイプ: 0.1A 125VAC / 30VDC D2MV-1タイプ : 1A 125VAC / 30VDC

## 動作特性

生産終了予定商品 形 D2MV シリーズ 3年以上未流動品			推奨代替商品 形 D2MV シリーズ 標準品		
動作に必要な力	OF最大	0.25 N	動作に必要な力	OF最大	0.25 N
もどりの力	RF最小	0.01 N	もどりの力	RF最小	0.01 N
動作までの動き	PT最大	1.2 mm	動作までの動き	PT最大	1.2 mm
動作後の動き	OT最小	1.3 mm	動作後の動き	OT最小	1.3 mm
応差の動き	MD最大	0.25 mm	応差の動き	MD最大	0.25 mm
動作位置	OP	14.7±0.4mm	動作位置	OP	14.7±0.4mm
ピン押ボタン形での値			ピン押ボタン形での値		

## 操作方法

生産終了予定商品 形 D2MV シリーズ 3年以上未流動品	推奨代替商品 形 D2MV シリーズ 標準品
押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。	押ボタン / アクチュエータに対し 垂直に押し込んで下さい。