



生産終了予定商品

固定倍率レンズ



形3Z4S-LE MML2-65

形3Z4S-LE MML4-65

形3Z4S-LE MML6-65



推奨代替商品

形MML2-65

形MML4-65

形MML6-65

当社での推奨代替商品はありません。
他社(株式会社モリテックス様)での
推奨代替商品となります。

2006年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

特にありません。

生産終了商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形MML2-65	◎	◎	—	◎	—	—	—
形MML4-65	◎	◎	—	◎	—	—	—
形MML6-65	◎	◎	—	◎	—	—	—

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

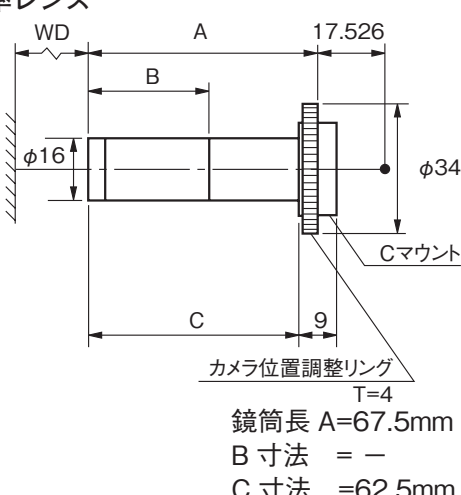
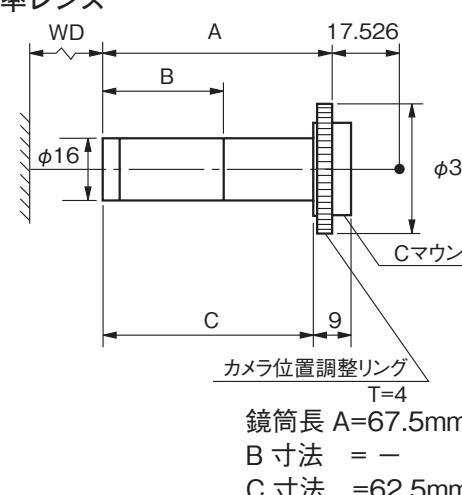
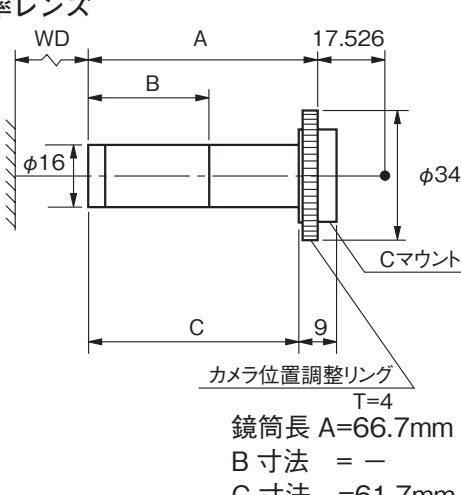
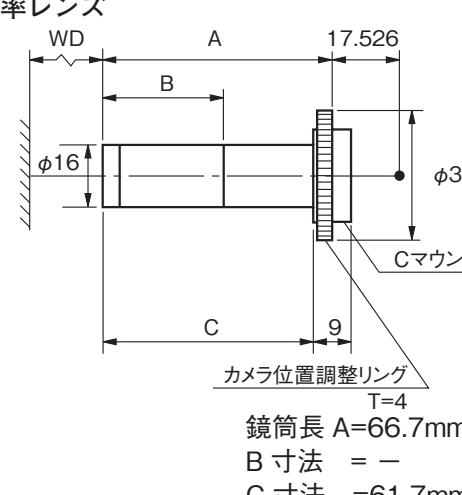
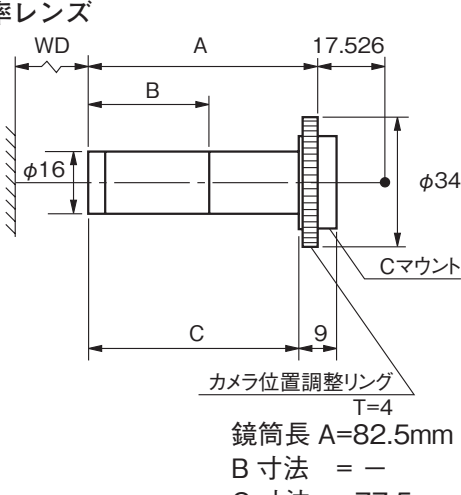
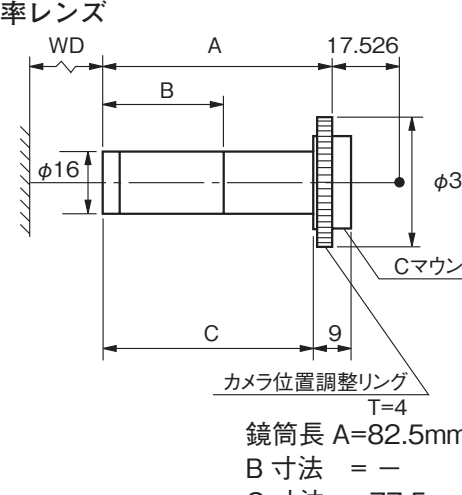
×：変更大

—：該当する仕様がありません

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形3Z4S-LE MML2-65	(株)モリテックス 形MML2-65	75,000
形3Z4S-LE MML4-65	(株)モリテックス 形MML4-65	80,000
形3Z4S-LE MML6-65	(株)モリテックス 形MML6-65	85,000

外形寸法／取付寸法

生産終了予定商品	推奨代替商品
形3Z4S-LE MML2-65	(株)モリテックス 形MML2-65
固定倍率レンズ  カメラ位置調整リング T=4 鏡筒長 A=67.5mm B 寸法 = — C 寸法 =62.5mm	固定倍率レンズ  カメラ位置調整リング T=4 鏡筒長 A=67.5mm B 寸法 = — C 寸法 =62.5mm
形3Z4S-LE MML4-65	(株)モリテックス 形MML4-65
固定倍率レンズ  カメラ位置調整リング T=4 鏡筒長 A=66.7mm B 寸法 = — C 寸法 =61.7mm	固定倍率レンズ  カメラ位置調整リング T=4 鏡筒長 A=66.7mm B 寸法 = — C 寸法 =61.7mm
形3Z4S-LE MML6-65	(株)モリテックス 形MML6-65
固定倍率レンズ  カメラ位置調整リング T=4 鏡筒長 A=82.5mm B 寸法 = — C 寸法 =77.5mm	固定倍率レンズ  カメラ位置調整リング T=4 鏡筒長 A=82.5mm B 寸法 = — C 寸法 =77.5mm

仕様

生産終了予定商品		推奨代替商品	
形3Z4S-LE MML2-65		(株)モリテックス 形MML2-65	
固定倍率レンズ		固定倍率レンズ	
形式	形3Z4S-LE MML2-65	形式	形MML2-65
倍率	×2	倍率	×2
同軸照明	無	同軸照明	無
有効 FND	17.4	有効 FND	17.4
O/I	150.1	O/I	150.1
ワーキングディスタンス(mm)	65	ワーキングディスタンス(mm)	65
質量	48g	質量	48g
最大適合 CCD	2/3インチ	最大適合 CCD	2/3インチ
カメラマウント	Cマウント	カメラマウント	Cマウント
形3Z4S-LE MML4-65		(株)モリテックス 形MML4-65	
固定倍率レンズ		固定倍率レンズ	
形式	形3Z4S-LE MML4-65	形式	形MML4-65
倍率	×4	倍率	×4
同軸照明	無	同軸照明	無
有効 FND	27	有効 FND	27
O/I	149.9	O/I	149.9
ワーキングディスタンス(mm)	65.7	ワーキングディスタンス(mm)	65.7
質量	50g	質量	50g
最大適合 CCD	1/2インチ	最大適合 CCD	1/2インチ
カメラマウント	Cマウント	カメラマウント	Cマウント
形3Z4S-LE MML6-65		(株)モリテックス 形MML6-65	
固定倍率レンズ		固定倍率レンズ	
形式	形3Z4S-LE MML6-65	形式	形MML6-65
倍率	×6	倍率	×6
同軸照明	無	同軸照明	無
有効 FND	40.8	有効 FND	40.8
O/I	165.1	O/I	165.1
ワーキングディスタンス(mm)	65.1	ワーキングディスタンス(mm)	65.1
質量	53g	質量	53g
最大適合 CCD	1/2インチ	最大適合 CCD	1/2インチ
カメラマウント	Cマウント	カメラマウント	Cマウント