

生産終了商品

ディップスイッチ



形A6S-□10□

形A6S-□10□-P/-PM



推奨代替商品

ディップスイッチ

形A6S-□10□-H

形A6S-□10□-PH/-PMH

2008年 9月末生産終了

生産終了予定品との相違点

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

操作部の色がオレンジ→白となります。
その他、外形・性能等は同一です。

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
A6S-*-H	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

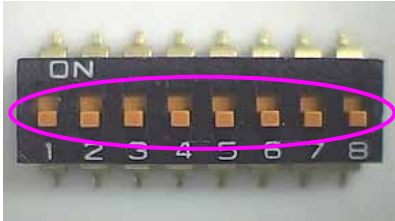
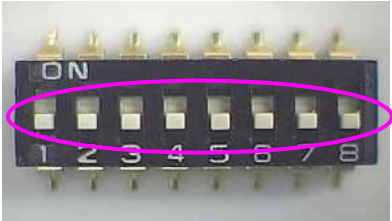
生産終了品と推奨代替品

生産中止予定商品	推奨代替商品
A6S-0101	A6S-0101-H
A6S-0101-PM	A6S-0101-PMH
A6S-0102	A6S-0102-H
A6S-0102-P	A6S-0102-PH
A6S-0102-PM	A6S-0102-PMH
A6S-0104	A6S-0104-H
A6S-0104-PM	A6S-0104-PMH
A6S-1101	A6S-1101-H
A6S-1101-P	A6S-1101-PH
A6S-1102	A6S-1102-H
A6S-1102-P	A6S-1102-PH
A6S-1104	A6S-1104-H
A6S-1104-P	A6S-1104-PH
A6S-2101	A6S-2101-H
A6S-2101-L	A6S-2101-H
A6S-2101-P	A6S-2101-PH
A6S-2102	A6S-2102-H
A6S-2102 DRT	A6S-2102-PH DRT

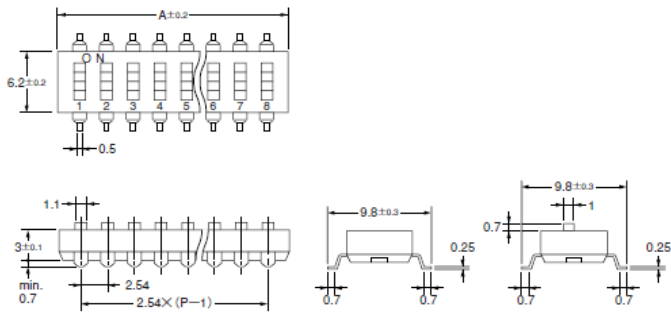
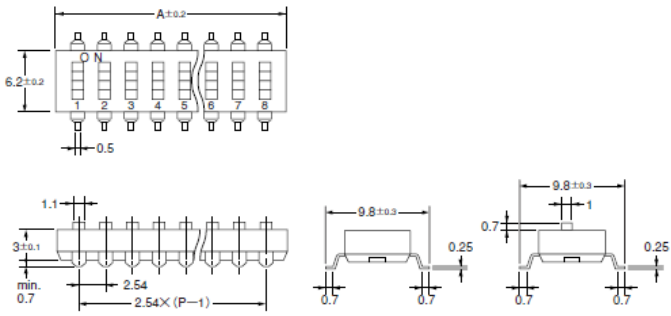
生産終了品と推奨代替品の続き

生産中止予定商品	推奨代替商品
A6S-2102-P	A6S-2102-PH
A6S-2104	A6S-2104-H
A6S-2104-P	A6S-2104-PH
A6S-3101	A6S-3101-H
A6S-3102	A6S-3102-H
A6S-3102-P	A6S-3102-PH
A6S-3102-P DRT	A6S-3102-PH DRT
A6S-3104	A6S-3104-H
A6S-4101	A6S-4101-H
A6S-4101-P	A6S-4101-PH
A6S-4101-PM	A6S-4101-PMH
A6S-4102	A6S-4102-H
A6S-4102-P	A6S-4102-PH
A6S-4102-P DRT	A6S-4102-PH DRT
A6S-4102-PM	A6S-4102-PMH
A6S-4104	A6S-4104-H
A6S-4104-P	A6S-4104-PH
A6S-4104-PM	A6S-4104-PMH
A6S-5101	A6S-5101-H
A6S-5102	A6S-5102-H
A6S-5102-P	A6S-5102-PH
A6S-5104	A6S-5104-H
A6S-5104-P	A6S-5104-PH
A6S-5104-P DRT	A6S-5104-PH DRT
A6S-6101	A6S-6101-H
A6S-6101-PM	A6S-6101-PMH
A6S-6102	A6S-6102-H
A6S-6102-P	A6S-6102-PH
A6S-6102-PM	A6S-6102-PMH
A6S-6104	A6S-6104-H
A6S-6104-P	A6S-6104-PH
A6S-6104-PM	A6S-6104-PMH
A6S-7101	A6S-7101-H
A6S-7102	A6S-7102-H
A6S-7102-P	A6S-7102-PH
A6S-7104	A6S-7104-H
A6S-8101	A6S-8101-H
A6S-8101-P	A6S-8101-PH
A6S-8101-PM	A6S-8101-PMH
A6S-8102	A6S-8102-H
A6S-8102-P	A6S-8102-PH
A6S-8102-P DRT	A6S-8102-PH DRT
A6S-8102-PM	A6S-8102-PMH
A6S-8104	A6S-8104-H
A6S-8104-P	A6S-8104-PH
A6S-8104-PM	A6S-8104-PMH
A6S-9101	A6S-9101-H
A6S-9102	A6S-9102-H
A6S-9102-P	A6S-9102-PH
A6S-9104	A6S-9104-H

本体の色

生産終了予定商品 形A 6 S	推奨代替商品 形A 6 S-＊-H
 操作部 オレンジ	 操作部 白

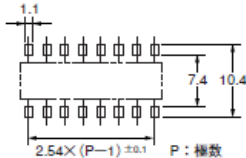
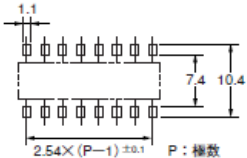
外形寸法

生産終了予定商品 形A 6 S	推奨代替商品 形A 6 S-＊-H
	

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形A 6 S	推奨代替商品 形A 6 S-＊-H
内部接続図 (TOP VIEW) 	内部接続図 (TOP VIEW) 

取付寸法

生産終了予定商品 形A 6 S	推奨代替商品 形A 6 S-＊-H
プリント基板加工寸法 (TOP VIEW) 	プリント基板加工寸法 (TOP VIEW) 

定格性能

生産終了予定商品 形 A 6 S	推奨代替商品 形 A 6 S-＊-H
DC3.5V・10 μ A～DC24V・25mA	DC3.5V・10 μ A～DC24V・25mA

動作特性

生産終了予定商品 形 A 6 S	推奨代替商品 形 A 6 S-＊-H
操作力 最小 0.29N 接触抵抗(初期) 最大 200m Ω	操作力 最小 0.29N 接触抵抗(初期) 最大 200m Ω

操作方法

生産終了予定商品 形 A 6 S	推奨代替商品 形 A 6 S-＊-H
1 極ずつ水平に操作してください。	1 極ずつ水平に操作してください。