



この商品は  
生産終了しました

OMRON

## 生産終了予定商品

温度口ガ



形ES5



## 推奨代替商品

代替商品はありません

2008年3月末生産終了予定

生産終了予定商品と推奨代替商品

品名	生産終了予定商品	推奨代替商品
本体	形ES5-L	
読取器	形ES5-R	
取付ホルダ	形ES5-H	
外付温度 センサ	一般用	形ES5-S1
		形ES5-S2
		形ES5-S3
	長尺リード付	形ES5-SL1
		形ES5-SL2
	防水チューブ用	形ES5-SW1
		形ES5-SW2
	針状	形ES5-SN1
		形ES5-SN2

本体の色

生産終了予定商品  
形ES5


薄い青

## 外形寸法

生産終了予定商品  
形ES5


## ●本体

形ES5-L

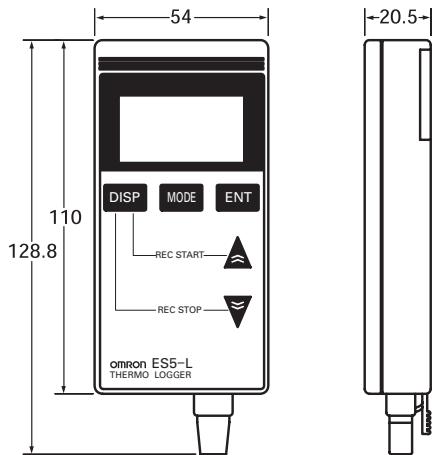


## ●読取器

形ES5-R

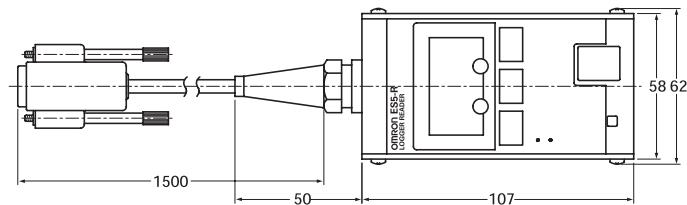

## ●取付ホルダ

形ES5-H

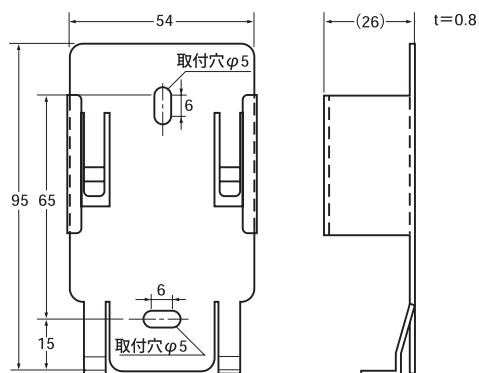


## 外形寸法


生産終了予定商品  
形ES5

## ●外付センサ


形ES5-S□

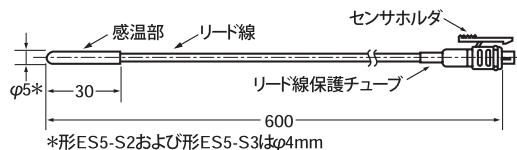


形ES5-SL□

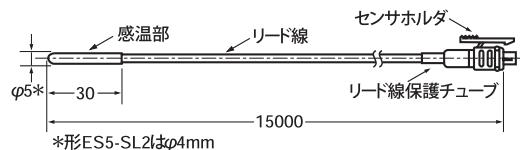

形ES5-SW□

 

形ES5-SN□

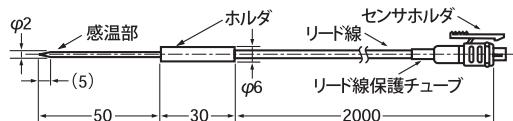


## 端子配置／配線接続

生産終了予定商品  
形ES5

## ●読取器

形ES5-R

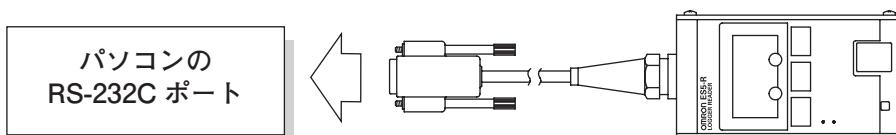

## 定格性能

			生産終了予定商品 形ES5	
指示精度(口ガ単体)			0.3°C ± 1digit	
測定範囲 精度 (センサ単体)	内蔵 センサ	-20~+55°C	-5~+50°C : ± 0.5°C 上記以外 : ± 1°C	
	外付 センサ	-40~+60°C		
		0~+100°C		
		+50~+150°C	± 1°C	
温度センサ			サーミスタ(内蔵／外付け切替)	
収録データ数			6000 データ	
使用温度範囲			-20~+55°C (ただし、結露または氷結しないこと) 液晶表示可能温度範囲 : -5~+50°C	
使用湿度範囲			相対湿度 10~80%	
保護構造			IP64	