

**生産終了予定商品**

コネクタ付きコード



形Y92E-S08シリーズ

**推奨代替商品**

形XS3F-Eシリーズ

**2008年4月末生産終了予定****生産終了予定商品との相違点**

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形XS3F-Eシリーズ	×	○	◎	-	○	-	-

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

-：該当する仕様がありません

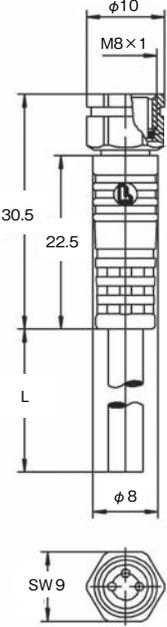
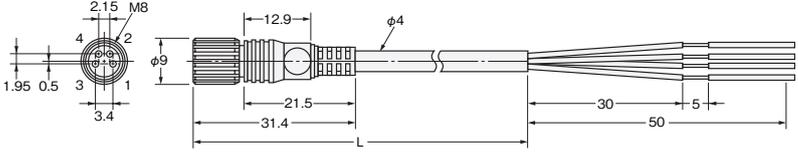
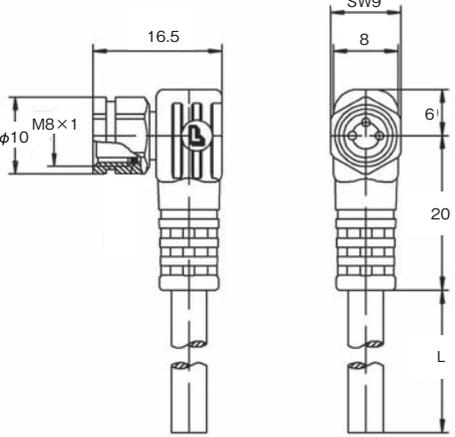
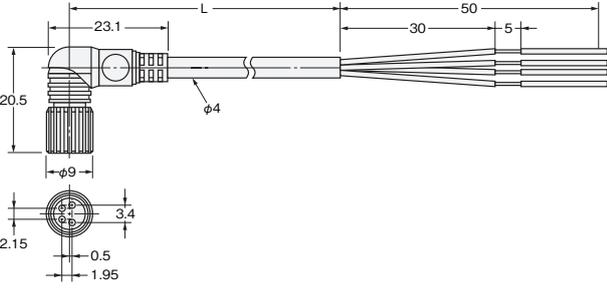
**生産終了予定商品と推奨代替商品**

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形Y92E-S08PVC4A2M-L	形XS3F-E422-402-A	1,600
形Y92E-S08PVC4A5M-L	形XS3F-E422-405-A	2,000
形Y92E-S08PVC4S2M-L	形XS3F-E421-402-A	1,600
形Y92E-S08PVC4S5M-L	形XS3F-E421-405-A	2,000

**本体の色**

生産終了予定商品 形Y92E-S08	推奨代替商品 形XS3F-E
ケーブル色：オレンジ色	ケーブル色：灰色

外形寸法

生産終了予定商品 形Y92E-S08	推奨代替商品 形XS3F-E
<p>ストレートタイプ</p> 	<p>ストレートタイプ</p> 
<p>L形タイプ</p> 	<p>L形タイプ</p> 

定格/性能

項目	生産終了予定商品 形Y92E-S08	推奨代替商品 形XS3F-E
固定具材質	V4A (=SUS316L同等)	SUS316L
定格電流	4A	1A
定格電圧	DC60V	DC125V
耐電圧	AC1,500V、1分間	AC1,000V、1分間
使用周囲温度	-25~+80℃	-25~+70℃
保護構造	IEC規格 IP67	IEC規格 IP67