



生産終了予定商品

プラズマモニタ



形Z5PM-3□シリーズ
形Z5PM-FLT□シリーズ
形Z5PM-FS□シリーズ



推奨代替商品

代替商品はありません。

2009年3月末生産終了予定

生産終了予定商品と推奨代替商品

● アンプ部

生産終了予定商品	推奨代替商品
形Z5PM-30J	代替商品はありません。
形Z5PM-30K	
形Z5PM-31	
形Z5PM-31A	
形Z5PM-31B	
形Z5PM-31C	
形Z5PM-31D	
形Z5PM-31G	
形Z5PM-31H	
形Z5PM-31N	
形Z5PM-31Z	

生産終了予定商品と推奨代替商品


● フィルターモジュール

生産終了予定商品	推奨代替商品
形Z5PM-FLTA	代替商品はありません。
形Z5PM-FLTC	
形Z5PM-FLTD	
形Z5PM-FLTE	
形Z5PM-FLTG	
形Z5PM-FLTH	
形Z5PM-FLTJ	
形Z5PM-FLTM	

● ファイバ部


生産終了予定商品	推奨代替商品
形Z5PM-FS1	代替商品はありません。
形Z5PM-FS2	

本体の色

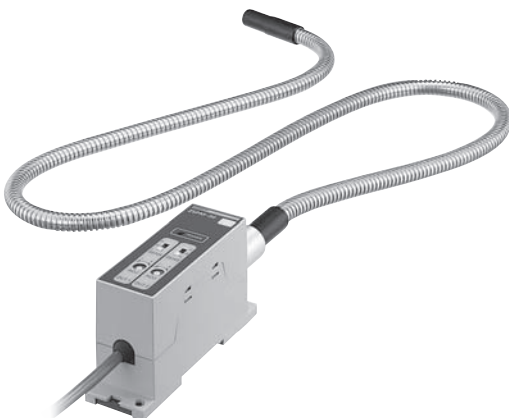生産終了予定商品 形Z5PMシリーズ


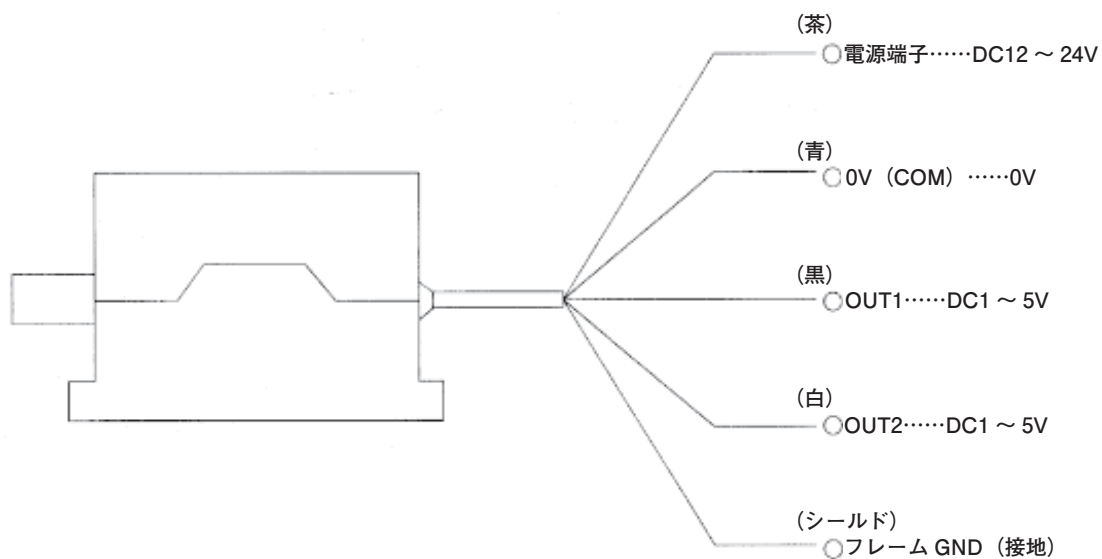
外形寸法

生産終了予定商品
形Z5PMシリーズ

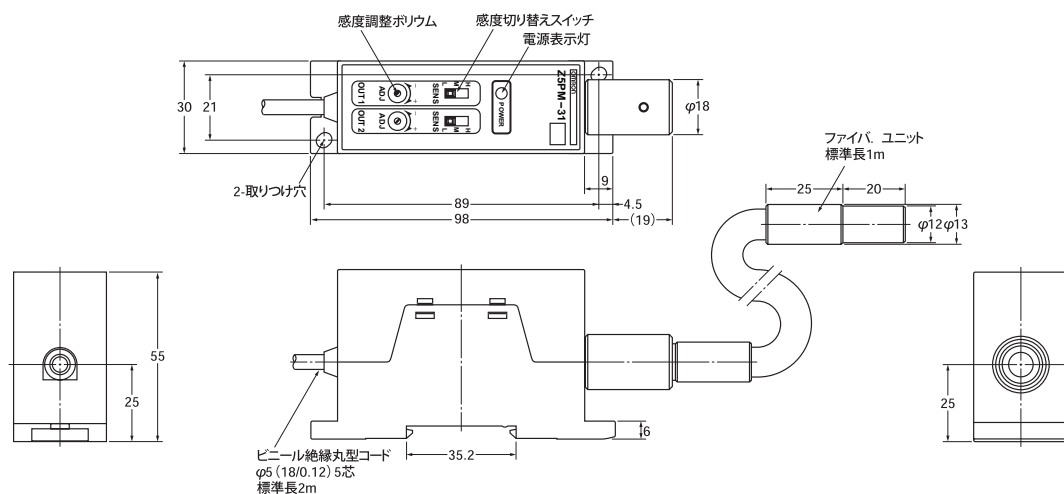

端子配置／配線接続

生産終了予定商品
形Z5PMシリーズ



定格／性能

● アンプ部

項目	生産終了予定商品 形Z5PMシリーズ
電源電圧	DC12～24V ±10% リップル (p-p) 10%以下
消費電流	100mA以下
応答時間	100ms以下 (30□) / 300ms以下 (31□)
アナログ出力	DC1～5V、出力インピーダンス：100Ω、容負荷抵抗10kΩ
使用周囲温度	0～50℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	35～85%RH (ただし、結露のないこと)
ケース材質	ABS樹脂

● ファイバ部

項目	生産終了予定商品 形Z5PMシリーズ
使用周囲温度	0～50℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	35～85%RH (ただし、結露のないこと)
許容曲げ半径	30mm

動作特性

生産終了予定商品 形Z5PMシリーズ				
形式	名称	長さ仕様	受光波長 OUT1	受光波長 OUT2
形Z5PM-30J	アンプ部	2M	中心波長：520±2nm 半値幅：15～25nm	600～1000nm
形Z5PM-30K	アンプ部	2M	中心波長：451±2nm 半値幅：15～25nm	中心波長：777±2nm 半値幅：15～25nm
形Z5PM-31	アンプ部	2M	フィルター無しタイプ	フィルター無しタイプ
形Z5PM-31A	アンプ部	2M	400～600nm	中心波長：704±2nm 半値幅：15～25nm
形Z5PM-31B	アンプ部	2M	中心波長：451±2nm 半値幅：15～25nm	600～1000nm
形Z5PM-31B	アンプ部	7M	中心波長：451±2nm 半値幅：15～25nm	600～1000nm
形Z5PM-31C	アンプ部	2M	400～600nm	中心波長：777±2nm 半値幅：15～25nm
形Z5PM-31D	アンプ部	2M	中心波長：396±2nm 半値幅：15～25nm	600～1000nm
形Z5PM-31G	アンプ部	2M	400～600nm	中心波長：704±2nm 半値幅：8～12nm
形Z5PM-31H	アンプ部	2M	中心波長：396±2nm 半値幅：15～25nm	中心波長：704±2nm 半値幅：15～25nm
形Z5PM-31N	アンプ部	2M	中心波長：451±2nm 半値幅：15～25nm	中心波長：704±2nm 半値幅：8～12nm
形Z5PM-31Z	アンプ部	2M	400～600nm	600～1000nm
形Z5PM-FLTA	フィルター モジュール	-	400～600nm	中心波長：704±2nm 半値幅：15～25nm
形Z5PM-FLTC	フィルター モジュール	-	400～600nm	中心波長：777±2nm 半値幅：15～25nm
形Z5PM-FLTD	フィルター モジュール	-	中心波長：396±2nm 半値幅：15～25nm	600～1000nm
形Z5PM-FLTE	フィルター モジュール	-	400～520nm	520～1000nm
形Z5PM-FLTG	フィルター モジュール	-	400～600nm	中心波長：704±2nm 半値幅：8～12nm
形Z5PM-FLTH	フィルター モジュール	-	中心波長：396±2nm 半値幅：15～25nm	中心波長：704±2nm 半値幅：15～25nm
形Z5PM-FLTJ	フィルター モジュール	-	中心波長：520±2nm 半値幅：15～25nm	600～1000nm
形Z5PM-FLTM	フィルター モジュール	-	中心波長：656±2nm 半値幅：15～25nm	中心波長：777±2nm 半値幅：15～25nm
形Z5PM-FS1	ファイバ部	1M	-	-
形Z5PM-FS2	ファイバ部	2M	-	-