

生産終了予定商品

セーフティ・ドアスイッチ



形D4BSシリーズ一部商品



推奨代替商品

小形セーフティ・ドアスイッチ

形D4NSシリーズ

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 外観／外形寸法／取付寸法が異なります。
- ・ 定格性能／動作特性が異なります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形D4NSシリーズ	×	×	×	×	×	×	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

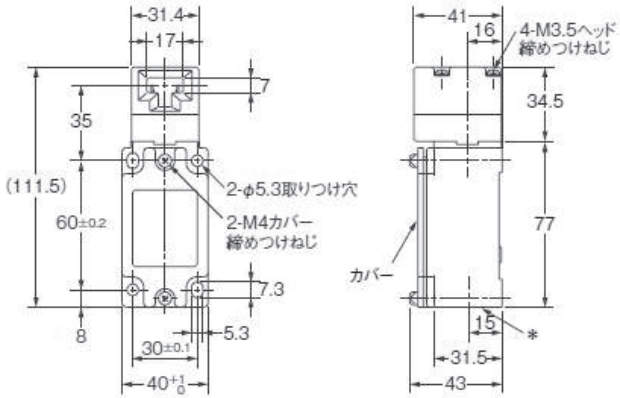
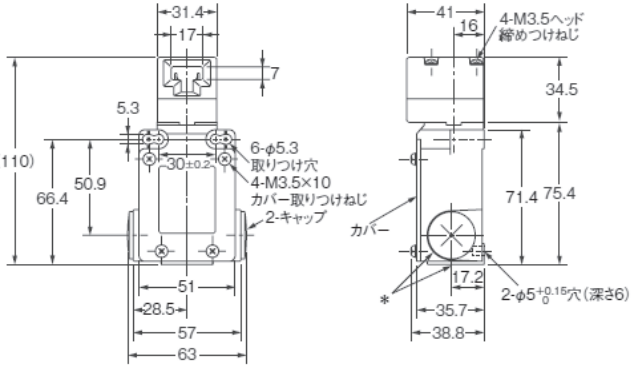
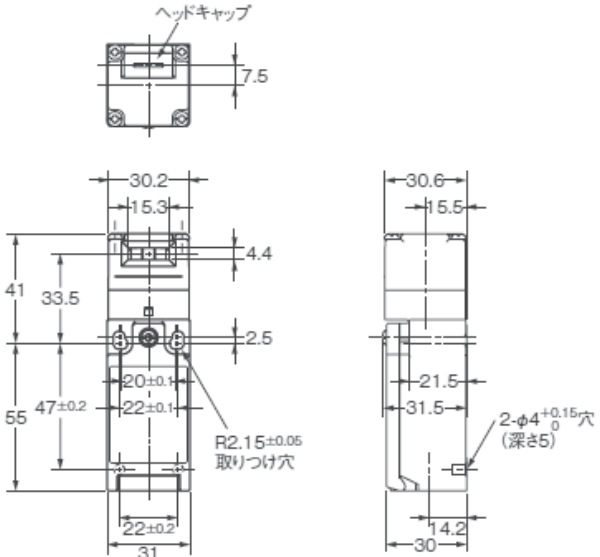
生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4BS-16FS	形D4NS-1AF	2,600
形D4BS-1BFS	形D4NS-1BF	2,600
形D4BS-26FS	形D4NS-2AF	2,600
形D4BS-2BFS	形D4NS-2BF	2,600
形D4BS-35FS	形D4NS-4AF	2,600
形D4BS-36FS	形D4NS-4AF	2,600
形D4BS-3AFS	形D4NS-4BF	2,600
形D4BS-3BFS	形D4NS-4BF	2,600
形D4BS-46FS	形D4NS-4AF	2,600
形D4BS-4BFS	形D4NS-4BF	2,600
形D4BS-55FS	形D4NS-1AF	2,600
形D4BS-56FS	形D4NS-1AF	2,600
形D4BS-5AFS	形D4NS-1BF	2,600
形D4BS-5BFS	形D4NS-1BF	2,600
形D4BS-65FS	形D4NS-2AF	2,600
形D4BS-66FS	形D4NS-2AF	2,600
形D4BS-6AFS	形D4NS-2BF	2,600
形D4BS-6BFS	形D4NS-2BF	2,600
形D4BS-75FS	形D4NS-4AF	2,600
形D4BS-76FS	形D4NS-4AF	2,600
形D4BS-7AFS	形D4NS-4BF	2,600
形D4BS-7BFS	形D4NS-4BF	2,600
形D4BS-85FS	形D4NS-4AF	2,600
形D4BS-86FS	形D4NS-4AF	2,600
形D4BS-8AFS	形D4NS-4BF	2,600
形D4BS-8BFS	形D4NS-4BF	2,600

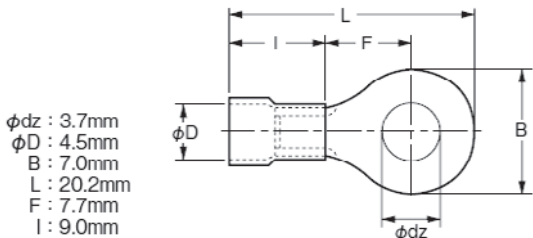
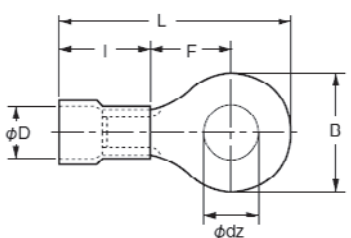
本体の色

生産終了予定商品 形D4BSシリーズ	推奨代替商品 形D4NSシリーズ
	

外形寸法／取付寸法

生産終了予定商品 形D4BSシリーズ	推奨代替商品 形D4NSシリーズ
形D4BS-1□□S、形D4BS-2□□S、 形D4BS-3□□S、形D4BS-4□□S  形D4BS-5□□S、形D4BS-6□□S、 形D4BS-7□□S、形D4BS-8□□S 	形D4NS-1□F、形D4NS-2□F、形D4NS-4□F 

配線接続

生産終了予定商品 形D4BSシリーズ	推奨代替商品 形D4NSシリーズ
●適正リード線サイズ AWG20～14 (0.5～2.5mm²) ●推奨圧着端子サイズ 	AWG20～18 (0.5～0.75mm²) t: 0.5mm φdz: 3.7mm φD: 2.9mm B: 6.6mm L: 19mm F: 7.7mm l: 8.0mm 

定格／性能

生産終了予定商品
形D4BSシリーズ

●電気的耐久性

50万回以上（AC250V 10A 抵抗負荷）

●TÜV認証定格

使用カテゴリ	AC-15
定格作動電流（Ie）	2A
定格作動電圧（Ue）	400V

●UL/CSA認証定格

A600

定格 電圧	通電 電流	電流（A）		ボルトアンペア （VA）	
		投入	しゃ断	投入	しゃ断
AC120V	10A	60	6	7,200	720
AC240V		30	3		
AC480V		15	1.5		
AC600V		12	1.2		

●使用周囲温度

－40～+80℃

推奨代替商品
形D4NSシリーズ

50万回以上（AC250V 3A 抵抗負荷）
＊2回路以上通電不可
30万回以上（AC250V 10A 抵抗負荷）

使用カテゴリ	AC-15	AC-13
定格作動電流（Ie）	3A	0.27A
定格作動電圧（Ue）	240V	250V

A300

定格 電圧	通電 電流	電流（A）		ボルトアンペア （VA）	
		投入	しゃ断	投入	しゃ断
AC120V AC240V	10A	60 30	6 3	7,200	720

Q300

定格 電圧	通電 電流	電流（A）		ボルトアンペア （VA）	
		投入	しゃ断	投入	しゃ断
DC125V DC250V	2.5A	0.55 0.27	0.55 0.27	69	69

－30～+70℃

動作特性

生産終了予定商品 形D4BSシリーズ	推奨代替商品 形D4NSシリーズ
操作キー挿入力 ：最大19.61N 操作キー引抜力 ：最大19.61N 動作までの動き ：10±5mm 全体の動き ：最小23mm 直接開路動作力 ：最小19.61N 直接開路までの動き ：最小20mm	操作キー挿入力 ：最大15N 操作キー引抜力 ：最大30N 動作までの動き ：6±3mm 全体の動き ：（28mm） 直接開路動作力 ：最小60N 直接開路までの動き ：最小10mm

2011年9月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。