

生産終了予定商品

小形セーフティ・リミットスイッチ

形D4N-3□□□
形D4N-5□□□
形D4N-7□□□

形D4N-3□80、形D4N-3□87
形D4N-5□80、形D4N-5□87
形D4N-6□80、形D4N-6□87
形D4N-7□80、形D4N-7□87
形D4N-8□80、形D4N-8□87

形D4N-3□RE、形D4N-3□LE
形D4N-5□RE、形D4N-5□LE
形D4N-6□RE、形D4N-6□LE
形D4N-7□RE、形D4N-7□LE
形D4N-8□RE、形D4N-8□LE



推奨代替商品

小形セーフティ・リミットスイッチ

形D4N-4□□□
形D4N-1□□□
形D4N-4□□□

推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし

推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし
推奨代替商品なし

2012年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 外観、外形寸法が異なります。
- ・ コンジットサイズ、コンジット位置・数が異なります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形D4N-1□□□ 形D4N-4□□□	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4N-3120	形D4N-4120	1,450
形D4N-3122	形D4N-4122	1,660
形D4N-3125	形D4N-4125	1,870
形D4N-3126	形D4N-4126	3,200
形D4N-312G	形D4N-412G	1,660
形D4N-312H	形D4N-412H	2,400
形D4N-3131	形D4N-4131	1,140
形D4N-3132	形D4N-4132	1,240
形D4N-3162	形D4N-4162	1,450
形D4N-3172	形D4N-4172	1,560
形D4N-3220	形D4N-4220	1,450
形D4N-3222	形D4N-4222	1,660
形D4N-3225	形D4N-4225	1,870
形D4N-3226	形D4N-4226	3,200
形D4N-322G	形D4N-422G	1,660
形D4N-322H	形D4N-422H	2,400
形D4N-3231	形D4N-4231	1,140
形D4N-3232	形D4N-4232	1,240
形D4N-3262	形D4N-4262	1,450
形D4N-3272	形D4N-4272	1,560
形D4N-3A20	形D4N-4A20	1,660
形D4N-3A22	形D4N-4A22	2,100
形D4N-3A25	形D4N-4A25	2,400
形D4N-3A26	形D4N-4A26	3,750
形D4N-3A2G	形D4N-4A2G	2,600
形D4N-3A2H	形D4N-4A2H	3,300
形D4N-3A31	形D4N-4A31	1,580
形D4N-3A32	形D4N-4A32	1,600
形D4N-3A62	形D4N-4A62	1,880
形D4N-3A72	形D4N-4A72	1,920
形D4N-3B20	形D4N-4B20	1,660
形D4N-3B22	形D4N-4B22	2,100
形D4N-3B25	形D4N-4B25	2,400
形D4N-3B26	形D4N-4B26	3,750
形D4N-3B2G	形D4N-4B2G	1,950
形D4N-3B2H	形D4N-4B2H	2,300
形D4N-3B31	形D4N-4B31	1,310
形D4N-3B32	形D4N-4B32	1,610
形D4N-3B62	形D4N-4B62	1,410
形D4N-3B72	形D4N-4B72	1,660

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4N-3C20	形D4N-4C20	1,870
形D4N-3C22	形D4N-4C22	2,300
形D4N-3C25	形D4N-4C25	2,600
形D4N-3C26	形D4N-4C26	3,950
形D4N-3C2G	形D4N-4C2G	2,200
形D4N-3C2H	形D4N-4C2H	2,500
形D4N-3C31	形D4N-4C31	1,710
形D4N-3C32	形D4N-4C32	1,820
形D4N-3C62	形D4N-4C62	1,870
形D4N-3C72	形D4N-4C72	1,870
形D4N-3D20	形D4N-4D20	1,870
形D4N-3D22	形D4N-4D22	2,300
形D4N-3D25	形D4N-4D25	2,600
形D4N-3D26	形D4N-4D26	3,950
形D4N-3D2G	形D4N-4D2G	2,200
形D4N-3D2H	形D4N-4D2H	2,500
形D4N-3D31	形D4N-4D31	1,710
形D4N-3D32	形D4N-4D32	1,820
形D4N-3D62	形D4N-4D62	1,870
形D4N-3D72	形D4N-4D72	1,870
形D4N-3E20	形D4N-4E20	1,870
形D4N-3E22	形D4N-4E22	2,300
形D4N-3E25	形D4N-4E25	2,600
形D4N-3E26	形D4N-4E26	3,950
形D4N-3E2G	形D4N-4E2G	2,200
形D4N-3E2H	形D4N-4E2H	2,500
形D4N-3E31	形D4N-4E31	1,710
形D4N-3E32	形D4N-4E32	1,820
形D4N-3E62	形D4N-4E62	1,870
形D4N-3E72	形D4N-4E72	1,870
形D4N-3F20	形D4N-4F20	2,100
形D4N-3F22	形D4N-4F22	2,500
形D4N-3F25	形D4N-4F25	2,800
形D4N-3F26	形D4N-4F26	4,150
形D4N-3F2G	形D4N-4F2G	2,400
形D4N-3F2H	形D4N-4F2H	2,700
形D4N-3F31	形D4N-4F31	1,920
形D4N-3F32	形D4N-4F32	2,000
形D4N-3F62	形D4N-4F62	2,100
形D4N-3F72	形D4N-4F72	2,100

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4N-5120	形D4N-1120	1,450
形D4N-5122	形D4N-1122	1,660
形D4N-5125	形D4N-1125	1,870
形D4N-5126	形D4N-1126	3,200
形D4N-512G	形D4N-112G	1,660
形D4N-512H	形D4N-112H	2,400
形D4N-5131	形D4N-1131	1,140
形D4N-5132	形D4N-1132	1,240
形D4N-5162	形D4N-1162	1,450
形D4N-5172	形D4N-1172	1,560
形D4N-5220	形D4N-1220	1,450
形D4N-5222	形D4N-1222	1,660
形D4N-5225	形D4N-1225	1,870
形D4N-5226	形D4N-1226	3,200
形D4N-522G	形D4N-122G	1,660
形D4N-522H	形D4N-122H	2,400
形D4N-5231	形D4N-1231	1,140
形D4N-5232	形D4N-1232	1,240
形D4N-5262	形D4N-1262	1,450
形D4N-5272	形D4N-1272	1,560
形D4N-5A20	形D4N-1A20	1,660
形D4N-5A22	形D4N-1A22	2,100
形D4N-5A25	形D4N-1A25	2,400
形D4N-5A26	形D4N-1A26	3,750
形D4N-5A2G	形D4N-1A2G	2,600
形D4N-5A2H	形D4N-1A2H	3,300
形D4N-5A31	形D4N-1A31	1,610
形D4N-5A32	形D4N-1A32	1,820
形D4N-5A72	形D4N-1A72	1,920
形D4N-5B20	形D4N-1B20	1,660
形D4N-5B25	形D4N-1B25	2,400
形D4N-5B26	形D4N-1B26	3,750
形D4N-5B2G	形D4N-1B2G	1,970
形D4N-5B2H	形D4N-1B2H	2,300
形D4N-5B31	形D4N-1B31	1,500
形D4N-5B62	形D4N-1B62	1,660
形D4N-5B72	形D4N-1B72	1,660

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4N-5C20	形D4N-1C20	1,870
形D4N-5C22	形D4N-1C22	2,300
形D4N-5C25	形D4N-1C25	2,600
形D4N-5C26	形D4N-1C26	3,950
形D4N-5C2G	形D4N-1C2G	2,200
形D4N-5C2H	形D4N-1C2H	2,500
形D4N-5C31	形D4N-1C31	1,710
形D4N-5C32	形D4N-1C32	2,000
形D4N-5C62	形D4N-1C62	1,870
形D4N-5C72	形D4N-1C72	1,870
形D4N-5D20	形D4N-D20	1,870
形D4N-5D22	形D4N-1D22	2,300
形D4N-5D25	形D4N-1D25	2,600
形D4N-5D26	形D4N-1D26	3,950
形D4N-5D2G	形D4N-1D2G	2,200
形D4N-5D2H	形D4N-1D2H	2,500
形D4N-5D31	形D4N-1D31	1,710
形D4N-5D32	形D4N-1D32	2,000
形D4N-5D62	形D4N-1D62	1,870
形D4N-5D72	形D4N-1D72	1,870
形D4N-5E20	形D4N-1E20	1,870
形D4N-5E22	形D4N-1E22	2,300
形D4N-5E25	形D4N-1E25	2,600
形D4N-5E26	形D4N-1E26	3,950
形D4N-5E2G	形D4N-1E2G	2,200
形D4N-5E2H	形D4N-1E2H	2,500
形D4N-5E31	形D4N-1E31	1,710
形D4N-5E32	形D4N-1E32	2,000
形D4N-5E62	形D4N-1E62	1,870
形D4N-5E72	形D4N-1E72	1,870
形D4N-5F20	形D4N-1F20	2,100
形D4N-5F22	形D4N-1F22	2,500
形D4N-5F25	形D4N-1F25	2,800
形D4N-5F26	形D4N-1F26	4,150
形D4N-5F2G	形D4N-1F2G	2,400
形D4N-5F2H	形D4N-1F2H	2,700
形D4N-5F31	形D4N-1F31	1,920
形D4N-5F32	形D4N-1F32	2,250
形D4N-5F62	形D4N-1F62	2,100
形D4N-5F72	形D4N-1F72	2,100

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4N-7120	形D4N-4120	1,450
形D4N-7122	形D4N-4122	1,660
形D4N-7125	形D4N-4125	1,870
形D4N-7126	形D4N-4126	3,200
形D4N-712G	形D4N-412G	1,660
形D4N-712H	形D4N-412H	2,400
形D4N-7131	形D4N-4131	1,140
形D4N-7132	形D4N-4132	1,240
形D4N-7162	形D4N-4162	1,450
形D4N-7172	形D4N-4172	1,560
形D4N-7220	形D4N-4220	1,450
形D4N-7222	形D4N-4222	1,660
形D4N-7225	形D4N-4225	1,870
形D4N-7226	形D4N-4226	3,200
形D4N-722G	形D4N-422G	1,660
形D4N-722H	形D4N-422H	2,400
形D4N-7231	形D4N-4231	1,140
形D4N-7232	形D4N-4232	1,240
形D4N-7262	形D4N-4262	1,450
形D4N-7272	形D4N-4272	1,560
形D4N-7A20	形D4N-4A20	1,660
形D4N-7A22	形D4N-4A22	2,100
形D4N-7A25	形D4N-4A25	2,400
形D4N-7A26	形D4N-4A26	3,750
形D4N-7A2G	形D4N-4A2G	2,600
形D4N-7A2H	形D4N-4A2H	3,300
形D4N-7A31	形D4N-4A31	1,580
形D4N-7A32	形D4N-4A32	1,600
形D4N-7A62	形D4N-4A62	1,880
形D4N-7A72	形D4N-4A72	1,920
形D4N-7B20	形D4N-4B20	1,660
形D4N-7B22	形D4N-4B22	2,100
形D4N-7B25	形D4N-4B25	2,400
形D4N-7B26	形D4N-4B26	3,750
形D4N-7B2G	形D4N-4B2G	1,950
形D4N-7B2H	形D4N-4B2H	2,300
形D4N-7B31	形D4N-4B31	1,310
形D4N-7B32	形D4N-4B32	1,610
形D4N-7B62	形D4N-4B62	1,410
形D4N-7B72	形D4N-4B72	1,660

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4N-7C20	形D4N-4C20	1,870
形D4N-7C22	形D4N-4C22	2,300
形D4N-7C25	形D4N-4C25	2,600
形D4N-7C26	形D4N-4C26	3,950
形D4N-7C2G	形D4N-4C2G	2,200
形D4N-7C2H	形D4N-4C2H	2,500
形D4N-7C31	形D4N-4C31	1,710
形D4N-7C32	形D4N-4C32	1,820
形D4N-7C62	形D4N-4C62	1,870
形D4N-7C72	形D4N-4C72	1,870
形D4N-7D20	形D4N-4D20	1,870
形D4N-7D22	形D4N-4D22	2,300
形D4N-7D25	形D4N-4D25	2,600
形D4N-7D26	形D4N-4D26	3,950
形D4N-7D2G	形D4N-4D2G	2,200
形D4N-7D2H	形D4N-4D2H	2,500
形D4N-7D31	形D4N-4D31	1,710
形D4N-7D32	形D4N-4D32	1,820
形D4N-7D62	形D4N-4D62	1,870
形D4N-7D72	形D4N-4D72	1,870
形D4N-7E20	形D4N-4E20	1,870
形D4N-7E22	形D4N-4E22	2,300
形D4N-7E25	形D4N-4E25	2,600
形D4N-7E26	形D4N-4E26	3,950
形D4N-7E2G	形D4N-4E2G	2,200
形D4N-7E2H	形D4N-4E2H	2,500
形D4N-7E31	形D4N-4E31	1,710
形D4N-7E32	形D4N-4E32	1,820
形D4N-7E62	形D4N-4E62	1,870
形D4N-7E72	形D4N-4E72	1,870
形D4N-7F20	形D4N-4F20	2,100
形D4N-7F22	形D4N-4F22	2,500
形D4N-7F25	形D4N-4F25	2,800
形D4N-7F26	形D4N-4F26	4,150
形D4N-7F2G	形D4N-4F2G	2,400
形D4N-7F2H	形D4N-4F2H	2,700
形D4N-7F31	形D4N-4F31	1,920
形D4N-7F32	形D4N-4F32	2,000
形D4N-7F62	形D4N-4F62	2,100
形D4N-7F72	形D4N-4F72	2,100

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4N-3180	推奨代替商品はありません。	
形D4N-3280		
形D4N-3B80		
形D4N-3D80		
形D4N-5180		
形D4N-5280		
形D4N-5B80		
形D4N-5D80		
形D4N-6180		
形D4N-6280		
形D4N-6B80		
形D4N-6D80		
形D4N-7180		
形D4N-7280		
形D4N-7B80		
形D4N-7D80		
形D4N-8180		
形D4N-8280		
形D4N-8B80		
形D4N-8D80		
形D4N-3187		
形D4N-3287		
形D4N-3B87		
形D4N-3D87		
形D4N-5187		
形D4N-5287		
形D4N-5B87		
形D4N-5D87		
形D4N-6187		
形D4N-6287		
形D4N-6B87		
形D4N-6D87		
形D4N-7187		
形D4N-7287		
形D4N-7B87		
形D4N-7D87		
形D4N-8187		
形D4N-8287		
形D4N-8B87		
形D4N-8D87		

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4N-3ARE	推奨代替商品はありません。	
形D4N-3BRE		
形D4N-3CRE		
形D4N-3DRE		
形D4N-3ERE		
形D4N-3FRE		
形D4N-5BRE		
形D4N-5CRE		
形D4N-5DRE		
形D4N-5ERE		
形D4N-5FRE		
形D4N-6ARE		
形D4N-6BRE		
形D4N-6CRE		
形D4N-6DRE		
形D4N-6ERE		
形D4N-6FRE		
形D4N-7ARE		
形D4N-7BRE		
形D4N-7CRE		
形D4N-7DRE		
形D4N-7ERE		
形D4N-7FRE		
形D4N-8ARE		
形D4N-8BRE		
形D4N-8CRE		
形D4N-8DRE		
形D4N-8ERE		
形D4N-8FRE		
形D4N-3ALE		
形D4N-3BLE		
形D4N-3CLE		
形D4N-3DLE		
形D4N-3ELE		
形D4N-3FLE		
形D4N-5ALE		
形D4N-5BLE		
形D4N-5CLE		
形D4N-5DLE		
形D4N-5ELE		
形D4N-5FLE		


生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形D4N-6ALE	推奨代替商品はありません。	
形D4N-6BLE		
形D4N-6CLE		
形D4N-6DLE		
形D4N-6ELE		
形D4N-6FLE		
形D4N-7ALE		
形D4N-7BLE		
形D4N-7CLE		
形D4N-7DLE		
形D4N-7ELE		
形D4N-7FLE		
形D4N-8ALE		
形D4N-8BLE		
形D4N-8CLE		
形D4N-8DLE		
形D4N-8ELE		
形D4N-8FLE		

外形寸法


生産終了予定商品

形D4N-3□□□

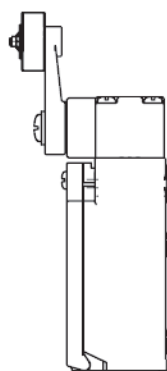


コンジットサイズ：1/2-14NPT

形D4N-5□□□、形D4N-7□□□

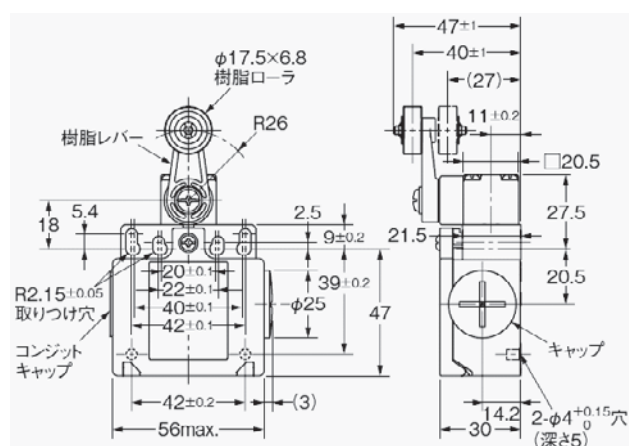

推奨代替商品


形D4N-4□□□

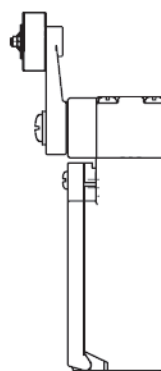

コンジットサイズ以外は
変更ありません。

コンジットサイズ：M20

形D4N-1□□□、形D4N-4□□□

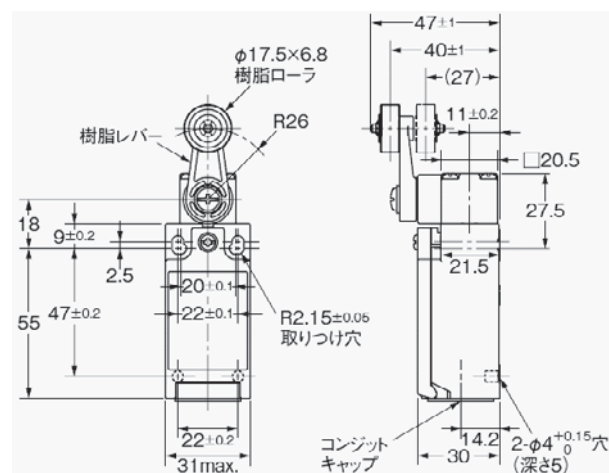

2011年9月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。