

生産終了商品



CS/C200H α 電源ユニット
(DC100V入力)
形C200HW-PD106R



推奨代替商品

CS/C200H α 電源ユニット
(DC24V入力)

形C200HW-PD024

形C200HW-PD025

+

スイッチング・パワーサプライ
(DC100V入力)

形S8VS-09024

2012年1月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

スイッチング・パワーサプライ 形S8VS-09024で入力電圧DC100VをDC24Vに変換し、DC24V入力のCS/C200H α 用電源ユニット 形C200HW-PD024、PD025で代替してください。

- ・ 形S8VS-09024を別途設置することになるので、取付寸法が大きくなります。
- ・ 形C200HW-PD024、025には、"運転中出力"がありません。
- ・ 形C200HW-PD024、025の5V出力最大電流はそれぞれ4.6A(PD024)、5.3A(PD025)になります。(PD106Rは6.0A)

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形C200HW-PD02□	○	×	○	×	○	○	○
形S8VS-09024							

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

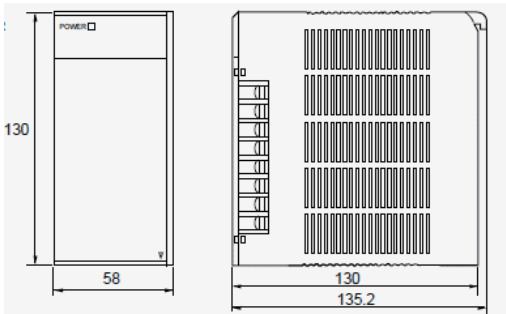
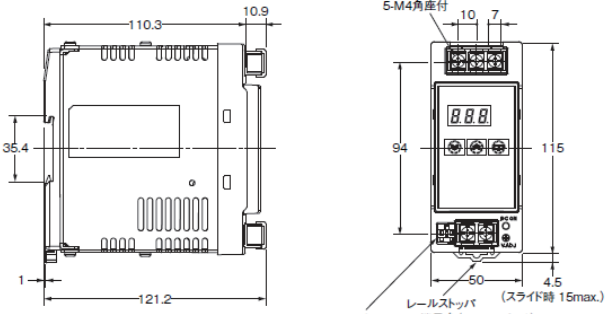
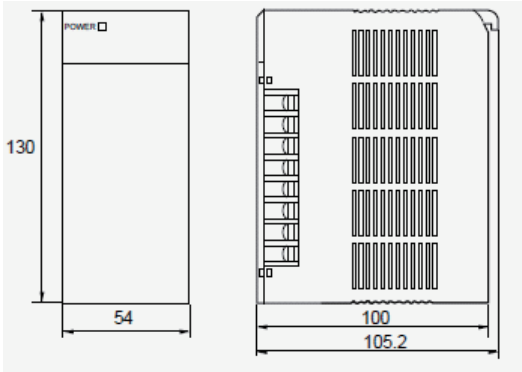
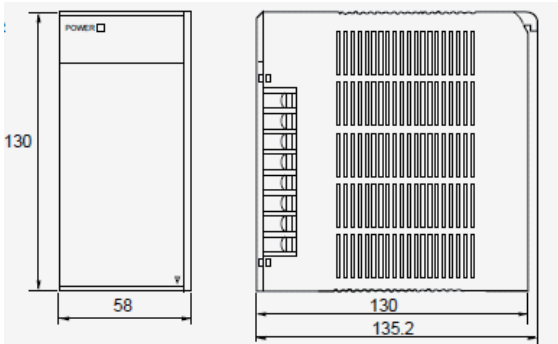
生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形C200HW-PD106R	形C200HW-PD024	30,000
	形S8VS-09024	12,000
	形C200HW-PD025	44,000
	形S8VS-09024	12,000

定格／性能

項目	生産終了商品 形C200HW-PD106R	推奨代替商品 形S8VS-09024 + 形C200HW-PD024、025
入力仕様	DC85～143V	DC80V～370V
PLC側出力	DC 5V 6.0A、DC26V 1.0A 合計30W	PD025 : DC 5V 5.3A、DC26V 1.3A 合計40W PD024 : DC 5V 4.6A、DC26V 0.6A 合計30W
その他	運転中出力あり	運転中出力なし

外形寸法

生産終了商品 形C200HW-PD106R	推奨代替商品 形S8VS-09024 + 形C200HW-PD024、025
形C200HW-PD106R  Dimensions: 130 (height), 58 (width), 130 (internal width), 135.2 (external width).	形S8VS-09024  Dimensions: 110.3 (top width), 10.9 (right side), 35.4 (left side), 1 (bottom left), 121.2 (bottom width), 54 (height), 115 (display height), 50 (display width), 4.5 (display depth), 10 (display depth), 7 (display depth), 5-M4角座付 (5-M4 corner mount), レールストップバ スクリューレス端子台 (2.5mmピッチ) (Rail stop bar screwless terminal block (2.5mm pitch)). 上記の図は形S8VS-□□□24Aです。 形式末尾のアルファベットは以下の意味です。 なし：表示モニタなし 標準タイプ A：表示モニタ付き 交換時期お知らせ機能タイプ B：表示モニタ付き 積算稼働時間タイプ 形C200HW-PD024  Dimensions: 130 (height), 54 (width), 100 (internal width), 105.2 (external width). 形C200HW-PD025  Dimensions: 130 (height), 58 (width), 130 (internal width), 135.2 (external width).

2012年3月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。