

生産終了予定商品のお知らせ

存在検知センサ

2012 年 5 月 7 日

No. 2012150

セーフティエッジ 形SGE-125Lシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

セーフティエッジ



形SGE-125Lシリーズ



推奨代替商品

セーフティエッジ

形SGE-125シリーズ

■生産終了予定時期

2012年9月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品はシールカバーがなくなります。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形SGE-125シリーズ	◎	○	◎	◎	○	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形SGE-125L-2-0200 00200C	形SGE-125-□-□□□□ □□□□□□-□□□□□□
形SGE-125L-2-0500 01000C	
形SGE-125L-2-2300 05000C	

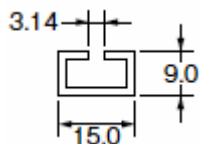
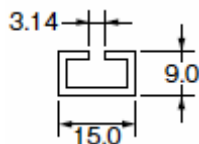
■本体の色

生産終了予定商品 形SGE-125Lシリーズ	推奨代替商品 形SGE-125シリーズ
黒	黒

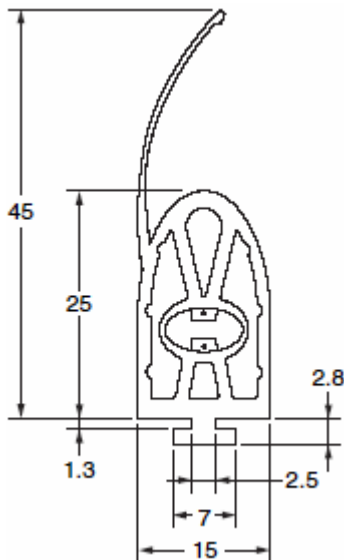
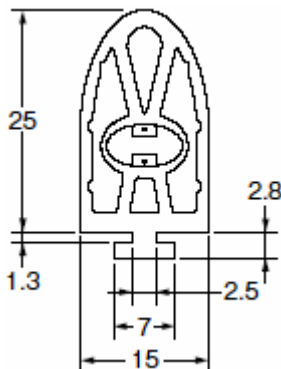
■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形SGE-125Lシリーズ	推奨代替商品 形SGE-125シリーズ
接続可能コントローラ 形SCC-1224 形SCC-1224ND	接続可能コントローラ 形SCC-1224 形SCC-1224ND

■取付寸法

生産終了予定商品 形SGE-125Lシリーズ	推奨代替商品 形SGE-125シリーズ
取付ベース 	取付ベース 

■外形寸法

生産終了予定商品 形SGE-125Lシリーズ	推奨代替商品 形SGE-125シリーズ
	

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形SGE-125Lシリーズ	推奨代替商品 形SGE-125シリーズ
材質	TPE	
材質強度	Shore-A 硬度65	
単体最大センサ長	6.1m	
動作距離	1.77mm	
動作力	27.3N	
オーバートラベル距離(400N +20℃)	10.47mm	
最大動作角度	2 × 20°	
不感帯領域両端	20mm	
接続ケーブル	2線式 0.34mm ²	
機械的耐久性	10万回以上	
周囲温度	動作時：－20～＋55℃(ただし、氷結しないこと)、 保存時：－25～＋75℃(ただし、氷結しないこと)	
使用周囲湿度	0～90%RH	
保護構造	IP65	
単位重量	0.18kg/m	0.20kg/m

2012年5月現在

お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。