

生産終了予定商品のお知らせ

共用ソケット／DINレール／防水カバー

発行日
2013 年 5 月 7 日

No. 2013029C

動作確認用チェック端子つき裏面接続ソケット 形PY14(QN)-3シリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

動作確認用チェック端子つき裏面接続ソケット



形PY14(QN)-3 FOR MY
形PY14QN-3-M FOR MY
形PY14QN-3-MS



推奨代替商品

裏面接続ソケット

形PY14(QN) FOR MY 3個使い
形PY14QN FOR MY 3個使い
形PY14QN FOR MY 3個使い

■生産終了予定時期

2014年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

裏面接続ソケット 形PY14(QN) FOR MYの3個使いにて代替をお願い致します。
ただし、動作確認用のチェック端子はありませんのでご注意ください。
また、外形寸法、取付寸法が異なりますので下記内容をご確認ください。



■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形PY14 FOR MY	◎	×	◎	×	◎		
形PY14QN FOR MY	◎	×	◎	×	◎		

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

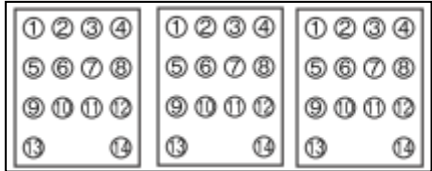
■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形PY14-3 FOR MY	形PY14 FOR MY 3個使い	172 × 3
形PY14QN-3 FOR MY	形PY14QN FOR MY 3個使い	375 × 3
形PY14QN-3-M FOR MY	形PY14QN FOR MY 3個使い	375 × 3
形PY14QN-3-MS	形PY14QN FOR MY 3個使い	375 × 3

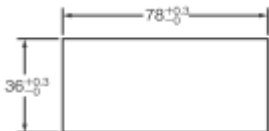
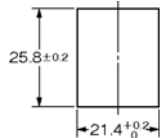
■本体の色

生産終了予定商品 形PY14(QN)-3 FOR MY 形PY14QN-3-M FOR MY 形PY14QN-3-MS	推奨代替商品 形PY14(QN) FOR MY
黒	黒

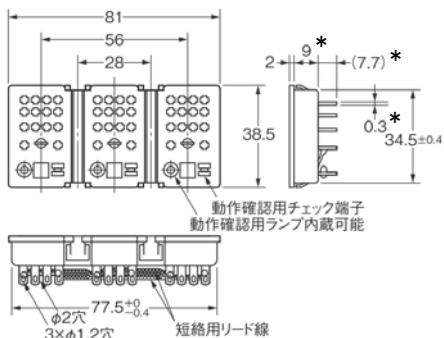
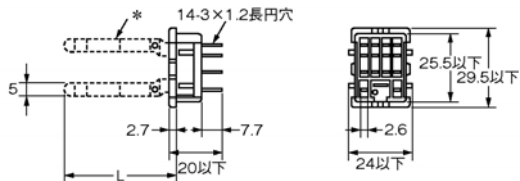
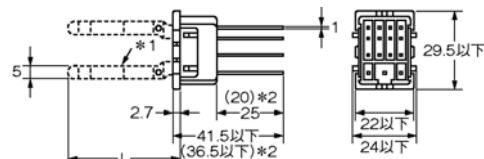
■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形PY14(QN)-3 FOR MY 形PY14QN-3-M FOR MY 形PY14QN-3-MS	推奨代替商品 形PY14(QN) FOR MY
端子配置  <BOTTOM VIEW>	端子配置  <BOTTOM VIEW>

■取付寸法

生産終了予定商品 形PY14(QN)-3 FOR MY 形PY14QN-3-M FOR MY 形PY14QN-3-MS	推奨代替商品 形PY14(QN) FOR MY
取り付け穴加工寸法 	取り付け穴加工寸法 

■外形寸法

生産終了予定商品 形PY14(QN)-3 FOR MY 形PY14QN-3-M FOR MY 形PY14QN-3-MS	推奨代替商品 形PY14(QN) FOR MY
外形寸法  動作確認用チェック端子 動作確認用ランプ内蔵可能 φ2穴 77.5^{+0.4}_{-0.4} 3×φ1.2穴 短絡用リード線 * 形PY14QN-3については、ラッピング端子タイプになりますので、ベース高さと端子長さが異なります。	外形寸法 形PY14  形PY14-Y□の場合は破線部も含む。 形PY14QN  *1. 形PY14QN-Y□、形PY14QN2-Y□の場合は破線部も含む。 *2. ()内寸法は形PY14QN2(-Y□)を表わす。

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形PY14(QN)-3 FOR MY 形PY14QN-3-M FOR MY 形PY14QN-3-MS	推奨代替商品 形PY14(QN) FOR MY
定格通電電流	3A	3A
耐電圧	端子間: AC1,500V 1min	端子間: AC1,500V 1min
絶縁抵抗	端子間: 100M Ω 以上	端子間: 100M Ω 以上

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。