

生産終了予定商品のお知らせ

画像センサ

発行日
2014 年 1 月 6 日
No. 2014006C

ハレーションカット専用照明 形FZ-SXCRB7018BR-4S、形FZ-LTCRB7018BR-4S、
形FZ-LTRB7018BR-4S 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

ハレーションカット専用照明

形FZ-SXCRB7018BR-4S

形FZ-LTCRB7018BR-4S

形FZ-LTRB7018BR-4S



推奨代替商品

—

推奨代替商品なし

■生産終了予定時期

2015年1月末

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形FZ-SXCRB7018BR-4S	推奨代替商品はありません。
形FZ-LTCRB7018BR-4S	
形FZ-LTRB7018BR-4S	

■本体の色

生産終了予定商品

形FZ-SXCRB7018BR-4S / 形FZ-LTCRB7018BR-4S / 形FZ-LTRB7018BR-4S




注) 写真は、ハレーションカット専用照明・ストロボコントローラ・カメラにレンズを装着した状態です。

■生産終了予定商品の構成

生産終了予定商品			
セット形式	照明部	ストロボコントローラ	カメラ
形FZ-SXCRB7018BR-4S	形FZ-LTRB7018BR-4S	形FZ-LTCS400	形FZ-SC
形FZ-LTCRB7018BR-4S	形FZ-LTRB7018BR-4S	形FZ-LTCS400	—
形FZ-LTRB7018BR-4S	形FZ-LTRB7018BR-4S	—	—

■外形寸法／取付寸法

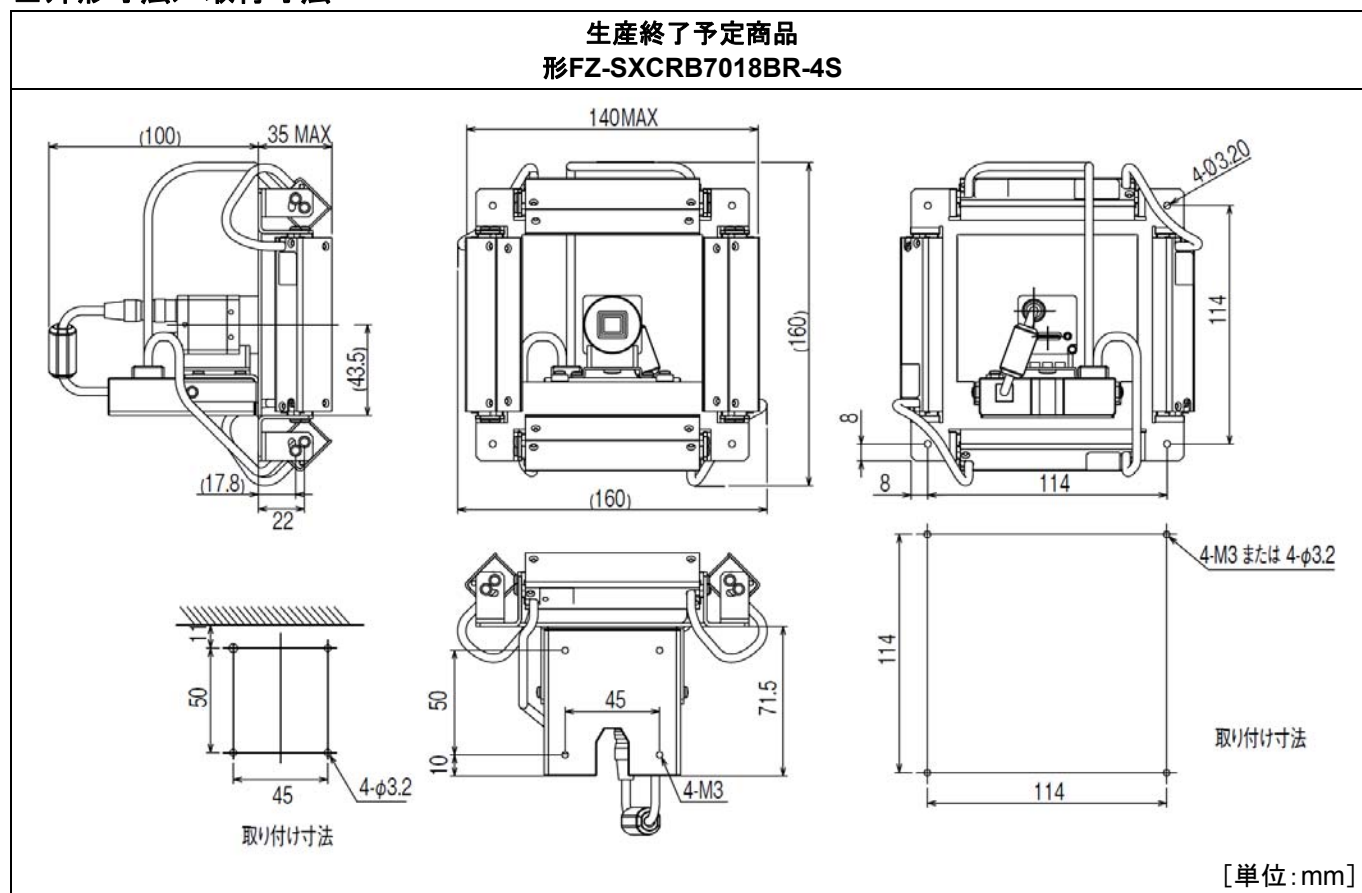

■照明仕様

項目	生産終了予定商品 形FZ-SXCRB7018BR-4S / 形FZ-LTCRB7018BR-4S / 形FZ-LTRB7018BR-4S
光源	青色LED(波長:約470nm)、赤色LED(波長:約630nm)
照明方式	8ブロック、照度可変照明
平均寿命	5,000時間(周囲25℃、輝度最大、常時点灯、製造後照度50%になるまでの時間)

■一般仕様

項目	生産終了予定商品		
形式	形FZ-SXCRB7018BR-4S	形FZ-LTCRB7018BR-4S	形FZ-LTRB7018BR-4S
消費電力	18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む)		
耐振動	10~150Hz 片振幅0.35mm(加速度最大50m/s ²) 3方向 各8分 10回		
耐衝撃	150mm/s ² 6方向 各3回		
周囲温度	動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと)		
周囲湿度	動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)		
周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと		
保護構造	IEC60259 IP20		
材質	照明部ケース:亜鉛メッキ鋼板 照明部カバー:アクリル板 照明部カナグ:ステンレス鋼板		
質量(ケーブルを含む)	約600g	約500g	約400g

■ 付属品

生産終了予定商品						
形式	取扱説明書	取扱説明書 (ストロボ コントローラ用)	取扱説明書 (カメラ用)	照明部 取付用 ネジ	カメラ 取付用 金具	カメラ 取付用 ネジ
形FZ-SXCRB7018BR-4S	○	○	○	取付済	取付済	取付済
形FZ-LTCRB7018BR-4S	○	○	—	取付済	○	○
形FZ-LTRB7018BR-4S	○	—	—	○	—	—

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。