

生産終了予定商品のお知らせ

プログラマブルターミナル

発行日
2015年7月1日
No. 2014073C(2)

プログラマブルターミナル 形NV3Wシリーズ 生産終了のお知らせ

〈お断りとお願い〉

2014年11月発行のプロダクトニュースNo. 2014073Cの実施時期の一部に変更がありました。
前回との変更点は、形NV3W-MG20Lおよび形NV3W-MR40の生産終了予定月(7月末→5月末)の変更です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2014073C(2)(2015年7月1日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了予定商品

プログラマブルターミナル
形NV3W-MG20L
形NV3W-MG20
形NV3W-MG40
形NV3W-MR20L
形NV3W-MR20
形NV3W-MR40



推奨代替商品

プログラマブルターミナル
形NV3W-MG20L-V1
形NV3W-MG20-V1
形NV3W-MG40-V1
形NV3W-MR20L-V1
形NV3W-MR20-V1
形NV3W-MR40-V1

■生産終了予定時期

2015年5月末

形NV3W-MG20L
形NV3W-MR40

2015年7月末

形NV3W-MG40
形NV3W-MR20L

2015年12月末

形NV3W-MG20
形NV3W-MR20

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形NV3Wシリーズは液晶含め主要部品の入手が困難となり、本商品の生産を終了させていただきます。
ハード/ソフトともに互換性のある推奨代替商品を2015年5月末に発売済みです。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形NV3W-MG□□□-V1	◎	○	○	◎	○	○	○
形NV3W-MR□□□-V1	◎	○	○	◎	○	○	○

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

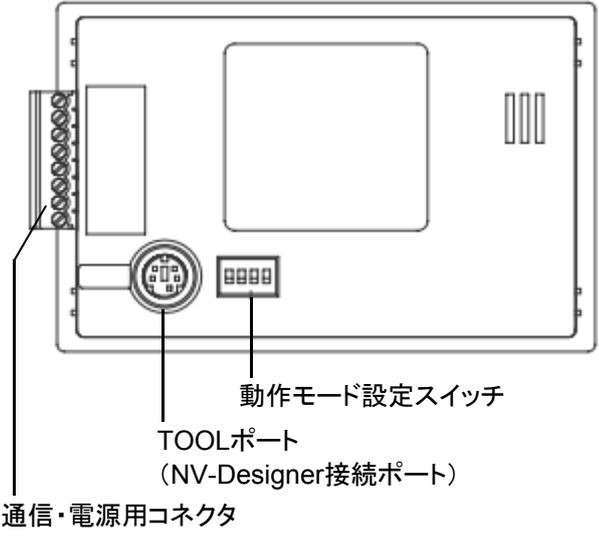
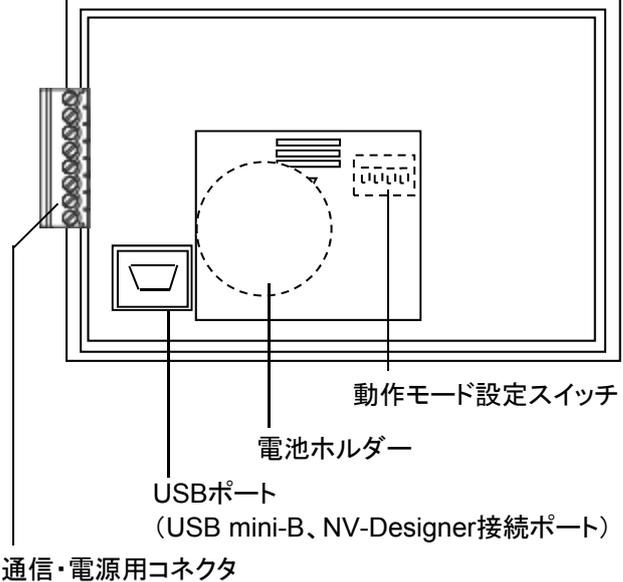
×：変更大

—：該当する仕様がありません

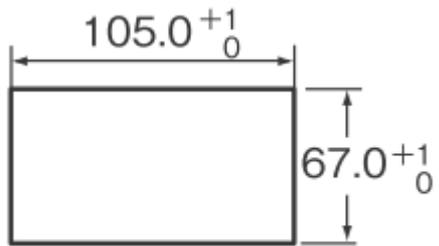
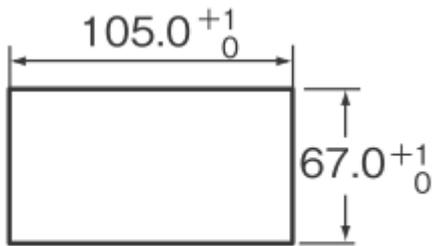
■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形NV3W-MG20L	形NV3W-MG20L-V1	25,000
形NV3W-MG20	形NV3W-MG20-V1	25,000
形NV3W-MG40	形NV3W-MG40-V1	27,000
形NV3W-MR20L	形NV3W-MR20L-V1	25,000
形NV3W-MR20	形NV3W-MR20-V1	25,000
形NV3W-MR40	形NV3W-MR40-V1	27,000

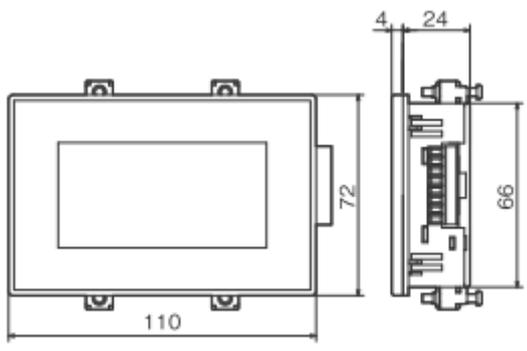
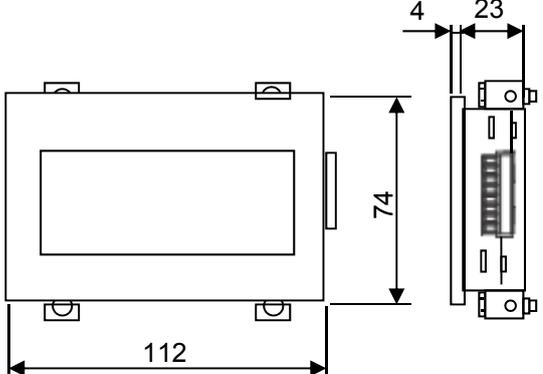
■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形NV3W-MG□0□ 形NV3W-MR□0□	推奨代替商品 形NV3W-MG□0□-V1 形NV3W-MR□0□-V1
 <p>通信・電源用コネクタ</p> <p>動作モード設定スイッチ</p> <p>TOOLポート (NV-Designer接続ポート)</p>	 <p>通信・電源用コネクタ</p> <p>動作モード設定スイッチ</p> <p>USBポート (USB mini-B、NV-Designer接続ポート)</p> <p>電池ホルダー</p>

■取付寸法

生産終了予定商品 形NV3W-MG□0□ 形NV3W-MR□0□	推奨代替商品 形NV3W-MG□0□-V1 形NV3W-MR□0□-V1
<p>推奨パネルカット寸法(mm)</p> 	<p>推奨パネルカット寸法(mm)</p>  <p>パネルカット寸法は生産終了予定商品と同じです。</p>

■外形寸法

<p>生産終了予定商品 形NV3W-MG□□ 形NV3W-MR□□</p>	<p>推奨代替商品 形NV3W-MG□□-V1 形NV3W-MR□□-V1</p>
<p>(単位:mm)</p> 	<p>(単位:mm)</p> 

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形NV3W-MG□0□ 形NV3W-MR□0□		推奨代替商品 形NV3W-MG□0□-V1 形NV3W-MR□0□-V1	
表示デバイス	モノクロSTN液晶		モノクロSTN液晶	
画像サイズ	3.1インチ		3.8インチ	
バックライト	-MR20L -MR20 -MR40	白／ピンク／赤	-MR20L-V1 -MR20-V1 -MR40-V1	白／ピンク／赤
	-MG20L -MG20 -MG40	緑／橙／赤	-MG20L-V1 -MG20-V1 -MG40-V1	緑／橙／赤
ドット数	128×64ドット		240×96ドット	
有効表示寸法	70×35mm		88.5×35.4mm	
コントラスト比	3 : 1		40 : 1	
ツールポート	RS232C(コネクタ ミニDIN5ピン)		USB1.1(USB Mini-B)	
耐環境性	IP65		IP67	
定格電圧	-MG20L -MR20L	DC5V	-MG20L-V1 -MR20L-V1	DC5V
	-MG20 -MG40 -MR20 -MR40	DC24V	-MG20-V1 -MG40-V1 -MR20-V1 -MR40-V1	DC24V
COMポート	-MG20L -MR20L -MG20 -MR20	RS232C、 コネクタ端子台(8ピン)	-MG20L-V1 -MR20L-V1 -MG20-V1 -MR20-V1	RS232C、 コネクタ端子台(8ピン)
	-MG40 -MR40	RS422A/485、 コネクタ端子台(8ピン)	-MG40-V1 -MR40-V1	RS422A/485、 コネクタ端子台(8ピン)
作画ツール	NV-Designer Ver.1.□		NV-Designer Ver.2.0	

■ 画面データ

生産終了予定商品(形NV3W-MG□0□/MR□0□)の画面データは、NV-Designer Ver.2.0にて推奨代替商品(形NV3W-MG□0□-V1/MR□0□-V1)用画面データにコンバート可能です。画面データは自動的に推奨代替商品サイズに拡大されます。(ただしフォントは除く)

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。