

生産終了商品のお知らせ

レベル機器

発行日
2017年3月1日

No. 2017037C

フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 形61F-G□Nシリーズの一部仕様、
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 形61F-G□シリーズの一部仕様、
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 形61F-G□Pシリーズの一部仕様
生産終了のお知らせ

生産終了商品

フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)

形61F-G□Nシリーズ(一部仕様)

フロートなしスイッチ(ベースタイプ)

形61F-G□シリーズ(一部仕様)

フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)

形61F-G□Pシリーズ(一部仕様)



推奨代替商品

次ページ以降をご参照ください

■最終受注年月

2018年3月末

■最終出荷年月

2018年6月末

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品		推奨代替商品								
形式/仕様	電源電圧	代替1 取付寸法同一		代替2 機能代替(外部配線図をご確認ください)				代替3 市販のトランスを併用し代替		
		形式/仕様	標準価格	形式/仕様	標準価格(＠)	台数	+α			
形61F-GN AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	1	-	形61F-GN□ 100/200V + 市販のトランスを ご用意ください		
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	1				
形61F-GND AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-ND AC120	オープン価格	1				
	240V	-	-	形61F-GP-ND AC240	オープン価格	1				
形61F-GNH AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	1				
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	1				
形61F-GNL AC120/240 2KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC120	オープン価格	1				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC240	オープン価格	1				
形61F-GNL AC120/240 4KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC120	オープン価格	1				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC240	オープン価格	1				
形61F-GNR AC120/240	120V	-	-	-	-	-				
	240V	-	-	形61F-GP-NR AC240	オープン価格	1				
形61F-G1N AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	2			-	形61F-G1N□ 100/200V + 市販のトランスを ご用意ください
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	2				
形61F-G1ND AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-ND AC120	オープン価格	2				
	240V	-	-	形61F-GP-ND AC240	オープン価格	2				
形61F-G1NH AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	2				
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	2				
形61F-G1NL AC120/240 2KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC120	オープン価格	2				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC240	オープン価格	2				
形61F-G1NL AC120/240 4KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC120	オープン価格	2				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC240	オープン価格	2				
形61F-G1NR AC120/240	120V	-	-	-	-	-				
	240V	-	-	形61F-GP-NR AC240	オープン価格	2				
形61F-G2N AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	2	-	形61F-G2N□ 100/200V + 市販のトランスを ご用意ください		
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	2				
形61F-G2ND AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-ND AC120	オープン価格	2				
	240V	-	-	形61F-GP-ND AC240	オープン価格	2				
形61F-G2NH AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	2				
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	2				
形61F-G2NL AC120/240 2KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC120	オープン価格	2				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC240	オープン価格	2				
形61F-G2NL AC120/240 4KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC120	オープン価格	2				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC240	オープン価格	2				
形61F-G2NR AC120/240	120V	-	-	-	-	-				
	240V	-	-	形61F-GP-NR AC240	オープン価格	2				
形61F-G3N AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	3			-	形61F-G3N□ 100/200V + 市販のトランスを ご用意ください
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	3				
形61F-G3ND AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-ND AC120	オープン価格	3				
	240V	-	-	形61F-GP-ND AC240	オープン価格	3				
形61F-G3NH AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	3				
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	3				
形61F-G3NL AC120/240 2KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC120	オープン価格	3				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC240	オープン価格	3				
形61F-G3NL AC120/240 4KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC120	オープン価格	3				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC240	オープン価格	3				
形61F-G3NR AC120/240	120V	-	-	-	-	-				
	240V	-	-	形61F-GP-NR AC240	オープン価格	3				
形61F-G4N AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	5	-	形61F-G4N□ 100/200V + 市販のトランスを ご用意ください		
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	5				
形61F-G4ND AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-ND AC120	オープン価格	5				
	240V	-	-	形61F-GP-ND AC240	オープン価格	5				
形61F-G4NH AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	5				
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	5				
形61F-G4NL AC120/240 2KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC120	オープン価格	5				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC240	オープン価格	5				
形61F-G4NL AC120/240 4KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC120	オープン価格	5				
	240V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC240	オープン価格	5				
形61F-G4NR AC120/240	120V	-	-	-	-	-				
	240V	-	-	形61F-GP-NR AC240	オープン価格	5				

■生産終了商品と推奨代替商品 (つづき)

生産終了商品		推奨代替商品										
形式/仕様	電源電圧	代替1 取付寸法同一		代替2 機能代替(外部配線図をご確認ください)			代替3 市販のトランスを併用し代替					
		形式/仕様	標準価格	形式/仕様	標準価格(②)	台数		+α				
形61F-IN AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	2	-	形61F-IN口 100/200V + 市販のトランスを ご用意ください				
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	2						
形61F-IND AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-ND AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-ND AC240	オープン価格	2						
形61F-INH AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	2						
形61F-INL AC120/240 2KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC240	オープン価格	2						
形61F-INL AC120/240 4KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC240	オープン価格	2						
形61F-G AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	1			-	形61F-G口 AC100/200V + 市販のトランスを ご用意ください		
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	1						
形61F-G AC200/220	200V	形61F-G AC100/200	8400	形61F-GP-N AC200	7450	1						
	220V	形61F-G AC110/220	8850	形61F-GP-N AC220	7450	1						
形61F-G AC220/380	220V	形61F-G AC110/220	8850	形61F-GP-N AC220	7450	1						
	380V	-	-	-	-	-						
形61F-GH AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	1						
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	1						
形61F-GL AC120/240 2KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC120	オープン価格	1						
	240V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC240	オープン価格	1						
形61F-GL AC120/240 4KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC120	オープン価格	1						
	240V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC240	オープン価格	1						
形61F-GT AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NT AC120	オープン価格	1						
	240V	-	-	形61F-GP-NT AC240	オープン価格	1						
形61F-G-TDL AC100/200	100V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC100	11000	1	-	-				
	200V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC200	10400	1						
形61F-G-TDL AC110/220	110V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC110	オープン価格	1						
	220V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC220	オープン価格	1						
形61F-G1 AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	2			-	形61F-G1口 AC100/200V + 市販のトランスを ご用意ください		
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	2						
形61F-G1 AC220/380	220V	形61F-G1 AC110/220	12300	形61F-GP-N AC220	7450	2						
	380V	-	-	-	-	-						
形61F-G1H AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	2						
形61F-G1-TDL AC100/200	100V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC100	11000	2						
	200V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC200	10400	2						
形61F-G1-TDL AC110/220	110V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC110	オープン価格	2						
	220V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC220	オープン価格	2						
形61F-G2 AC115/230	115V	-	-	形61F-GP-N AC115	オープン価格	2					-	形61F-G2口 AC100/200V + 市販のトランスを ご用意ください
	230V	-	-	形61F-GP-N AC230	オープン価格	2						
形61F-G2 AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	2						
形61F-G2 AC220/380	220V	形61F-G2 AC110/220	12300	形61F-GP-N AC220	7450	2						
	380V	-	-	-	-	-						
形61F-G2H AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	2						
形61F-G2L AC120/240 2KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC240	オープン価格	2						
形61F-G2L AC120/240 4KM	120V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC240	オープン価格	2						
形61F-G2T AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NT AC120	オープン価格	2						
	240V	-	-	形61F-GP-NT AC240	オープン価格	2						
形61F-G2-TDL AC100/200	100V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC100	11000	2						
	200V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC200	10400	2						
形61F-G2-TDL AC110/220	110V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC110	オープン価格	2						
	220V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC220	オープン価格	2						
形61F-G2-TDL2 AC110/220				代替なし								
形61F-G3 AC115/230	115V	-	-	形61F-GP-N AC115	オープン価格	3	-	形61F-G3口 AC100/200V + 市販のトランスを ご用意ください				
	230V	-	-	形61F-GP-N AC230	オープン価格	3						
形61F-G3 AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	3						
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	3						
形61F-G3 AC220/380	220V	形61F-G3 AC110/220	17100	形61F-GP-N AC220	7450	3						
	380V	-	-	-	-	-						
形61F-G3H AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	3						
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	3						
形61F-G3-TDL AC100/200	100V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC100	11000	3						
	200V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC200	10400	3						
形61F-G3-TDL AC110/220	110V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC110	オープン価格	3						
	220V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC220	オープン価格	3						
形61F-G3-TDL2 AC110/220				代替なし								


■生産終了商品と推奨代替商品 (つづき)

生産終了商品		推奨代替商品					
形式/仕様	電源 電圧	代替1 取付寸法同一		代替2 機能代替(外部配線図をご確認ください)			代替3 市販のトランス を併用し代替
		形式/仕様	標準価格	形式/仕様	標準価格(②)	台数	
形61F-G4 AC115/230	115V	-	-	形61F-GP-N AC115	オープン価格	5	形MK3Pリレー 1台 (AC115V)
	230V	-	-	形61F-GP-N AC230	オープン価格	5	形MK3Pリレー 1台 (AC230V)
形61F-G4 AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	5	形MK3Pリレー 1台 (AC120V)
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	5	形MK3Pリレー 1台 (AC240V)
形61F-G4 AC220/380	220V	形61F-G4 AC110/220	27000	形61F-GP-N AC220	7450	5	形MK3Pリレー 1台 (AC220V)
	380V	-	-	-	-	-	-
形61F-G4H AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-NH AC120	オープン価格	5	形MK3Pリレー 1台 (AC120V)
	240V	-	-	形61F-GP-NH AC240	オープン価格	5	形MK3Pリレー 1台 (AC240V)
形61F-G4L A120/240 4KM	240V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC240	オープン価格	5	形MK3Pリレー 1台 (AC240V)
形61F-G4-TDL AC100/200	100V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC100	11000	5	-
	200V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC200	10400	5	-
形61F-G4-TDL AC110/220	110V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC110	オープン価格	5	-
	220V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC220	オープン価格	5	-
形61F-I AC115/230	115V	-	-	形61F-GP-N AC115	オープン価格	2	形61F-I口 AC100/200V + 市販のトランスを ご用意ください
	230V	-	-	形61F-GP-N AC230	オープン価格	2	
形61F-I AC120/240	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	2	-
	240V	-	-	形61F-GP-N AC240	オープン価格	2	
形61F-I AC200/220	200V	形61F-I AC100/200	12000	形61F-GP-N AC200	7450	2	-
	220V	形61F-I AC110/220	12800	形61F-GP-N AC220	7450	2	
形61F-I AC220/380	220V	形61F-I AC110/220	12800	形61F-GP-N AC220	7450	2	-
	380V	-	-	-	-	-	
形61F-ID AC115	115V	-	-	形61F-GP-N AC115	オープン価格	2	-
形61F-I-TDL AC100/200	100V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC100	11000	2	
	200V	-	-	形61F-GP-N-TDL AC200	10400	2	
形61F-G1P AC110	110V	-	-	形61F-GP-N AC110	7450	2	形61F-G1P口 AC100/200V + 市販のトランスを ご用意ください
形61F-G1P AC120	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	2	
形61F-G1PD AC110	110V	-	-	形61F-GP-ND AC110	9400	2	-
形61F-G1PH AC110	110V	-	-	形61F-GP-NH AC110	9400	2	
形61F-G1PL AC110V 4KM	110V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC110	オープン価格	2	形61F-G2P口 AC100/200V + 市販のトランスを ご用意ください
形61F-G2P AC110	110V	-	-	形61F-GP-N AC110	7450	2	
形61F-G2P AC120	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	2	-
形61F-G2PD AC110	110V	-	-	形61F-GP-ND AC110	9400	2	
形61F-G2PH AC110	110V	-	-	形61F-GP-NH AC110	9400	2	-
形61F-G2PL AC110 2KM	110V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC110	オープン価格	2	
形61F-G2PL AC110 4KM	110V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC110	オープン価格	2	-
形61F-IP AC110	110V	-	-	形61F-GP-N AC110	7450	2	
形61F-IP AC120	120V	-	-	形61F-GP-N AC120	オープン価格	2	形61F-IP口 AC100/200V + 市販のトランスを ご用意ください
形61F-IPD AC110	110V	-	-	形61F-GP-ND AC110	9400	2	
形61F-IPH AC110	110V	-	-	形61F-GP-NH AC110	9400	2	-
形61F-IPL AC110 2KM	110V	-	-	形61F-GP-NL 2KM AC110	オープン価格	2	
形61F-IPL AC110 4KM	110V	-	-	形61F-GP-NL 4KM AC110	オープン価格	2	-

機能代替のための外部配線図

61F-G/-GN機能


給水の自動運転

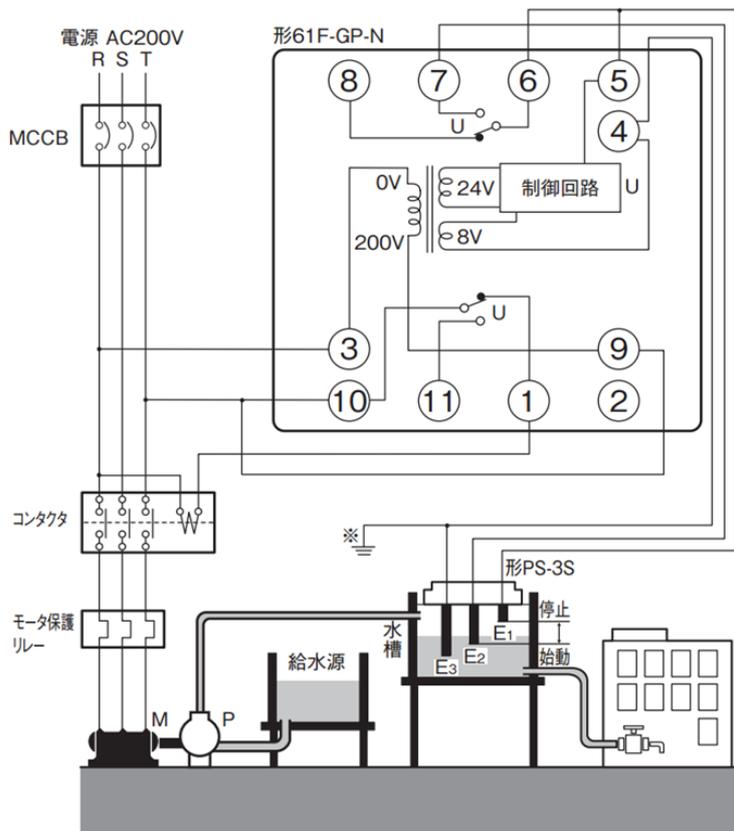

※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

61F-G/-GN機能

排水の自動運転

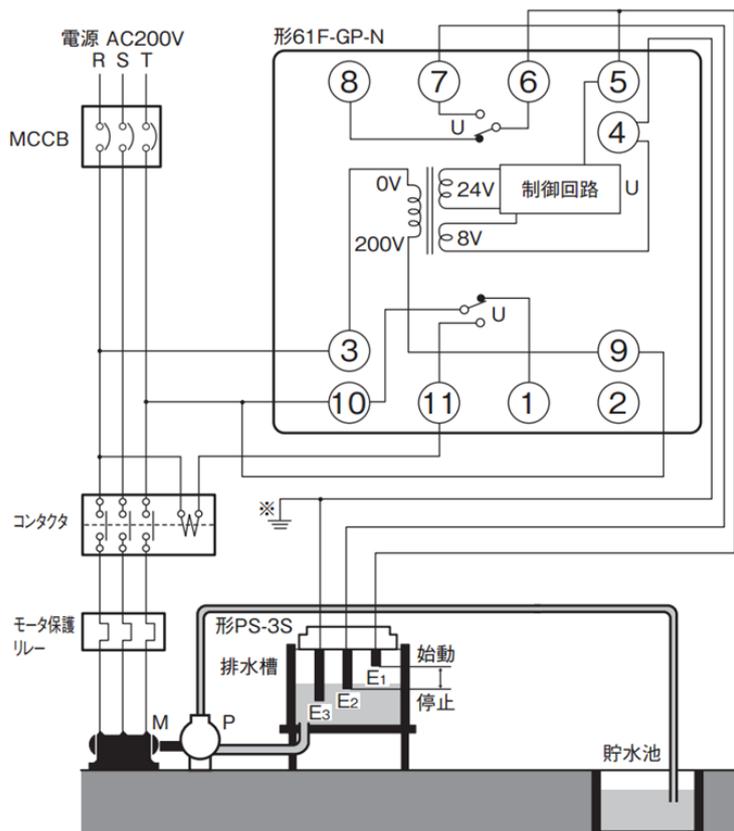


※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

■機能代替のための外部配線図 (つづき)

61F-G1/-G1N/-G1P機能


ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転

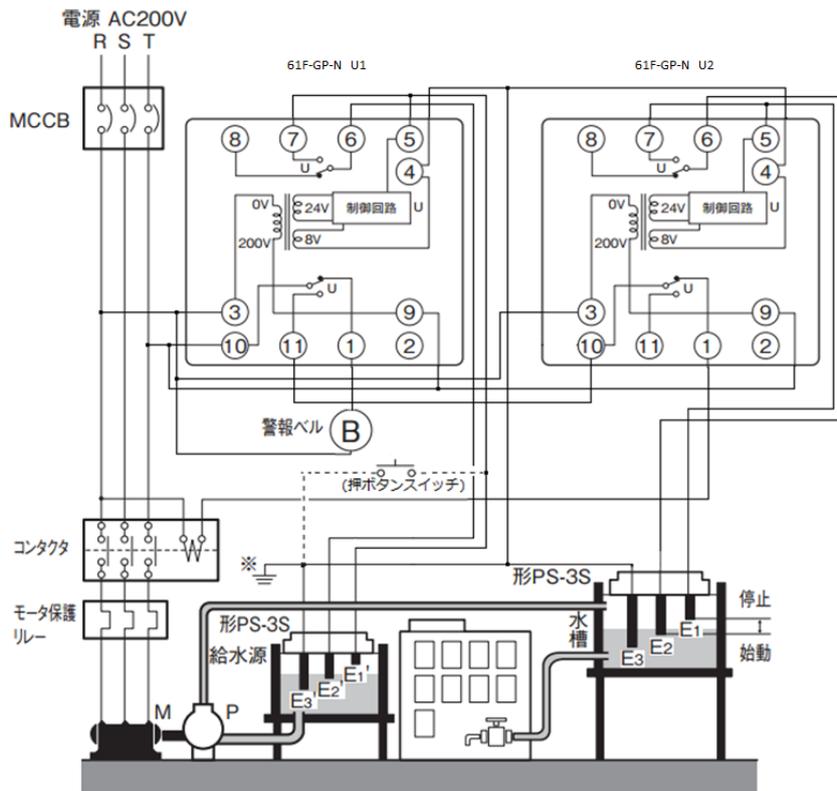

※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

61F-G1/-G1N/-G1P機能

異常湯水を兼ねた給水の自動運転

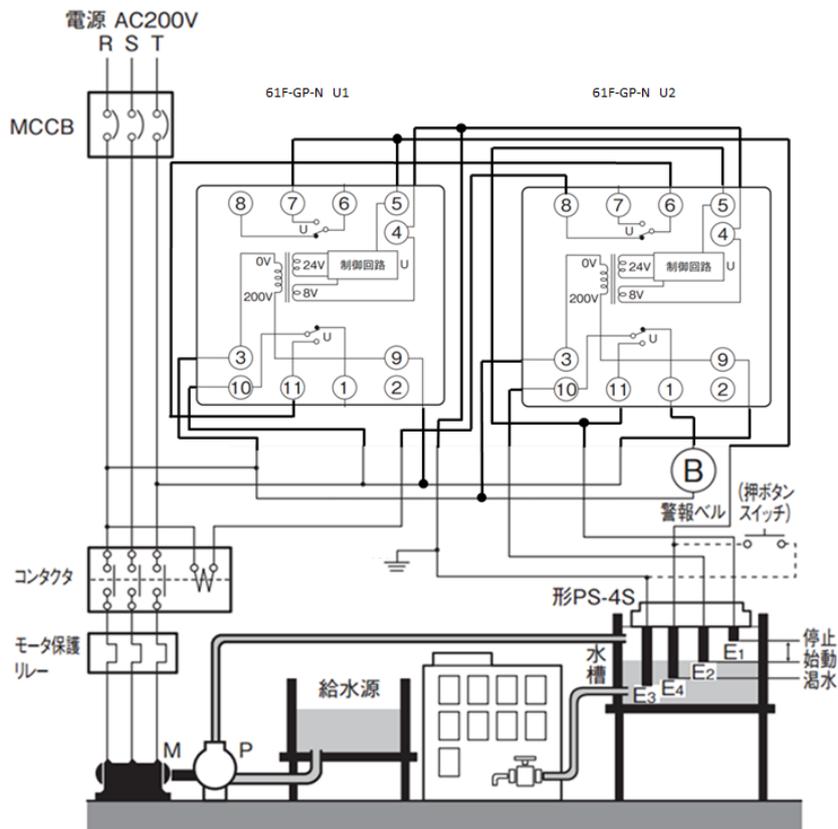


※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

■機能代替のための外部配線図 (つづき)

61F-G2/-G2N/-G2P機能


異常満水警報を兼ねた給水の自動運転

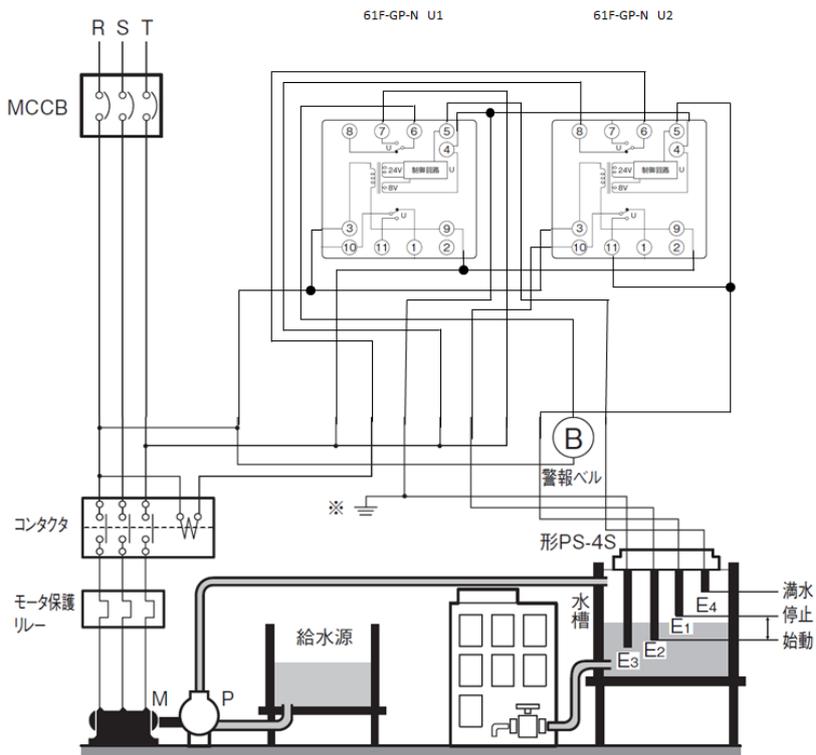

※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

61F-G2/-G2N/-G2P機能


異常満水警報を兼ねた排水の自動運転

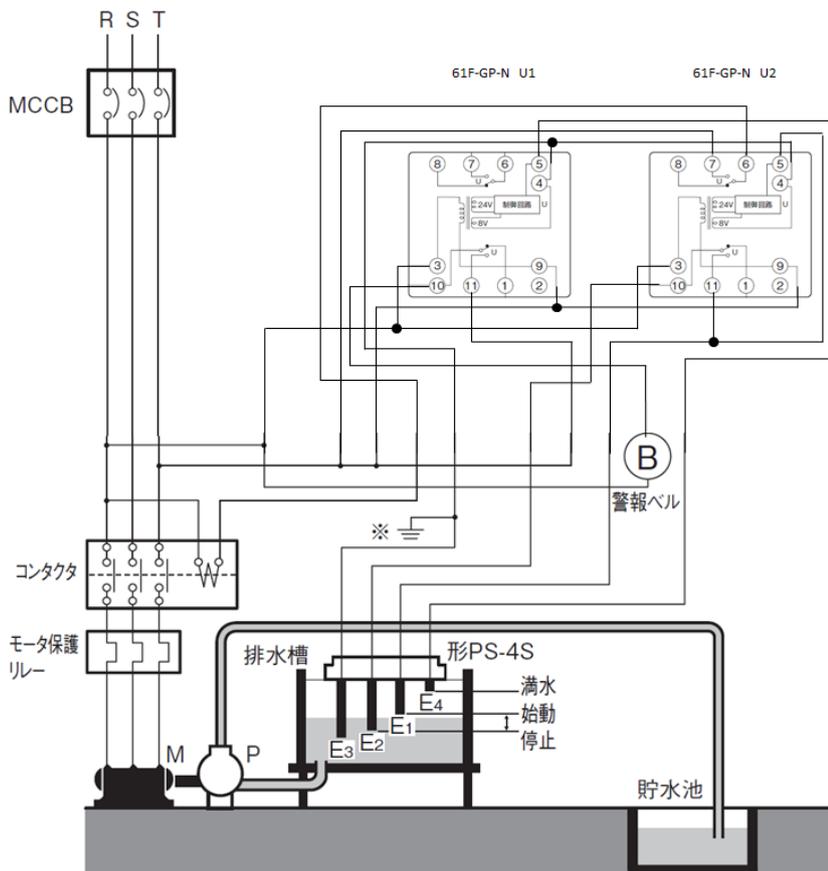

※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。


■機能代替のための外部配線図（つづき）

61F-G3/-G3N機能 満水、湯水警報を兼ねた給水の自動運転

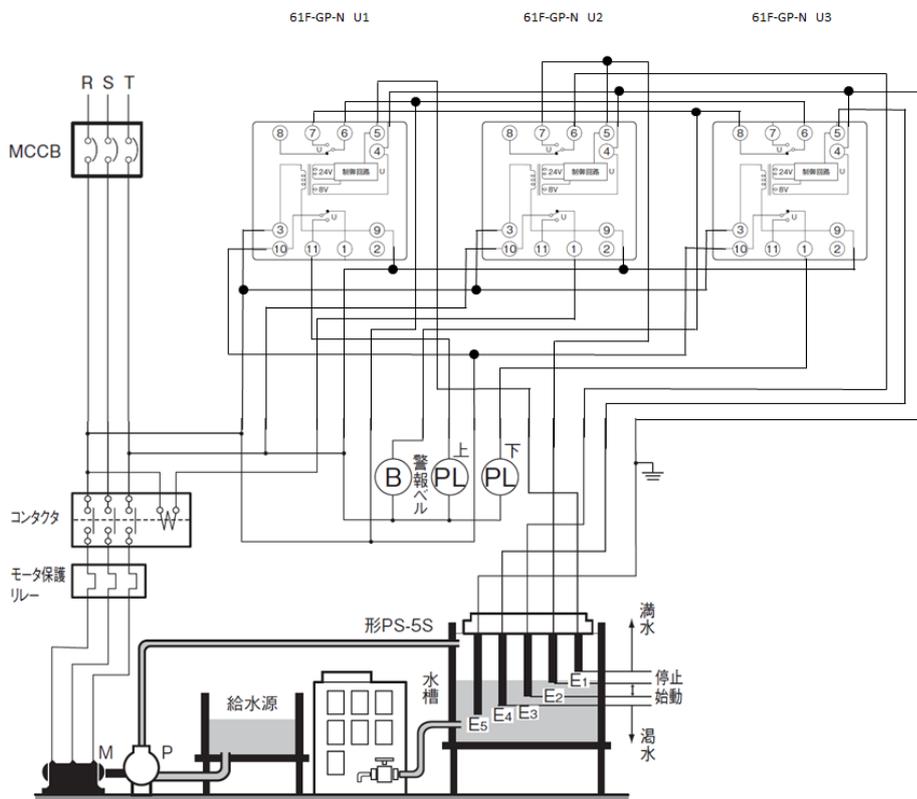

※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

61F-G3/-G3N機能 満水、湯水警報を兼ねた排水の自動運転

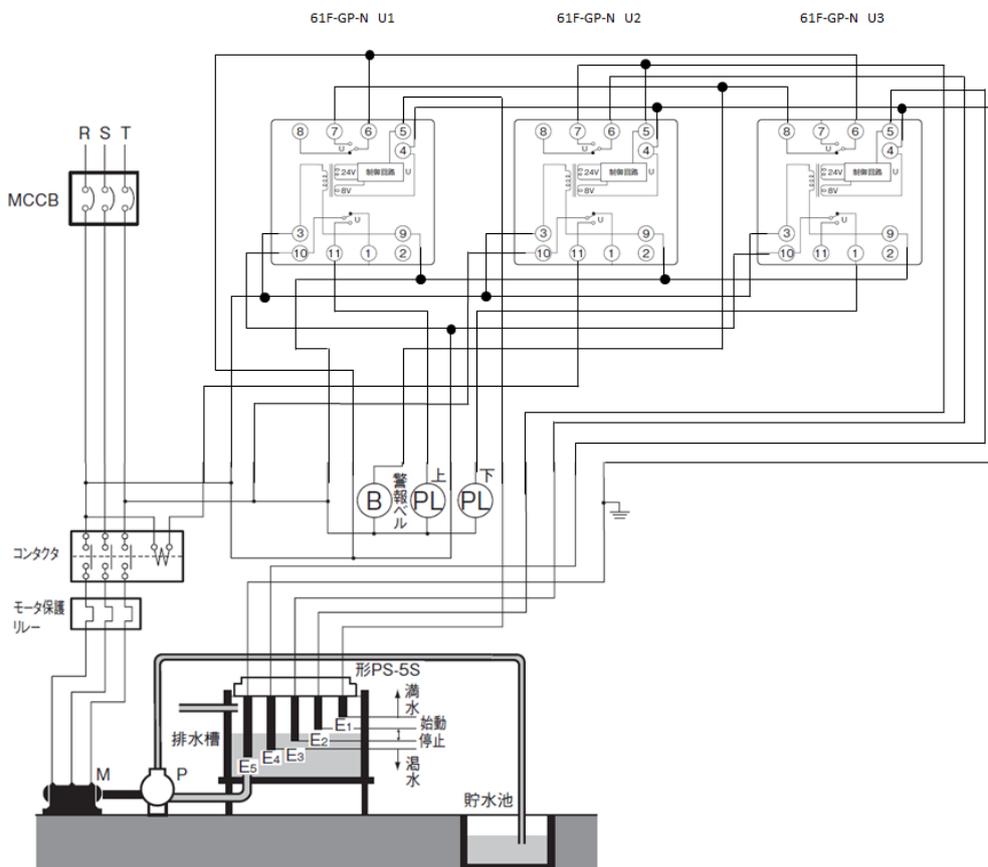


※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

■機能代替のための外部配線図 (つづき)

61F-G4/-G4N機能


給水源の水位表示と
湯水によるポンプの空転防止および
高架水槽の水位表示を兼ねた
給水の自動運転

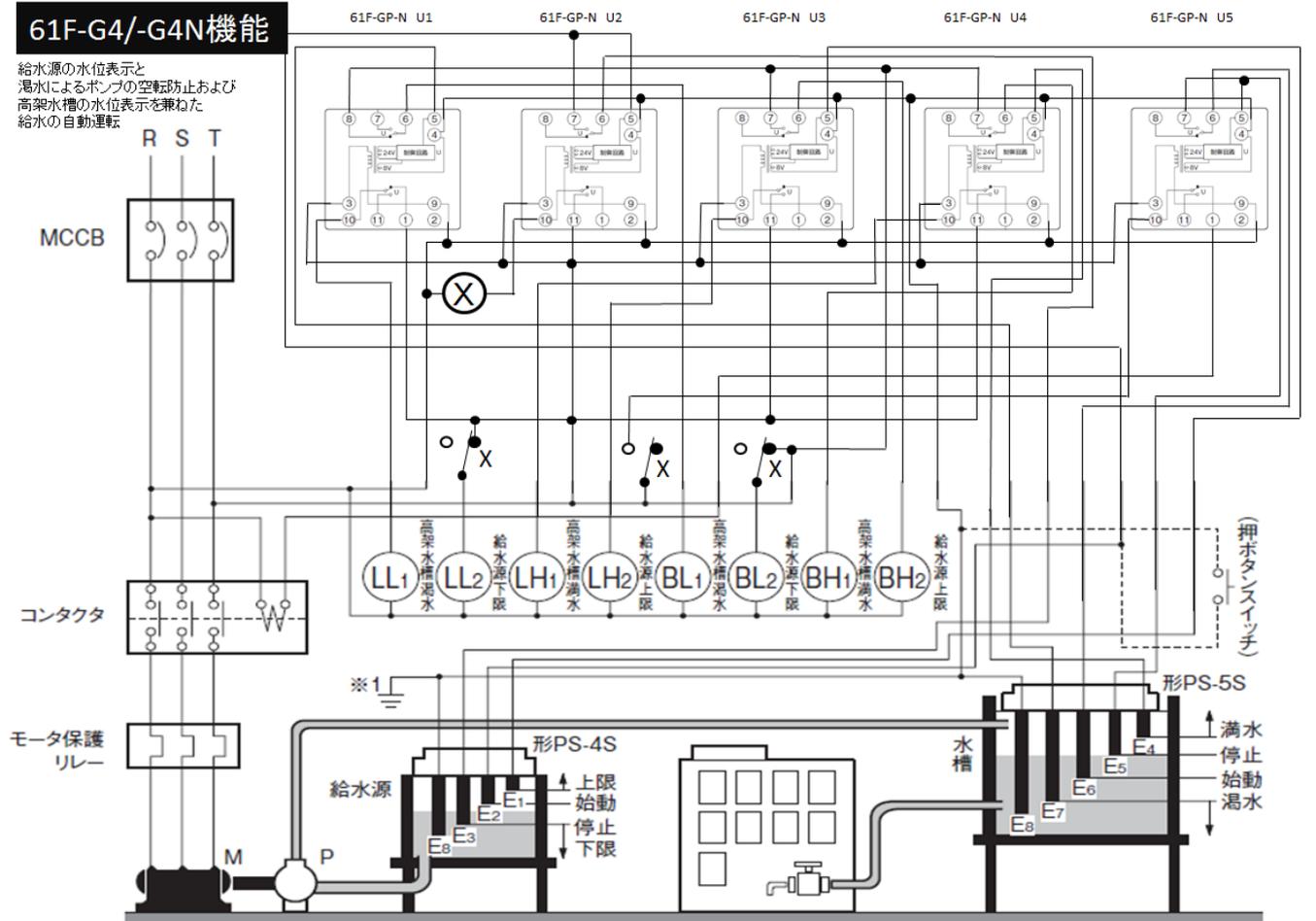

※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

61F-I/-IN/-IP機能


液面の表示と警報

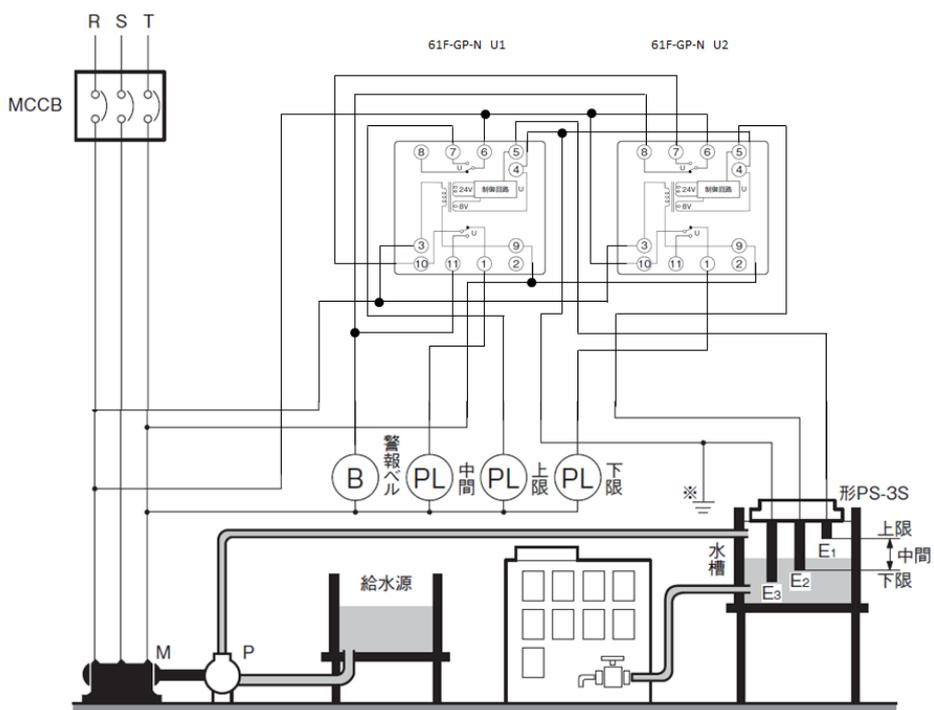

※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。


■機能代替のための外部配線図 (つづき)

61F-GR/-GMR機能 給水の自動運転(2線式)

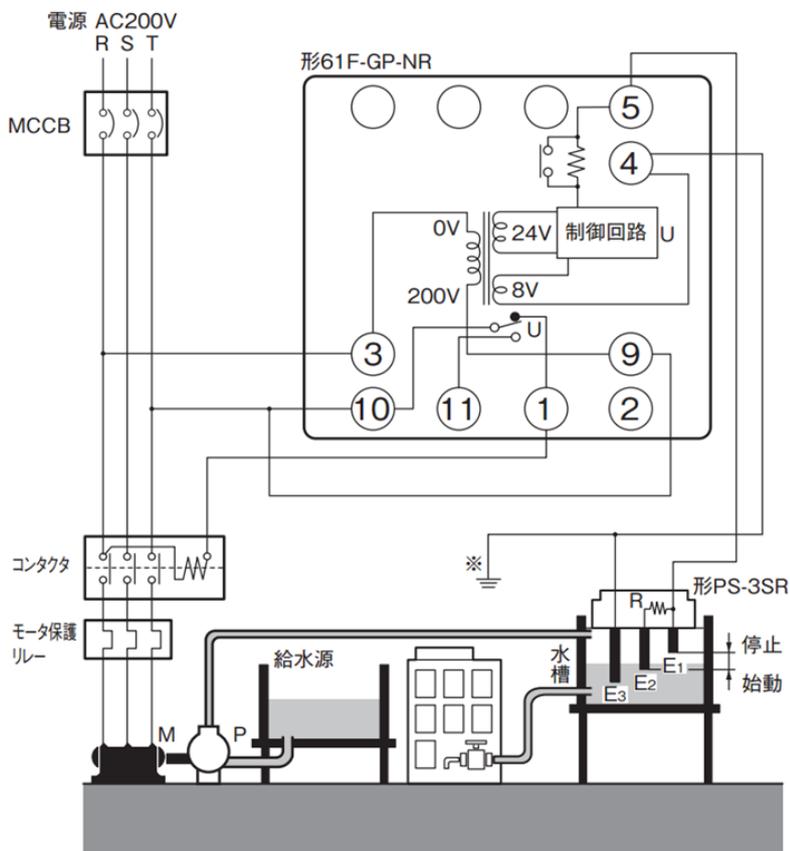

※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

61F-GR/-GMR機能 排水の自動運転(2線式)

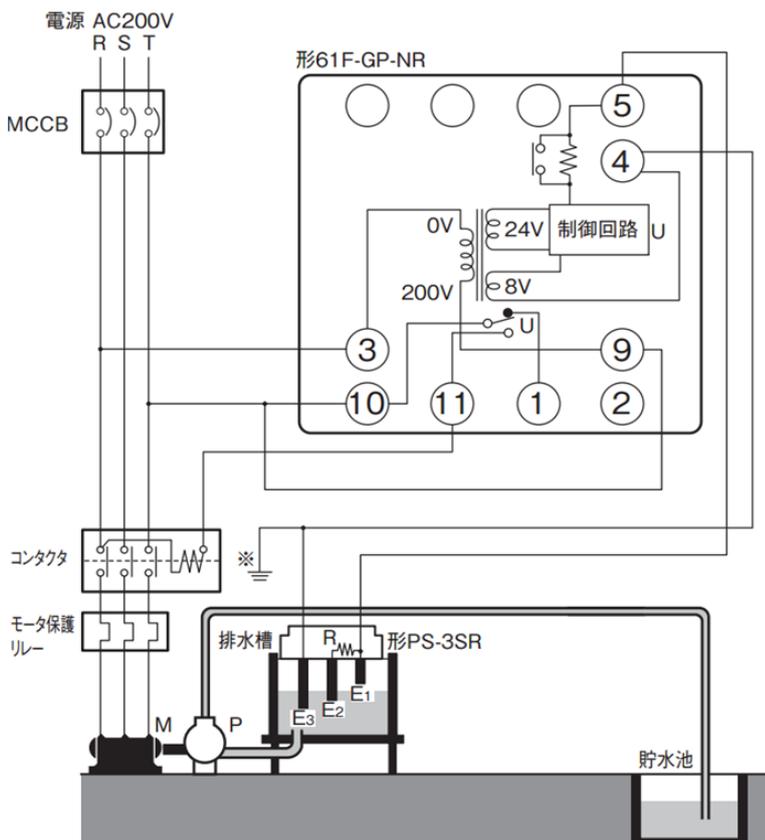

※外部配線図は参考です。お客様にて必ず動作確認をお願いします。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。