

生産終了商品のお知らせ

ネットワーク機器

発行日
2017年12月1日

No. 2017068C

フラットケーブル対応接続コネクタ 形DCN4-SF4D 生産終了のお知らせ

生産終了商品

フラットケーブル対応接続コネクタ

形DCN4-SF4D



推奨代替商品

ねじ付きクランプ式平行型コネクタ

形XW4G-05C1-H1-D



■最終受注年月

2018年11月末

■最終出荷年月

2019年2月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替品も標準的に推奨するDeviceNet用標準コネクタですが、推奨代替品と生産終了品ではケーブルとの接続方法等が異なります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形XW4G-05C1-H1-D	×	○	○	○	○	○	×

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

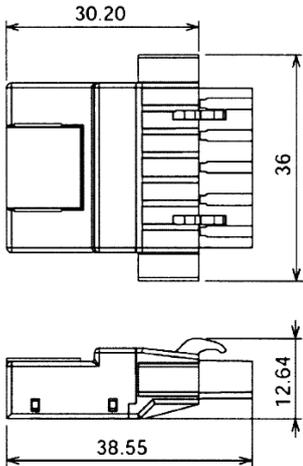
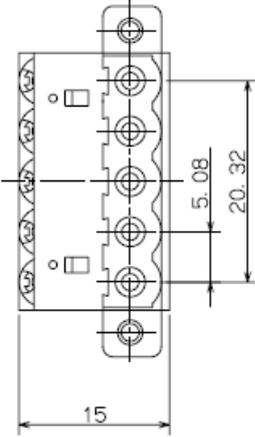
■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形DCN4-SF4D	形XW4G-05C1-H1-D	530

■本体の色

生産終了商品 形DCN4-SF4D	推奨代替商品 形XW4G-05C1-H1-D
ブラック 	グリーン 

■外形寸法

生産終了商品 形DCN4-SF4D	推奨代替商品 形XW4G-05C1-H1-D
	

■配線接続

生産終了商品 形DCN4-SF4D	推奨代替商品 形XW4G-05C1-H1-D
結線方式 圧接方式	結線方式 ねじ付きクランプ式

■定格／性能

項目	生産終了商品 形DCN4-SF4D	推奨代替商品 形XW4G-05C1-H1-D
接触抵抗	40mΩ以下 (DC20mV以下、100mA以下)	10mΩ以下 (DC20mV以下、100mA以下)
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500V、60秒印加後)	1000MΩ以上 (DC500V、60秒印加後)
耐電圧	AC1000V、60秒	AC1000V、60秒
挿入力	挿入力5N以下	挿入力40N以下
抜去力	0.3N以上	10N以上

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。