

生産終了商品のお知らせ

温度調節器(デジタル調節計)

発行日

2018年7月2日

No. 2018055C

サーミスタ温度センサ 形E52-THE3A-44 生産終了のお知らせ

生産終了商品

サーミスタ温度センサ



形E52-THE3A-44 0-100 D4.5 0.075M



推奨代替商品

サーミスタ温度センサ

形E52-THE-E5L 0-100 0.5M

■最終受注年月

2018年9月末

■最終出荷年月

2018年12月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

外形寸法において、生産終了商品と相違があります。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E52-THE-E5L 0-100 0.5M	◎	×	◎	—	◎	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E52-THE3A-44 0-100 D4.5 0.075M	形E52-THE-E5L 0-100 0.5M	910

■本体の色

生産終了商品	推奨代替商品
生産終了商品と推奨代替商品で違いはありません	

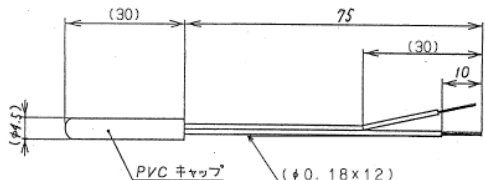
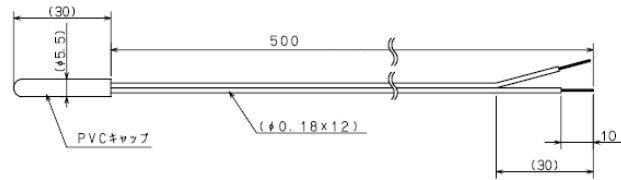
■端子配置／配線接続

生産終了商品	推奨代替商品
生産終了商品と推奨代替商品で違いはありません	

■取付寸法

生産終了商品	推奨代替商品
該当する仕様がありません	

■外形寸法

生産終了商品 形E52-THE3A-44 0-100 D4.5 0.075M	推奨代替商品 形E52-THE-E5L 0-100 0.5M
ケーブル長 0.075m PVCキャップ径 $\phi 4.5$ 	ケーブル長 0.5m PVCキャップ径 $\phi 5.5$ 

■定格／性能

項目	生産終了商品 形E52-THE3A-44 0-100 D4.5 0.075M	推奨代替商品 形E52-THE-E5L 0-100 0.5M
温度範囲	0～+100℃	0～+100℃
素子の種類	サーミスタ	サーミスタ
結合方式	素子互換式	素子互換式
階級	1級	1級
許容差	±2℃以下	±2℃以下

■動作特性

生産終了商品	推奨代替商品
該当する仕様がありません	

■操作方法

生産終了商品	推奨代替商品
該当する仕様がありません	

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。