

生産終了商品のお知らせ

発行日
2018年9月3日

No. 2018056C

画像センサ

DVI-I -RGB変換コネクタ 形FH-VMRGB 生産終了のお知らせ

生産終了商品

DVI-I -RGB変換コネクタ

形FH-VMRGB



推奨代替商品

タッチパネルモニタ用 DVI-アナログ変換ケーブル

形FH-VMDAシリーズ



■最終受注年月

2018年10月末

■最終出荷年月

2019年1月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

生産終了商品 DVI-I -RGB変換コネクタ 形FH-VMRGB は 液晶モニタケーブル 形FZ-VMシリーズ と合わせてご使用いただく商品です。

推奨代替商品 形FH-VMDAシリーズ は変換コネクタとモニタケーブルを機能集約した変換ケーブルです。

従いまして、推奨代替商品を利用いただく場合は生産終了商品 DVI-I -RGB変換コネクタ 形FH-VMRGB と 液晶モニタケーブル 形FZ-VMシリーズを合わせて置き換えいただく必要がありますのでご注意ください。

なお、液晶モニタケーブル 形FZ-VMシリーズは生産終了商品ではございません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形FH-VMDAシリーズ	×	×	×	×	○	—	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません



■生産終了商品と推奨代替商品

	生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形FH-VMRGB (生産終了)	形FZ-VM 2M(置き換え必要)	形FH-VMDA 2M	オープン価格
	形FZ-VM 5M(置き換え必要)	形FH-VMDA 5M	
		形FH-VMDA 10M	

■本体の色

生産終了商品 形FH-VMRGB	推奨代替商品 形FH-VMDAシリーズ
<p>形FH-VMRGB(生産終了) コネクタ色:クリーム</p>  <p>形FZ-VMシリーズ(置き換え必要) RGBコネクタ色:クリーム ケーブル色:クリーム</p> 	<p>形FH-VMDAシリーズ DVIコネクタ色:白 RGBコネクタ色:白 ケーブル色:クリーム</p> 


■配線接続

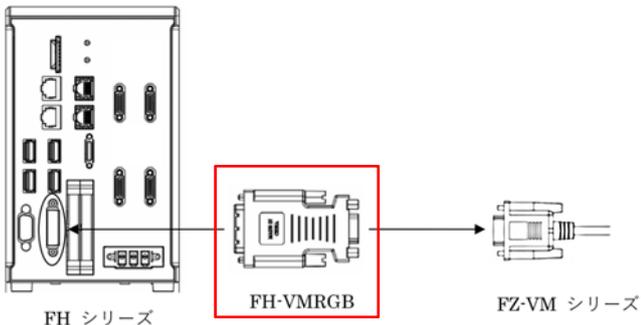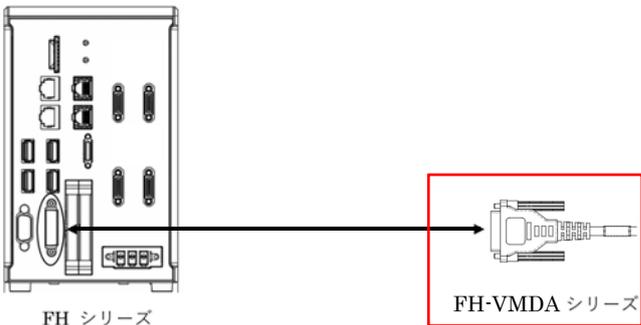生産終了商品 形FH-VMRGB	推奨代替商品 形FH-VMDAシリーズ
 <p>FHシリーズ</p> <p>FH-VMRGB</p> <p>FZ-VMシリーズ</p>	 <p>FHシリーズ</p> <p>FH-VMDAシリーズ</p>


■外形寸法／取付寸法

生産終了商品
形FH-VMRGB

形FH-VMRGB(生産終了)

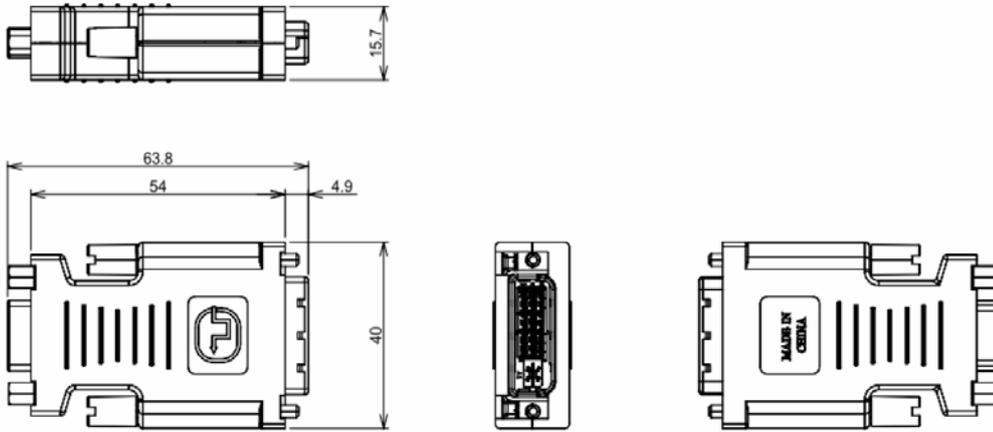

形FZ-VMシリーズ(置き換え必要)

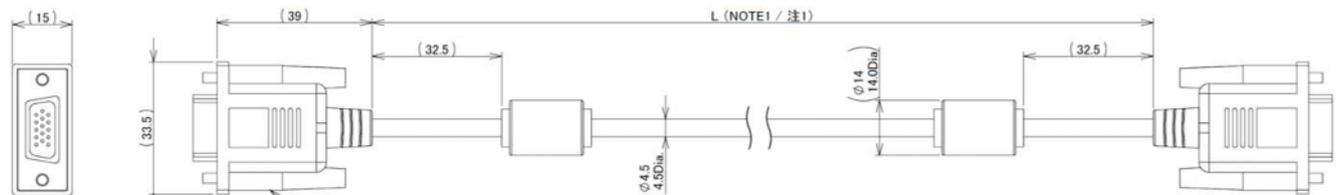


NOTE1: LENGTH OF L IS THE FOLLOWING.
注1. ケーブル長さは、下表の通り

TYPE/仕様	L(mm)
2m	2000
5m	5000

推奨代替商品
形FH-VMDAシリーズ

形FH-VMDA

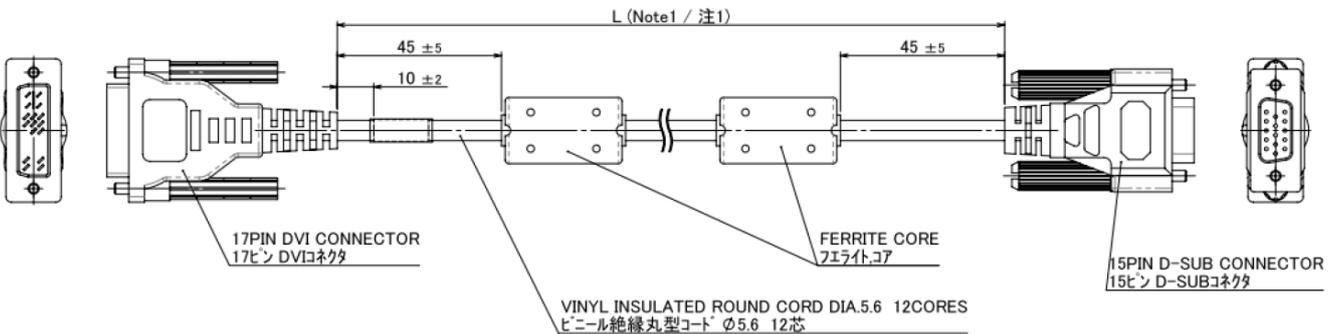

Note1. Cable length L is as follows by the type.
注1. 形式によりケーブル長さLは以下の通りである。

TYPE 形式	CABLE LENGTH L ケーブル長さL
FH-VMDA 2M	+80
	-0
FH-VMDA 5M	+100
	-0
FH-VMDA 10M	+150
	-0

■ 定格性能

生産終了商品 形FH-VMRGB		推奨代替商品 形FH-VMDAシリーズ	
形FH-VMRGB (生産終了)			
項目	形式	形FH-VMRGB	
適用コントローラ		形FHシリーズ	
適用モニターケーブル		形FZ-VMシリーズ	
材質		金属:真鍮 樹脂:ポリエステル	
耐振動		10~150Hz 振幅0.1mm (加速度15m/s ²) 3方向 各8分 10回	
耐衝撃		150m/s ² 6方向 各3回	
周囲温度		動作時:0~+50°C 保存時:-10~+60°C (ただし、氷結、結露しないこと)	
周囲湿度		動作時・保存時:各35~85%RH (ただし結露しないこと)	
周囲雰囲気		腐食性ガスのないこと	
質量		約60g	
形FZ-VMシリーズ(置き換え必要) 及び 形FH-VMDAシリーズ			
項目	形式	形FZ-VMシリーズ	形FH-VMDAシリーズ
耐振動		10~150Hz 片振幅0.1mm 3方向 各8分 4回	10~150Hz 片振幅0.1mm 3方向 各8分 10回
周囲温度		動作時:0~+50°C 保存時:-20~+65°C (ただし、氷結、結露しないこと)	動作時:0~+50°C 保存時:-10~+60°C (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度		動作時・保存時:各35~85%RH (ただし結露しないこと)	
周囲雰囲気		腐食性ガスのないこと	
材質		ケーブル:PVC コネクタ:PVC	
最小曲げ半径		75mm	36mm
質量		2M:約170g 5M:約290g	2M:約220g 5M:約360g 10M:約610g

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。