

## 生産終了商品のお知らせ

押ボタンスイッチ / 表示灯

発行日  
2019年3月1日

No. 2019012C(ON)

### 押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形φ12)形A3C白熱ランプシリーズ 生産終了のお知らせ

#### 生産終了商品

押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形φ12)

形A3C□-90□□-□□□



#### 推奨代替商品

押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形φ12)

形A3C□-90□□-□□E□ または  
推奨代替商品なし



#### ■最終受注年月

2020年3月末

#### ■最終出荷年月

2020年6月末

#### ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

ランプの定格電圧がDCのみになるため、ランプの回路設計にご注意ください。  
ランプがLEDへ変更されるため、ランプの明るさと色味にご注意ください。

#### ■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A3C□-90□□-□□E□	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎

◎ : 互換

○ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更

× : 変更大



— : 該当する仕様がありません

## ■生産終了商品と推奨代替商品

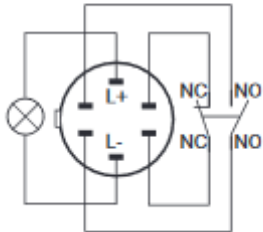
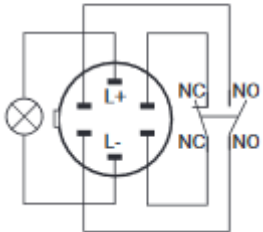
生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3CA-90A1-06A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CA-90A1-06G	形A3CA-90A1-05EG	オープン価格
形A3CA-90A1-06R	形A3CA-90A1-05ER	オープン価格
形A3CA-90A1-06W	形A3CA-90A1-05EW	オープン価格
形A3CA-90A1-06Y	形A3CA-90A1-05EY	オープン価格
形A3CA-90A1-14G	形A3CA-90A1-12EG	オープン価格
形A3CA-90A1-14R	形A3CA-90A1-12ER	オープン価格
形A3CA-90A1-14W	形A3CA-90A1-12EW	オープン価格
形A3CA-90A1-14Y	形A3CA-90A1-12EY	オープン価格
形A3CA-90A1-28A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CA-90A1-28G	形A3CA-90A1-24EG	オープン価格
形A3CA-90A1-28R	形A3CA-90A1-24ER	オープン価格
形A3CA-90A1-28W	形A3CA-90A1-24EW	オープン価格
形A3CA-90A1-28Y	形A3CA-90A1-24EY	オープン価格
形A3CA-90B1-28A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CA-90B1-28G	形A3CA-90B1-24EG	オープン価格
形A3CA-90B1-28R	形A3CA-90B1-24ER	オープン価格
形A3CA-90B1-28W	形A3CA-90B1-24EW	オープン価格
形A3CA-90B1-28Y	形A3CA-90B1-24EY	オープン価格
形A3CJ-90A1-06A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CJ-90A1-06G	形A3CJ-90A1-05EG	オープン価格
形A3CJ-90A1-06R	形A3CJ-90A1-05ER	オープン価格
形A3CJ-90A1-06W	形A3CJ-90A1-05EW	オープン価格
形A3CJ-90A1-06Y	形A3CJ-90A1-05EY	オープン価格
形A3CJ-90A1-14A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CJ-90A1-14G	形A3CJ-90A1-12EG	オープン価格
形A3CJ-90A1-14R	形A3CJ-90A1-12ER	オープン価格
形A3CJ-90A1-14W	形A3CJ-90A1-12EW	オープン価格
形A3CJ-90A1-14Y	形A3CJ-90A1-12EY	オープン価格
形A3CJ-90A1-28A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CJ-90A1-28G	形A3CJ-90A1-24EG	オープン価格
形A3CJ-90A1-28R	形A3CJ-90A1-24ER	オープン価格
形A3CJ-90A1-28W	形A3CJ-90A1-24EW	オープン価格
形A3CJ-90A1-28Y	形A3CJ-90A1-24EY	オープン価格
形A3CJ-90B1-28A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CJ-90B1-28G	形A3CJ-90B1-24EG	オープン価格
形A3CJ-90B1-28R	形A3CJ-90B1-24ER	オープン価格
形A3CJ-90B1-28W	形A3CJ-90B1-24EW	オープン価格
形A3CJ-90B1-28Y	形A3CJ-90B1-24EY	オープン価格
形A3CT-90A1-06A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CT-90A1-06G	形A3CT-90A1-05EG	オープン価格
形A3CT-90A1-06R	形A3CT-90A1-05ER	オープン価格
形A3CT-90A1-06W	形A3CT-90A1-05EW	オープン価格
形A3CT-90A1-06Y	形A3CT-90A1-05EY	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3CT-90A1-14A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CT-90A1-14G	形A3CT-90A1-12EG	オープン価格
形A3CT-90A1-14R	形A3CT-90A1-12ER	オープン価格
形A3CT-90A1-14W	形A3CT-90A1-12EW	オープン価格
形A3CT-90A1-14Y	形A3CT-90A1-12EY	オープン価格
形A3CT-90A1-28A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CT-90A1-28G	形A3CT-90A1-24EG	オープン価格
形A3CT-90A1-28R	形A3CT-90A1-24ER	オープン価格
形A3CT-90A1-28W	形A3CT-90A1-24EW	オープン価格
形A3CT-90A1-28Y	形A3CT-90A1-24EY	オープン価格
形A3CT-90B1-28A	推奨代替商品はありません。	—
形A3CT-90B1-28G	形A3CT-90B1-24EG	オープン価格
形A3CT-90B1-28R	形A3CT-90B1-24ER	オープン価格
形A3CT-90B1-28W	形A3CT-90B1-24EW	オープン価格
形A3CT-90B1-28Y	形A3CT-90B1-24EY	オープン価格

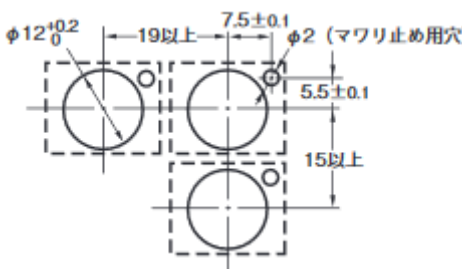
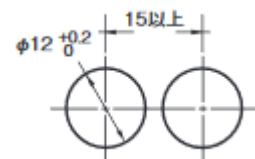
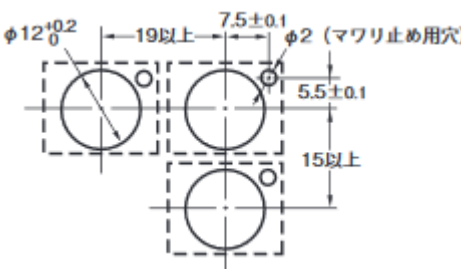
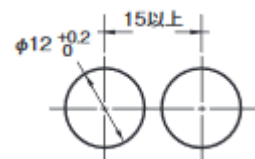
■本体の色

生産終了商品 形A3C□-90□□-□□□	推奨代替商品 形A3C□-90□□-□□E□
黒 	黒 

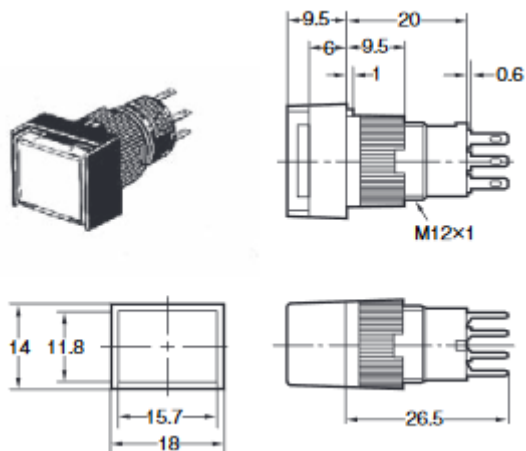
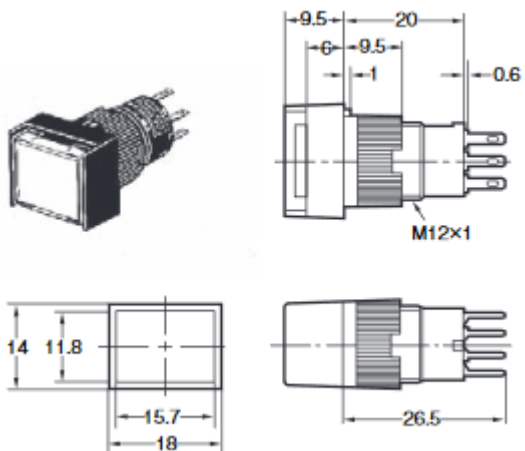
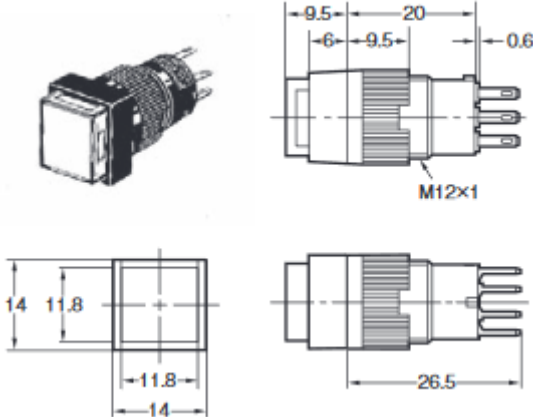
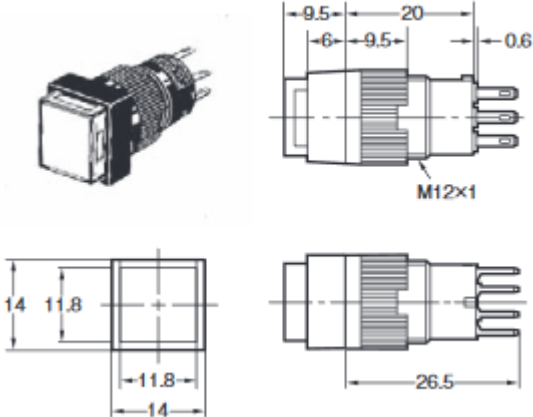
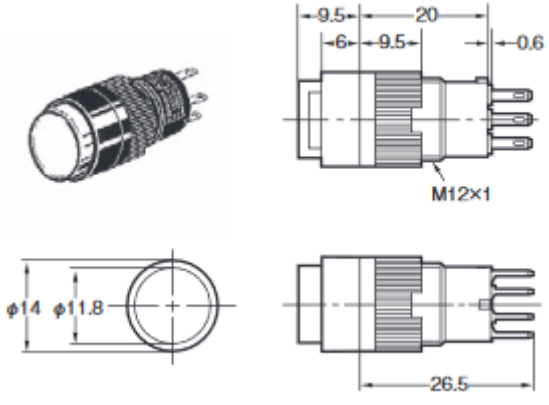
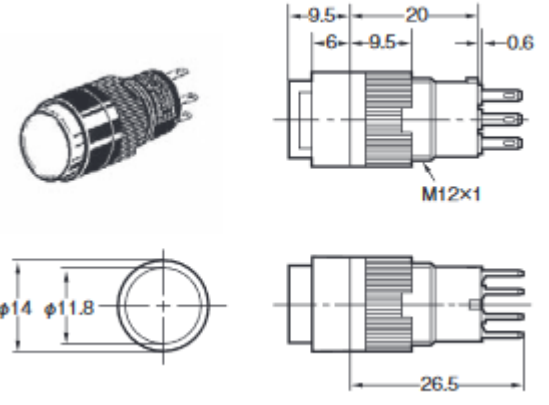
■端子配置／配線接続

生産終了商品 形A3C□-90□□-□□□	推奨代替商品 形A3C□-90□□-□□E□
1a1bタイプ 端子配置 (BOTTOM VIEW) 	1a1bタイプ 端子配置 (BOTTOM VIEW) 

■ 取付寸法

<p>生産終了商品 形A3C□-90□□-□□□</p>	<p>推奨代替商品 形A3C□-90□□-□□E□</p>
<p>長方形/形A3CJ</p>  <p>正方形/形A3CA、丸形/形A3CT</p> 	<p>長方形/形A3CJ</p>  <p>正方形/形A3CA、丸形/形A3CT</p> 

■外形寸法

生産終了商品 形A3C□-90□□-□□□	推奨代替商品 形A3C□-90□□-□□E□
<p>長方形/形A3CJ</p> 	<p>長方形/形A3CJ</p> 
<p>正方形/形A3CA</p> 	<p>正方形/形A3CA</p> 
<p>丸形/形A3CT</p> 	<p>丸形/形A3CT</p> 

## ■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形A3C□-90□□-□□□	推奨代替商品 形A3C□-90□□-□□E□
ランプ定格電圧	形A3C□-90□□-06□・・・AC/DC 5V 形A3C□-90□□-14□・・・AC/DC 12V 形A3C□-90□□-28□・・・AC/DC 24V	形A3C□-90□□-05E□・・・DC 5V 形A3C□-90□□-12E□・・・DC 12V 形A3C□-90□□-24E□・・・DC 24V

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。