

生産終了商品のお知らせ

ロッカースイッチ

発行日  
2019年3月1日

No. 2019013C(ON)

2ボタン形プッシュボタンスイッチ 形A8Nシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

2ボタン形プッシュボタンスイッチ



形A8ND-3162

形A8NS-3162



推奨代替商品

推奨代替商品なし

■最終受注年月

2020年3月末

■最終出荷年月

2020年6月末

 
■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

他社も含め代替品はありません。

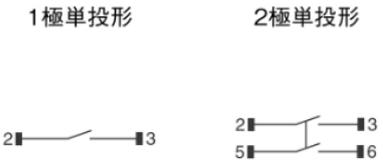
 
■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
形A8ND-3162	推奨代替商品はありません。
形A8NS-3162	推奨代替商品はありません。

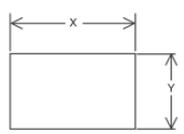
 
■本体の色

<p>生産終了商品 形A8Nシリーズ</p>	<p>推奨代替商品 推奨代替商品はありません。</p>
<p>外観 操作部: 白・赤 / ボディ: 黒 / マーキング: 白</p> 	

■端子配置 / 配線接続

<p>生産終了商品 形A8Nシリーズ</p>	<p>推奨代替商品 推奨代替商品はありません。</p>
<p>端子接続</p> <p>1極単投形                  2極単投形</p> 	

■取付寸法

<p>生産終了商品 形A8Nシリーズ</p>	<p>推奨代替商品 推奨代替商品はありません。</p>								
<p>パネル加工図</p>  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>パネル厚 (mm)</th> <th>X (mm)</th> <th>Y (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0~1.9</td> <td>22.3<sup>0</sup><sub>-0.1</sub></td> <td rowspan="2">14.8<sup>+0.1</sup><sub>0</sub></td> </tr> <tr> <td>2.0~2.8</td> <td>23.2<sup>+0.1</sup><sub>0</sub></td> </tr> </tbody> </table>	パネル厚 (mm)	X (mm)	Y (mm)	1.0~1.9	22.3 <sup>0</sup> <sub>-0.1</sub>	14.8 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	2.0~2.8	23.2 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	
パネル厚 (mm)	X (mm)	Y (mm)							
1.0~1.9	22.3 <sup>0</sup> <sub>-0.1</sub>	14.8 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>							
2.0~2.8	23.2 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>								

■外形寸法

生産終了商品 形A8Nシリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません。

■定格／性能

項目	生産終了商品 形A8Nシリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません。
定格	AC125/250V・16A(抵抗負荷)	—
動作に必要な力(OF)	1極:最大9N 2極:最大22N	—
電氣的耐久性	1万回以上	—
突入電流	最大117A	—

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。