

生産終了商品のお知らせ

画像センサ

発行日
2020年7月1日
No. 2020072C

産業用カメラ HDハイビジョンカメラ 形STC-HD203DVシリーズ、形STC-HD203SDI シリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了商品

産業用カメラ HD ハイビジョンカメラ



形STC-HD203DV(-CS)

形STC-HD203SDI(-CS)



推奨代替商品

産業用カメラ HD ハイビジョンカメラ

形STC-HD213DV(-CS)

形STC-HD213SDI(-CS)

■最終受注年月

2021年3月末(ただし、在庫品がある場合に限り2021年9月まで受注します)

■最終出荷年月

2021年9月末

■修理対応終了年月

2026年3月末(必要部材を消化した場合、一部の修理が出来なくなることが御座います)

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

カメラの機能/性能が異なりますので、お客様の使用環境に応じて画像の明るさなどが変化する可能性があります。ご使用にあたっては性能検証を事前に実行いただきますようお願いいたします。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形STC-HD213DV(-CS)	◎	◎	◎	○	○	○	◎
形STC-HD213SDI(-CS)	◎	◎	◎	○	○	○	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

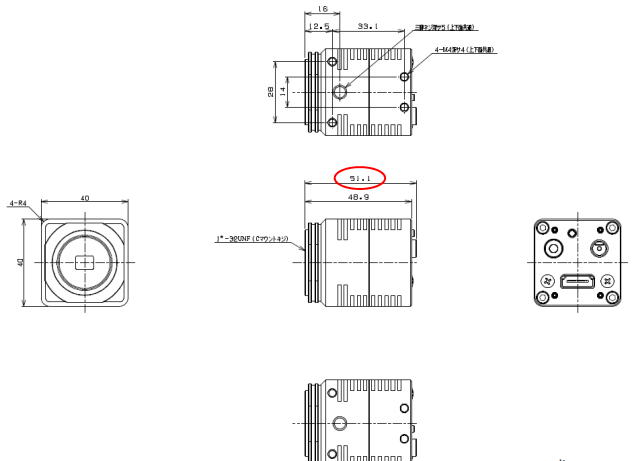
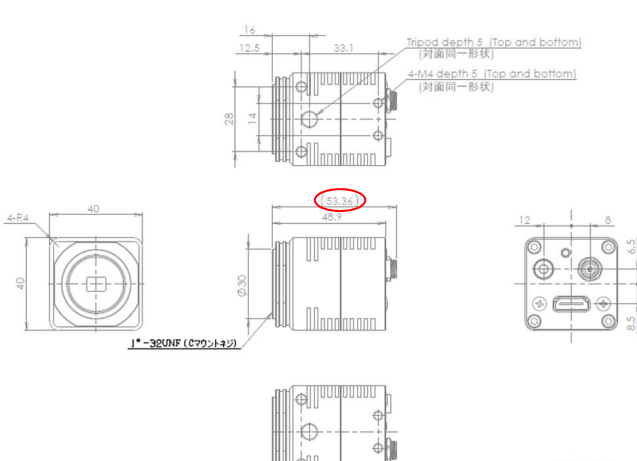
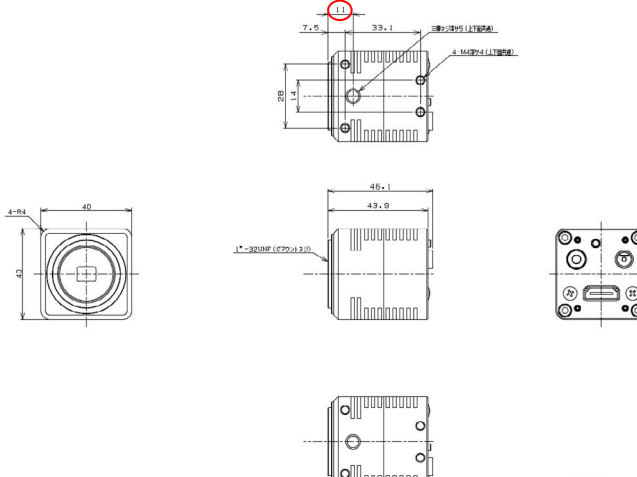
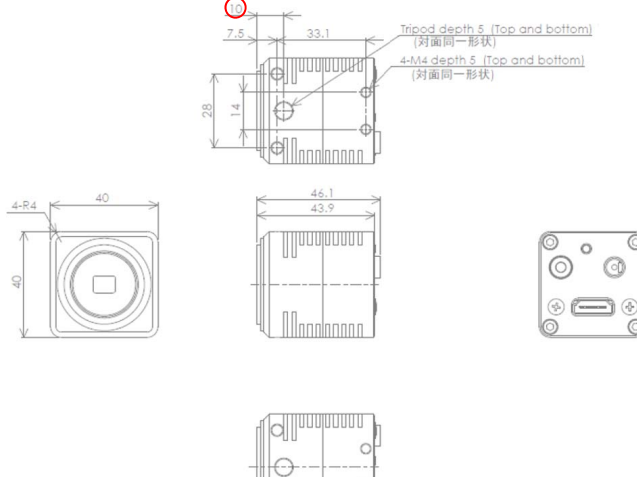
生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形STC-HD203DV	形STC-HD213DV※	オープン価格
形STC-HD203DV-CS	形STC-HD213DV-CS※	
形STC-HD203SDI	形STC-HD213SDI※	
形STC-HD203SDI-CS	形STC-HD213SDI-CS※	

※今秋リリース予定 リリース前に詳細の商品情報が必要な方は弊社営業担当までご連絡をお願いします。

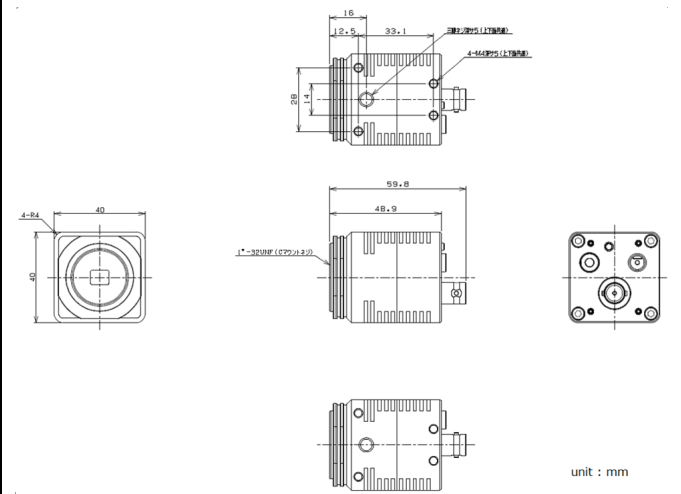
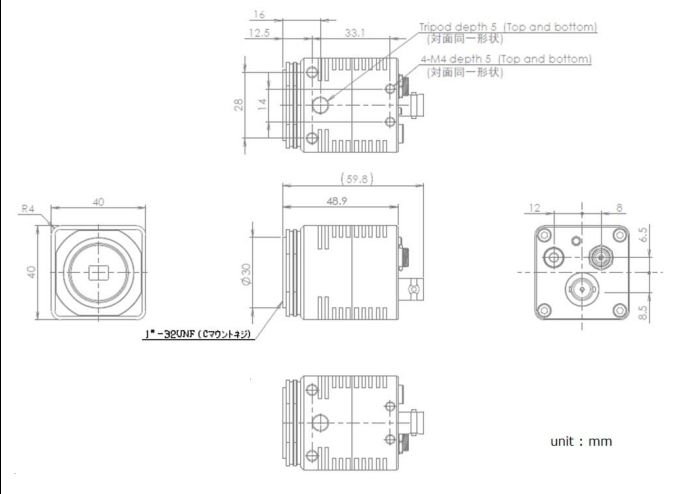
■本体の色

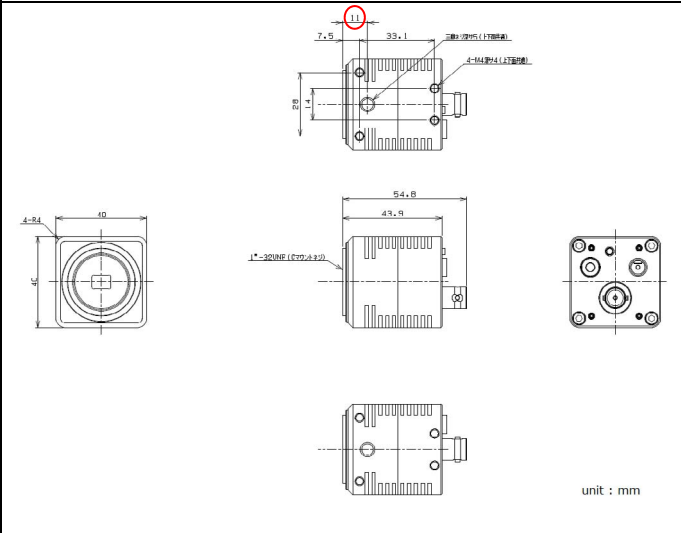
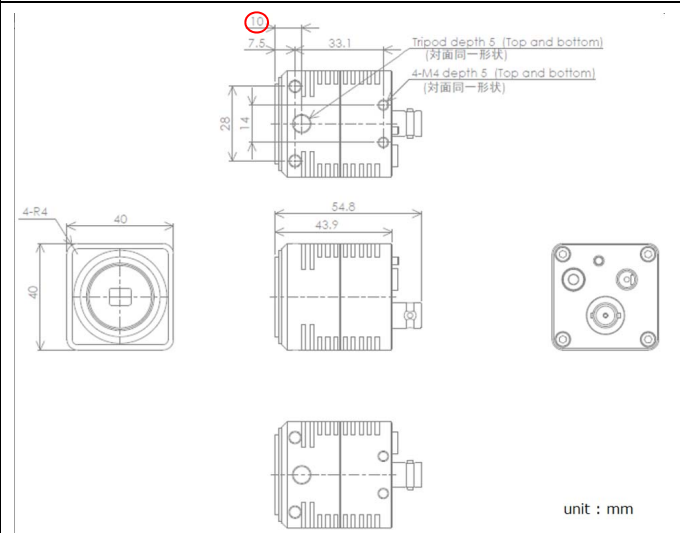
生産終了商品	推奨代替商品
形STC-HD203DV(-CS) 	形STC-HD213DV(-CS) 
形STC-HD203SDI(-CS) 	形STC-HD213SDI(-CS) 

■外形寸法・取付寸法

生産終了商品 形STC-HD203DV	推奨代替商品 形STC-HD213DV
 unit : mm	 unit : mm
生産終了商品 形STC-HD203DV-CS	推奨代替商品 形STC-HD213DV-CS
 unit : mm	 unit : mm

■外形寸法・取付寸法（つづき）

生産終了商品 形STC-HD203SDI	推奨代替商品 形STC-HD213SDI
 unit : mm	 unit : mm

生産終了商品 形STC-HD203SDI-CS	推奨代替商品 形STC-HD213SDI-CS
 unit : mm	 unit : mm

■ 定格／性能

項目		生産終了商品 形STC-HD203DV(-CS)	推奨代替商品 形STC-HD213DV(-CS)
撮像素子		プログレッシブ カラー CMOS (SONY:IMX136)	プログレッシブ カラー CMOS (SONY:IMX291)
シャッタタイプ		ローリングシャッタ	
有効画素数		1,920(H) × 1,080(V)	
セルサイズ		2.8(H) × 2.8(V) μm	2.9(H) × 2.9(V) μm
カメラ機能	シャッター スピード	Auto/固定(初期値:Auto) 長時間露光: ~2.55秒 露光時間: 1/10,000秒 ~ (*1) (*1) 最長露光時間は、ビデオ出力モードによ って異なります。	Auto/固定シャッタ(初期値:Auto) 長時間露光: ~2.12秒(*2) 露光時間: 1/33,750秒 ~ (*2) (*2) 露光時間の設定範囲は、ビデオ出力モ ードによって異なります。
	ガンマ	5 種類のプリセット値 (マニュアル / 0.45 / 0.6 / 0.8 / 1) (初期値: マニュアル)	8種類のプリセット値 (マニュアル / 0.3 / 0.45 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1) (初期値: マニュアル)
	WDR	ワイドダイナミックレンジOff/On(初期値: Off)	N/A
消費電力		約4.4W	TBD W

項目		生産終了商品 形STC-HD203SDI(-CS)	推奨代替商品 形STC-HD213SDI(-CS)
撮像素子		プログレッシブ カラー CMOS (SONY:IMX136)	プログレッシブ カラー CMOS (SONY:IMX291)
シャッタタイプ		ローリングシャッタ	
有効画素数		1,920(H) × 1,080(V)	
セルサイズ		2.8(H) × 2.8(V) μm	2.9(H) × 2.9(V) μm
カメラ機能	シャッター スピード	Auto/固定(初期値:Auto) 長時間露光: ~2.55秒 露光時間: 1/10,000秒 ~ (*1) (*1) 最長露光時間は、ビデオ出力モードによ って異なります。	Auto/固定シャッタ(初期値:Auto) 長時間露光: ~2.12秒(*2) 露光時間: 1/33,750秒 ~ (*2) (*2) 露光時間の設定範囲は、ビデオ出力モ ードによって異なります。
	ガンマ	5 種類のプリセット値 (マニュアル / 0.45 / 0.6 / 0.8 / 1) (初期値: マニュアル)	8種類のプリセット値 (マニュアル / 0.3 / 0.45 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1) (初期値: マニュアル)
	WDR	ワイドダイナミックレンジOff/On(初期値: Off)	N/A
消費電力		約4.4W	TBD W

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。