

角形ソケット 形P2RF-0□(-E)シリーズ 生産終了のお知らせ

＜お断りとお願い＞

2021年5月発行のプロダクトニュースNo. 2021045Cの推奨代替商品の外形寸法図に誤りがありました。
前回との変更点は、形P2RFZ-05-Eの外形寸法図の使用ねじ数量表記の修正です。
お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2021045C(2)(2021年7月1日発行)と差し替えをお願いいたします。

生産終了商品		推奨代替商品	
角形ソケット		角形ソケット	
	形P2RF-05		形P2RFZ-05
	形P2RF-08		形P2RFZ-08
	形P2RF-05-E		形P2RFZ-05-E
	形P2RF-08-E		形P2RFZ-08-E

■最終受注年月
2023年3月末

■最終出荷年月
2023年6月末

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形P2RFZ-05	◎	◎	◎	◎	○	—	—
形P2RFZ-08	◎	◎	◎	◎	○	—	—
形P2RFZ-05-E	×	× (ねじ径)	◎	○	○	—	—
形P2RFZ-08-E	×	○	◎	○	○	—	—

◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

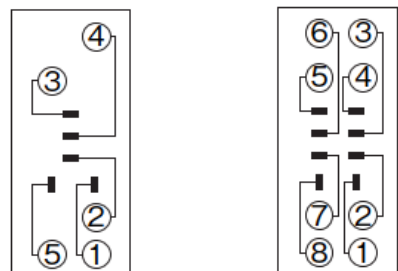
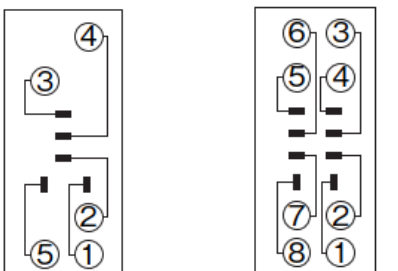
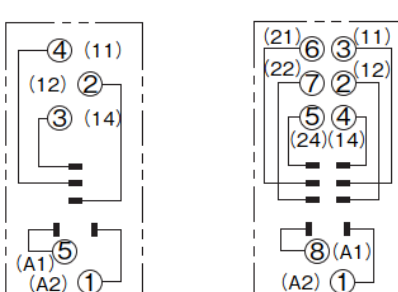
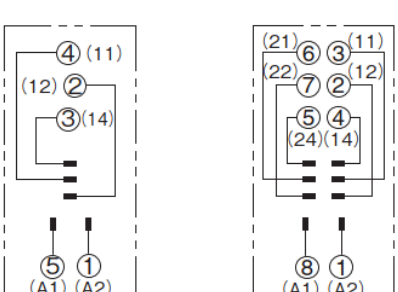
■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形P2RF-05	形P2RFZ-05	375
形P2RF-08	形P2RFZ-08	435
形P2RF-05-E	形P2RFZ-05-E	435
形P2RF-08-E	形P2RFZ-08-E	495

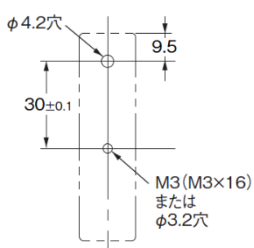
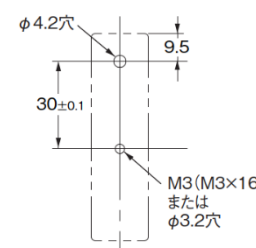
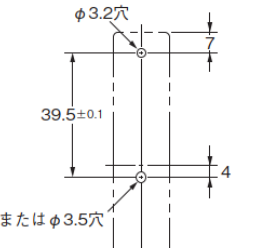
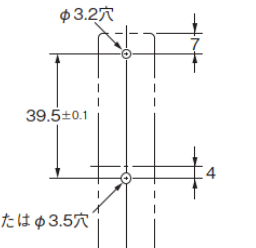
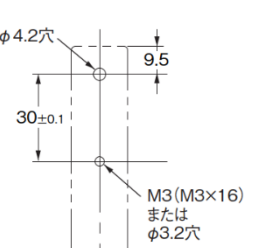
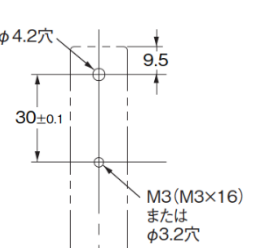
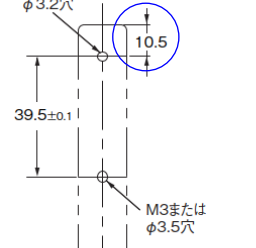
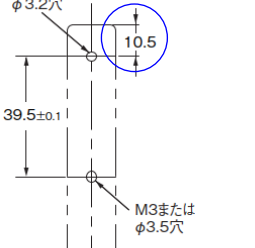
■本体の色

生産終了商品 形P2RF-05/08 形P2RF-05-E/08-E	推奨代替商品 形P2RFZ-05/08 形P2RFZ-05-E/08-E
形P2RF-05/08: 黒 形P2RF-05-E/08-E: ライトグレー 	形P2RFZ-05/08: 黒 形P2RFZ-05-E/08-E: 黒  変更あり

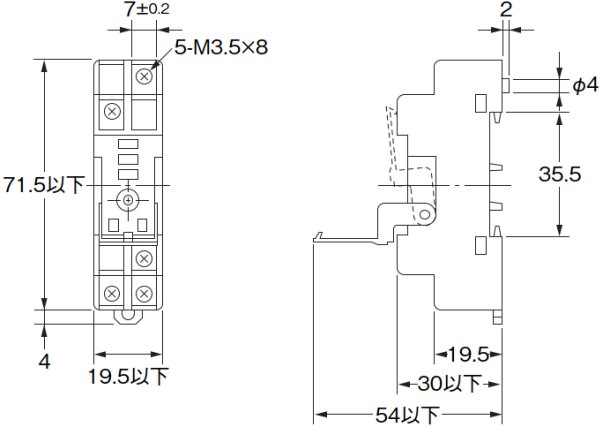
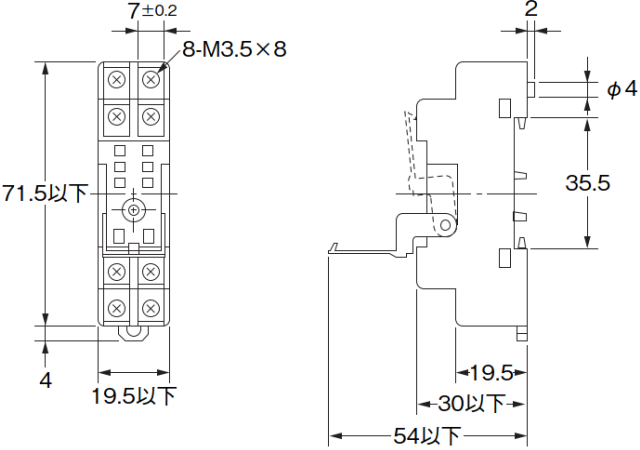
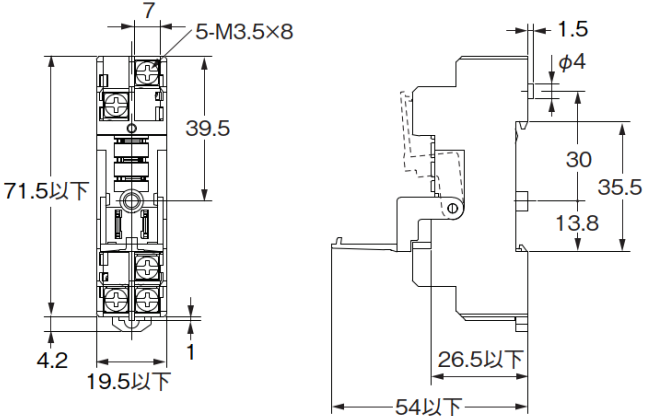
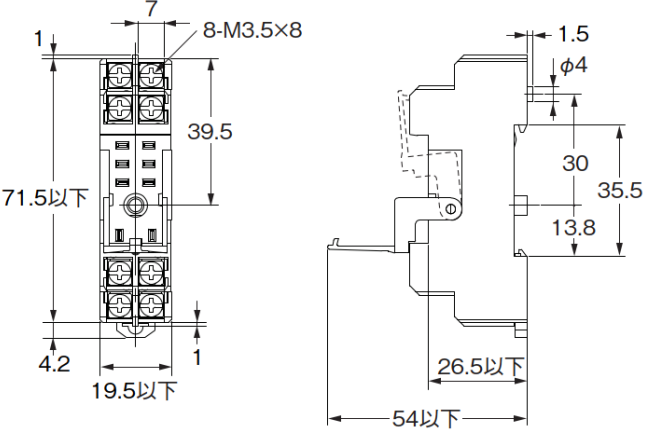
■端子配置／配線接続

生産終了商品 形P2RF-05/08 形P2RF-05-E/08-E	推奨代替商品 形P2RFZ-05/08 形P2RFZ-05-E/08-E
形P2RF-05 形P2RF-08  (TOP VIEW) (TOP VIEW)	形P2RFZ-05 形P2RFZ-08  (TOP VIEW) (TOP VIEW) 変更なし
形P2RF-05-E 形P2RF-08-E  (TOP VIEW) (TOP VIEW)	形P2RFZ-05-E 形P2RFZ-08-E  (TOP VIEW) (TOP VIEW) 変更なし
※(内)の数字はDIN規格のナンバーです。	

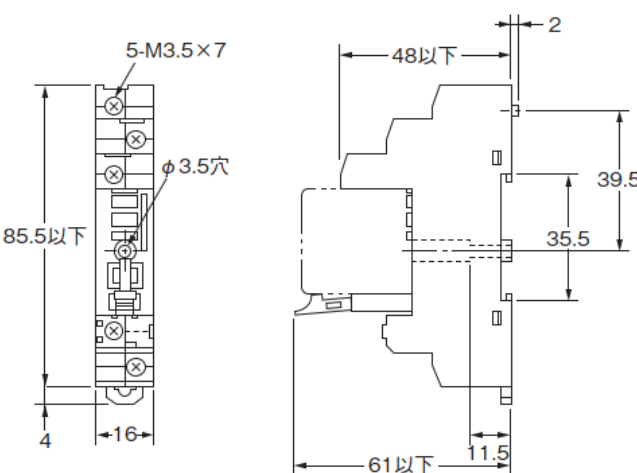
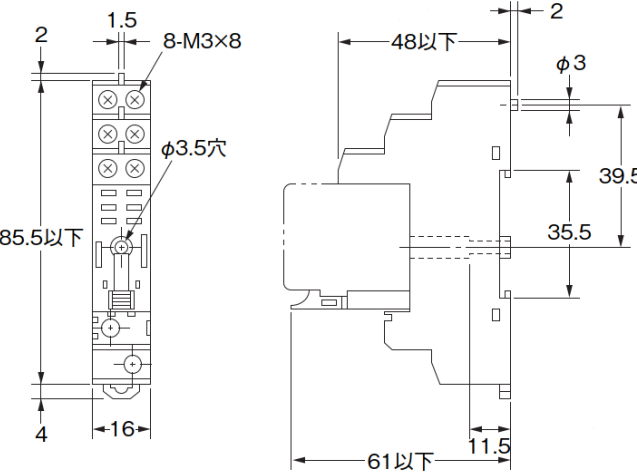
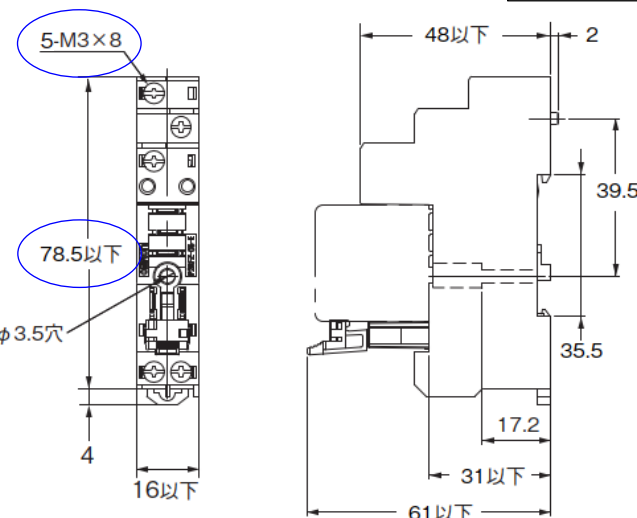
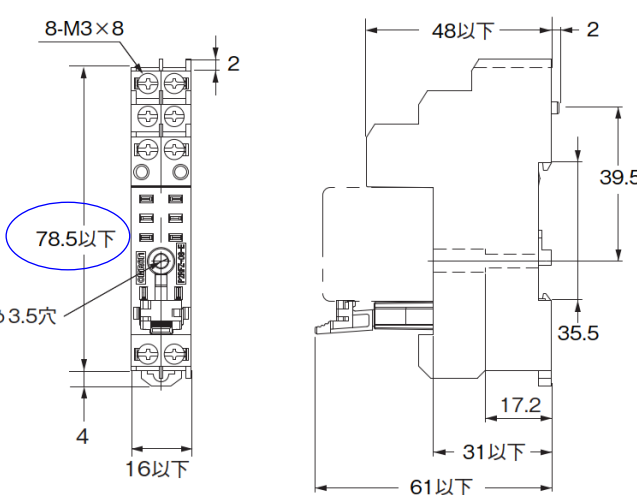
■取付寸法

生産終了商品 形P2RF-05/08 形P2RF-05-E/08-E	推奨代替商品 形P2RFZ-05/08 形P2RFZ-05-E/08-E
取付穴加工寸法 形P2RF-05  (TOP VIEW) 形P2RF-08  (TOP VIEW) 形P2RF-05-E  (TOP VIEW) 形P2RF-08-E  (TOP VIEW)	変更なし 形P2RFZ-05  (TOP VIEW) 形P2RFZ-08  (TOP VIEW) 形P2RFZ-05-E  (TOP VIEW) 形P2RFZ-08-E  (TOP VIEW)
※レール取付も可能です。	※レール取付も可能です。

■外形寸法

生産終了商品 形P2RF-05/08	推奨代替商品 形P2RFZ-05/08
形P2RF-05  形P2RF-08 	形P2RFZ-05 変更なし  形P2RFZ-08 

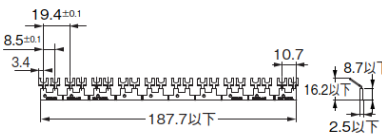
 
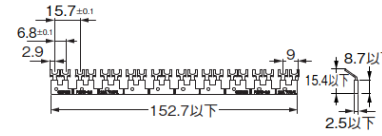
 
 
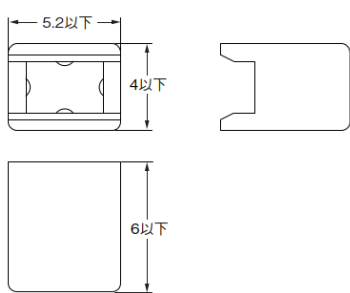
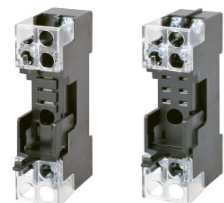
■外形寸法（つづき）

生産終了商品 形P2RF-05-E/08-E	推奨代替商品 形P2RFZ-05-E/08-E
形P2RF-05-E  形P2RF-08-E 	形P2RFZ-05-E 変更あり  形P2RFZ-08-E 

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形P2RF-05/08 形P2RF-05-E/08-E	推奨代替商品 形P2RFZ-05/08 形P2RFZ-05-E/08-E
使用周囲温度	−40～+70℃	
使用周囲湿度	5～85%RH	
連続通電電流	形P2RF-05(-E) : 10A 形P2RF-08(-E) : 5A	形P2RFZ-05(-E) : 10A 形P2RFZ-08(-E) : 6A
耐電圧	同極接点端子間 : AC1,000V/1min 異極接点端子間(-08) : AC3,000V/1min コイルー接点端子間 : AC4,000V/1min	
絶縁抵抗	1,000MΩ 以上 (DC500V)	
質量	形P2RF-05 : 約27g 形P2RF-08 : 約33g 形P2RF-05-E : 約38g 形P2RF-08-E : 約38g	形P2RFZ-05 : 約30g 形P2RFZ-08 : 約38g 形P2RFZ-05-E : 約30g 形P2RFZ-08-E : 約38g
海外規格認定	UL、CSA、VDE (形P2RF-E)	UL、CSA、TÜV

■その他:アクセサリ

生産終了商品 形P2RF-05/08 形P2RF-05/08-E		推奨代替商品 形P2RFZ-05/08 形P2RFZ-05-E/08-E					
短絡バー：なし		短絡バー：追加					
適合 ソケット 形式	ピッチ	形状	外形寸法 (mm)	極数	被覆 色	短絡バー形式	
P2RFZ-05 P2RFZ-08	8.5 mm			20	青 (S)	P2DN-8.5-100S	
	19.4 mm			10		P2DN-19.4-100S	
P2RFZ-05-E P2RFZ-08-E	6.8 mm			20	青 (S)	P2DN-6.8-100S	
	15.7 mm			10		P2DN-15.7-100S	
※1セット(注文単位)には10本の短絡バーと20個の絶縁キャップが同梱されています。							
短絡バー用絶縁キャップ							
短絡バー形式	形状	外形寸法 (mm)				形式	
P2DN-8.5-100S P2DN-19.4-100S P2DN-6.8-100S P2DN-15.7-100S						P2DN-CP100	
※1セット(注文単位)には100個の絶縁キャップが入っています。							
(形P2RF-05/08用) 端子カバー：なし		(形P2RFZ-05/08用) 端子カバー：追加					
適用機種	形状	形式					
P2RFZ-05 P2RFZ-08		P2CZ-C					
							
※1セット(注文単位)には2個の端子カバーが入っています。							

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。