

生産終了商品のお知らせ

ロッカースイッチ

発行日

2022年3月1日

No. 2022021C(ON)

リモートリセットロッカースイッチ 形A8GSシリーズ TV定格認証品 生産終了のお知らせ

生産終了商品

リモートリセットロッカースイッチ



形A8GS-□□□□□V TV定格認証品



推奨代替商品

リモートリセットロッカースイッチ

形A8GS-□□□□□ 標準品

■最終受注年月

2023年3月末

■最終出荷年月

2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

TV定格の認証品ではありません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A8GS-□□□□□ 標準品	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

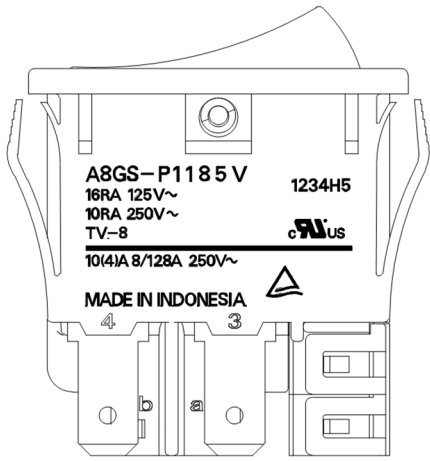
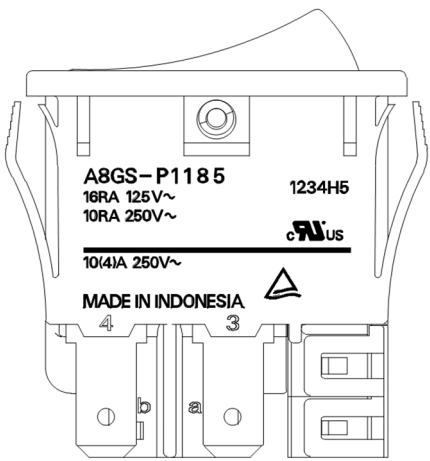
■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A8GS-C1183V	形A8GS-C1183	オープン価格
形A8GS-D1183V	形A8GS-D1183	オープン価格
形A8GS-P1383V	形A8GS-P1383	オープン価格
形A8GS-P1313V	形A8GS-P1313	オープン価格
形A8GS-P1385V	形A8GS-P1385	オープン価格
形A8GS-C1185V	形A8GS-C1185	オープン価格
形A8GS-D1385V	形A8GS-D1385	オープン価格
形A8GS-D1215V	形A8GS-D1215	オープン価格
形A8GS-P1185V	形A8GS-P1185	オープン価格

■ 定格

項目	生産終了商品 形A8GS-□□□□□V TV定格認証品	推奨代替商品 形A8GS-□□□□□ 標準品
UL認証定格	AC250V 10A 抵抗負荷 AC125V 16A 抵抗負荷 TV-8	AC250V 10A 抵抗負荷 AC125V 16A 抵抗負荷
EN認証定格	10(4)A 250VAC 8/128A 250VAC	10(4)A 250VAC

■ その他

項目	生産終了商品 形A8GS-□□□□□V TV定格認証品	推奨代替商品 形A8GS-□□□□□ 標準品
本体マーキング内容	 A8GS-P1185 V 1234H5 16RA 125V~ 10RA 250V~ TV-8 cULus 10(4)A 8/128A 250V~ MADE IN INDONESIA 4 3 2 1	 A8GS-P1185 1234H5 16RA 125V~ 10RA 250V~ 10(4)A 250V~ cULus MADE IN INDONESIA 4 3 2 1

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。