

生産終了商品のお知らせ

押ボタンスイッチ

発行日  
2022年3月1日

No. 2022056C

照光押ボタンスイッチ(角胴形)超高輝度タイプ 形A3S 生産終了のお知らせ

生産終了商品

照光押ボタンスイッチ(角胴形)超高輝度タイプ

形A3SJ-90□□-□S□

形A3SJ-90□1-05S□

形A3SJ-90□1-12S□

形A3SA-90□□-□S□

形A3SA-90□1-05S□

推奨代替商品

照光押ボタンスイッチ(角胴形)

形A3SJ-90□□-□E□

または推奨代替商品なし

形A3SJ-80□0 +

形A3SJ-580□ +

形SLL-05E□

形A3SJ-80□0 +

形A3SJ-580□ +

形SLL-12E□

形A3SA-90□□-□E□

または推奨代替商品なし

形A3SA-70□0 +

形A3SA-580□ +

形SLL-05E□



■最終受注年月

2023年3月末

■最終出荷年月

2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

LED点灯時の明るさ、色合い、およびLEDの配線接続、LEDの定格が異なりますので、ご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形A3SJ-90□□-□E□	×	◎	×	◎	×	◎	◎
形A3SA-90□□-□E□	×	◎	◎	◎	×	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません

## ■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3SA-90A1-05SG	形A3SA-90A1-05EG	1,580
形A3SA-90A1-05SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90A1-05SR	形A3SA-90A1-05ER	1,580
形A3SA-90A1-05SW	形A3SA-90A1-05EW	1,580
形A3SA-90A1-05SY	形A3SA-90A1-05EY	1,580
形A3SA-90A1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90A1-12SG	形A3SA-90A1-12EG	1,580
形A3SA-90A1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90A1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90A1-12SR	形A3SA-90A1-12ER	1,580
形A3SA-90A1-12SW	形A3SA-90A1-12EW	1,580
形A3SA-90A1-12SY	形A3SA-90A1-12EY	1,580
形A3SA-90A1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90A1-24SG	形A3SA-90A1-24EG	1,580
形A3SA-90A1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90A1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90A1-24SR	形A3SA-90A1-24ER	1,580
形A3SA-90A1-24SW	形A3SA-90A1-24EW	1,580
形A3SA-90A1-24SY	形A3SA-90A1-24EY	1,580
形A3SA-90B1-05SG	形A3SA-90B1-05EG	1,690
形A3SA-90B1-05SR	形A3SA-7020 +	1,000
	形A3SA-5802 +	260
	形SLL-05ER	450
形A3SA-90B1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90B1-12SG	形A3SA-90B1-12EG	1,690
形A3SA-90B1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90B1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90B1-12SR	形A3SA-90B1-12ER	1,690
形A3SA-90B1-12SW	形A3SA-90B1-12EW	1,690
形A3SA-90B1-12SY	形A3SA-90B1-12EY	1,690
形A3SA-90B1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90B1-24SG	形A3SA-90B1-24EG	1,690
形A3SA-90B1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90B1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90B1-24SR	形A3SA-90B1-24ER	1,690
形A3SA-90B1-24SW	形A3SA-90B1-24EW	1,690
形A3SA-90B1-24SY	形A3SA-90B1-24EY	1,690
形A3SA-90C1-05SW	形A3SA-90C1-05EW	1,720
形A3SA-90C1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90C1-12SG	形A3SA-90C1-12EG	1,720
形A3SA-90C1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90C1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90C1-12SR	形A3SA-90C1-12ER	1,720

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3SA-90C1-12SW	形A3SA-90C1-12EW	1,720
形A3SA-90C1-12SY	形A3SA-90C1-12EY	1,720
形A3SA-90C1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90C1-24SG	形A3SA-90C1-24EG	1,720
形A3SA-90C1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90C1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90C1-24SR	形A3SA-90C1-24ER	1,720
形A3SA-90C1-24SW	形A3SA-90C1-24EW	1,720
形A3SA-90C1-24SY	形A3SA-90C1-24EY	1,720
形A3SA-90D1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90D1-12SG	形A3SA-90D1-12EG	1,820
形A3SA-90D1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90D1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90D1-12SR	形A3SA-90D1-12ER	1,820
形A3SA-90D1-12SW	形A3SA-90D1-12EW	1,820
形A3SA-90D1-12SY	形A3SA-90D1-12EY	1,820
形A3SA-90D1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90D1-24SG	形A3SA-90D1-24EG	1,820
形A3SA-90D1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90D1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90D1-24SR	形A3SA-90D1-24ER	1,820
形A3SA-90D1-24SW	形A3SA-90D1-24EW	1,820
形A3SA-90D1-24SY	形A3SA-90D1-24EY	1,820
形A3SA-90E1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90E1-12SG	形A3SA-90E1-12EG	1,650
形A3SA-90E1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90E1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90E1-12SR	形A3SA-90E1-12ER	1,650
形A3SA-90E1-12SW	形A3SA-90E1-12EW	1,650
形A3SA-90E1-12SY	形A3SA-90E1-12EY	1,650
形A3SA-90E1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90E1-24SG	形A3SA-90E1-24EG	1,650
形A3SA-90E1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90E1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90E1-24SR	形A3SA-90E1-24ER	1,650
形A3SA-90E1-24SW	形A3SA-90E1-24EW	1,650
形A3SA-90E1-24SY	形A3SA-90E1-24EY	1,650
形A3SA-90G1-05SW	形A3SA-7070 +	1,170
	形A3SA-5801 +	260
	形SLL-05EW	450
形A3SA-90G1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90G1-12SG	形A3SA-90G1-12EG	1,850
形A3SA-90G1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90G1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0








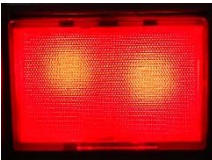

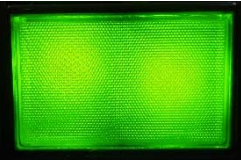




生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3SA-90G1-12SR	形A3SA-90G1-12ER	1,850
形A3SA-90G1-12SW	形A3SA-90G1-12EW	1,850
形A3SA-90G1-12SY	形A3SA-90G1-12EY	1,850
形A3SA-90G1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90G1-24SG	形A3SA-90G1-24EG	1,850
形A3SA-90G1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90G1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SA-90G1-24SR	形A3SA-90G1-24ER	1,850
形A3SA-90G1-24SW	形A3SA-90G1-24EW	1,850
形A3SA-90G1-24SY	形A3SA-90G1-24EY	1,850
形A3SJ-90A1-05SG	形A3SJ-90A1-05EG	2,100
形A3SJ-90A1-05SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90A1-05SR	形A3SJ-90A1-05ER	2,100
形A3SJ-90A1-05SW	形A3SJ-90A1-05EW	2,100
形A3SJ-90A1-05SY	形A3SJ-90A1-05EY	2,100
形A3SJ-90A1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90A1-12SG	形A3SJ-90A1-12EG	2,100
形A3SJ-90A1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90A1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90A1-12SR	形A3SJ-90A1-12ER	2,100
形A3SJ-90A1-12SW	形A3SJ-90A1-12EW	2,100
形A3SJ-90A1-12SY	形A3SJ-90A1-12EY	2,100
形A3SJ-90A1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90A1-24SG	形A3SJ-90A1-24EG	2,100
形A3SJ-90A1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90A1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90A1-24SR	形A3SJ-90A1-24ER	2,100
形A3SJ-90A1-24SW	形A3SJ-90A1-24EW	2,100
形A3SJ-90A1-24SY	形A3SJ-90A1-24EY	2,100
形A3SJ-90B1-05SR	形A3SJ-90B1-05ER	2,200
形A3SJ-90B1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90B1-12SG	形A3SJ-90B1-12EG	2,200
形A3SJ-90B1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90B1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90B1-12SR	形A3SJ-90B1-12ER	2,200
形A3SJ-90B1-12SW	形A3SJ-90B1-12EW	2,200
形A3SJ-90B1-12SY	形A3SJ-90B1-12EY	2,200
形A3SJ-90B1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90B1-24SG	形A3SJ-90B1-24EG	2,200
形A3SJ-90B1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90B1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90B1-24SR	形A3SJ-90B1-24ER	2,200
形A3SJ-90B1-24SW	形A3SJ-90B1-24EW	2,200
形A3SJ-90B1-24SY	形A3SJ-90B1-24EY	2,200

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3SJ-90C1-05SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90C1-05SG	形A3SJ-90C1-05EG	2,200
形A3SJ-90C1-05SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90C1-05SR	形A3SJ-90C1-05ER	2,200
形A3SJ-90C1-05SW	形A3SJ-90C1-05EW	2,200
形A3SJ-90C1-05SY	形A3SJ-8030 +	1,090
	形A3SJ-5805 +	270
	形SLL-05EY	450
形A3SJ-90C1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90C1-12SG	形A3SJ-90C1-12EG	2,200
形A3SJ-90C1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90C1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90C1-12SR	形A3SJ-90C1-12ER	2,200
形A3SJ-90C1-12SW	形A3SJ-90C1-12EW	2,200
形A3SJ-90C1-12SY	形A3SJ-90C1-12EY	2,200
形A3SJ-90C1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90C1-24SG	形A3SJ-90C1-24EG	2,200
形A3SJ-90C1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90C1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90C1-24SR	形A3SJ-90C1-24ER	2,200
形A3SJ-90C1-24SW	形A3SJ-90C1-24EW	2,200
形A3SJ-90C1-24SY	形A3SJ-90C1-24EY	2,200
形A3SJ-90D1-05SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90D1-05SG	形A3SJ-90D1-05EG	2,300
形A3SJ-90D1-05SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90D1-05SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90D1-05SR	形A3SJ-8040 +	1,190
	形A3SJ-5802 +	270
	形SLL-05ER	450
形A3SJ-90D1-05SW	形A3SJ-90D1-05EW	2,300
形A3SJ-90D1-05SY	形A3SJ-90D1-05EY	2,300
形A3SJ-90D1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90D1-12SG	形A3SJ-90D1-12EG	2,300
形A3SJ-90D1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90D1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90D1-12SR	形A3SJ-90D1-12ER	2,300
形A3SJ-90D1-12SW	形A3SJ-90D1-12EW	2,300
形A3SJ-90D1-12SY	形A3SJ-8040 +	1,190
	形A3SJ-5805 +	270
	形SLL-12EY	450
形A3SJ-90D1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90D1-24SG	形A3SJ-90D1-24EG	2,300
形A3SJ-90D1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90D1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3SJ-90D1-24SR	形A3SJ-90D1-24ER	2,300
形A3SJ-90D1-24SW	形A3SJ-90D1-24EW	2,300
形A3SJ-90D1-24SY	形A3SJ-90D1-24EY	2,300
形A3SJ-90E1-05SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90E1-05SG	形A3SJ-8050 +	1,020
	形A3SJ-5803 +	270
	形SLL-05EG	450
形A3SJ-90E1-05SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90E1-05SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90E1-05SR	形A3SJ-8050 +	1,020
	形A3SJ-5802 +	270
	形SLL-05ER	450
形A3SJ-90E1-05SW	形A3SJ-8050 +	1,020
	形A3SJ-5801 +	270
	形SLL-05EW	450
形A3SJ-90E1-05SY	形A3SJ-8050 +	1,020
	形A3SJ-5805 +	270
	形SLL-05EY	450
形A3SJ-90E1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90E1-12SG	形A3SJ-8050 +	1,020
	形A3SJ-5803 +	270
	形SLL-12EG	450
形A3SJ-90E1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90E1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90E1-12SR	形A3SJ-8050 +	1,020
	形A3SJ-5802 +	270
	形SLL-12ER	450
形A3SJ-90E1-12SW	形A3SJ-8050 +	1,020
	形A3SJ-5801 +	270
	形SLL-12EW	450
形A3SJ-90E1-12SY	形A3SJ-90E1-12EY	2,150
形A3SJ-90E1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90E1-24SG	形A3SJ-90E1-24EG	2,150
形A3SJ-90E1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90E1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90E1-24SR	形A3SJ-90E1-24ER	2,150
形A3SJ-90E1-24SW	形A3SJ-90E1-24EW	2,150
形A3SJ-90E1-24SY	形A3SJ-90E1-24EY	2,150
形A3SJ-90G1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90G1-12SG	形A3SJ-90G1-12EG	2,350
形A3SJ-90G1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90G1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90G1-12SR	形A3SJ-90G1-12ER	2,350
形A3SJ-90G1-12SW	形A3SJ-90G1-12EW	2,350

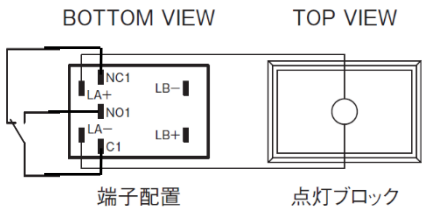
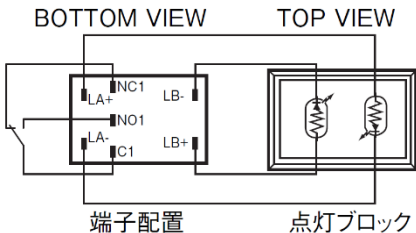
生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形A3SJ-90G1-12SY	形A3SJ-90G1-12EY	2,350
形A3SJ-90G1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90G1-24SG	形A3SJ-90G1-24EG	2,350
形A3SJ-90G1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90G1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形A3SJ-90G1-24SR	形A3SJ-90G1-24ER	2,350
形A3SJ-90G1-24SW	形A3SJ-90G1-24EW	2,350
形A3SJ-90G1-24SY	形A3SJ-90G1-24EY	2,350

■ 本体の色

<p>生産終了商品 形A3S超高輝度シリーズ</p>	<p>推奨代替商品 形A3S一般シリーズ</p>
<p>操作部形状:長方形、正方形 赤色の点灯状態</p>  <p>橙色の点灯状態</p>  <p>緑色の点灯状態</p>  <p>白色の点灯状態</p>  <p>黄色の点灯状態</p>  <p>青色の点灯状態</p>  <p>ピュアホワイトの点灯状態</p> 	<p>操作部形状:長方形、正方形 赤色の点灯状態</p>  <p>橙色の推奨代替商品なし</p>  <p>緑色の点灯状態</p>  <p>白色の点灯状態</p>  <p>黄色の点灯状態</p>  <p>青色の推奨代替商品なし</p>  <p>ピュアホワイトの推奨代替商品なし</p> 



■端子配置／配線接続

生産終了商品 形A3S超高輝度シリーズ	推奨代替商品 形A3S一般シリーズ
<p><b>内部接続図</b> 操作部形状:長方形</p>  <p>BOTTOM VIEW      TOP VIEW</p> <p>端子配置      点灯ブロック</p>	<p><b>内部接続図</b> 操作部形状:長方形</p>  <p>BOTTOM VIEW      TOP VIEW</p> <p>端子配置      点灯ブロック</p>

■定格／性能

項目		生産終了商品 形A3S超高輝度シリーズ	推奨代替商品 形A3S一般シリーズ
LED定格	操作部形状:	DC5V,8mA	DC5V,30mA
	長方形	AC/DC12V,8mA	DC12V,15mA
	正方形	AC/DC24V,8mA	DC24V,12.5mA

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。