

表示灯(角胴形)超高輝度タイプ 形M2S 生産終了のお知らせ

生産終了商品

表示灯(角胴形)超高輝度タイプ

形M2SJ-90A□-□S□



形M2SA-90A□-□S□

推奨代替商品

表示灯(角胴形)

形M2SJ-90A□-□E□

または推奨代替商品なし

形M2SA-90A□-□E□

または推奨代替商品なし



■最終受注年月

2023年3月末

■最終出荷年月

2023年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

LED点灯時の明るさ、色合い、およびLEDの配線接続、LEDの定格が異なりますので、ご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形M2SJ-90A□-□E□	×	◎	×	◎	×	◎	◎
形M2SA-90A□-□E□	×	◎	◎	◎	×	◎	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大








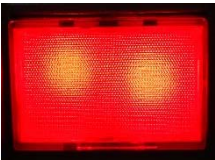

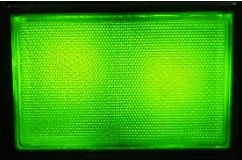

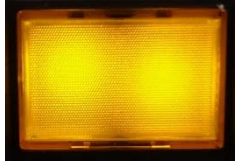


—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

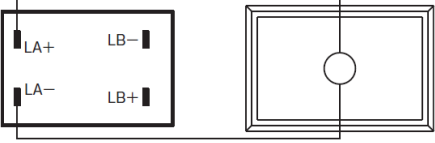
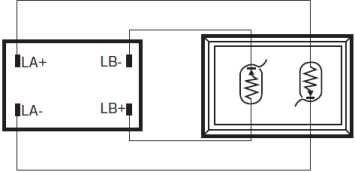
生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M2SA-90A1-05SG	形M2SA-90A1-05EG	1,130
形M2SA-90A1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形M2SA-90A1-12SG	形M2SA-90A1-12EG	1,130
形M2SA-90A1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形M2SA-90A1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形M2SA-90A1-12SR	形M2SA-90A1-12ER	1,130
形M2SA-90A1-12SW	形M2SA-90A1-12EW	1,130
形M2SA-90A1-12SY	形M2SA-90A1-12EY	1,130
形M2SA-90A1-24SA	推奨代替商品はありません。	0

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形M2SA-90A1-24SG	形M2SA-90A1-24EG	1,130
形M2SA-90A1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形M2SA-90A1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形M2SA-90A1-24SR	形M2SA-90A1-24ER	1,130
形M2SA-90A1-24SW	形M2SA-90A1-24EW	1,130
形M2SA-90A1-24SY	形M2SA-90A1-24EY	1,130
形M2SJ-90A1-05SG	形M2SJ-90A1-05EG	1,650
形M2SJ-90A1-05SR	形M2SJ-90A1-05ER	1,650
形M2SJ-90A1-05SW	形M2SJ-90A1-05EW	1,650
形M2SJ-90A1-05SY	形M2SJ-90A1-05EY	1,650
形M2SJ-90A1-12SA	推奨代替商品はありません。	0
形M2SJ-90A1-12SG	形M2SJ-90A1-12EG	1,650
形M2SJ-90A1-12SO	推奨代替商品はありません。	0
形M2SJ-90A1-12SPW	推奨代替商品はありません。	0
形M2SJ-90A1-12SR	形M2SJ-90A1-12ER	1,650
形M2SJ-90A1-12SW	形M2SJ-90A1-12EW	1,650
形M2SJ-90A1-12SY	形M2SJ-90A1-12EY	1,650
形M2SJ-90A1-24SA	推奨代替商品はありません。	0
形M2SJ-90A1-24SG	形M2SJ-90A1-24EG	1,650
形M2SJ-90A1-24SO	推奨代替商品はありません。	0
形M2SJ-90A1-24SPW	推奨代替商品はありません。	0
形M2SJ-90A1-24SR	形M2SJ-90A1-24ER	1,650
形M2SJ-90A1-24SW	形M2SJ-90A1-24EW	1,650
形M2SJ-90A1-24SY	形M2SJ-90A1-24EY	1,650

■ 本体の色

生産終了商品 形M2S超高輝度シリーズ	推奨代替商品 形M2S一般シリーズ
<p>照光部形状:長方形、正方形 赤色の点灯状態</p>  <p>橙色の点灯状態</p>  <p>緑色の点灯状態</p>  <p>白色の点灯状態</p>  <p>黄色の点灯状態</p>  <p>青色の点灯状態</p>  <p>ピュアホワイトの点灯状態</p> 	<p>照光部形状:長方形、正方形 赤色の点灯状態</p>  <p>橙色の推奨代替商品なし</p>  <p>緑色の点灯状態</p>  <p>白色の点灯状態</p>  <p>黄色の点灯状態</p>  <p>青色の推奨代替商品なし</p>  <p>ピュアホワイトの推奨代替商品なし</p> 

■端子配置／配線接続

生産終了商品 形M2S超高輝度シリーズ	推奨代替商品 形M2S一般シリーズ
<p><b>内部接続図</b> 照光部形状:長方形</p> <p>BOTTOM VIEW      TOP VIEW</p>  <p>端子配置      点灯ブロック</p>	<p><b>内部接続図</b> 照光部形状:長方形</p> <p>BOTTOM VIEW      TOP VIEW</p>  <p>端子配置      点灯ブロック</p>

■定格／性能

項目		生産終了商品 形M2S超高輝度シリーズ	推奨代替商品 形M2S一般シリーズ
LED定格	照光部形状:	DC5V,8mA	DC5V,30mA
	長方形	AC/DC12V,8mA	DC12V,15mA
	正方形	AC/DC24V,8mA	DC24V,12.5mA

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。