

生産終了商品

画像センサ



FZ-DU



推奨代替商品

推奨代替商品なし

■最終受注年月

2025年3月末

なお、製品がなくなり次第の販売終了とさせていただきます。

■最終出荷年月

2025年4月末

■修理対応終了年月

2030年3月末

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品
FZ-DU	推奨代替商品はありません。

■本体の色


生産終了商品  
FZ-DU

黒



■外形寸法


生産終了商品  
FZ-DU

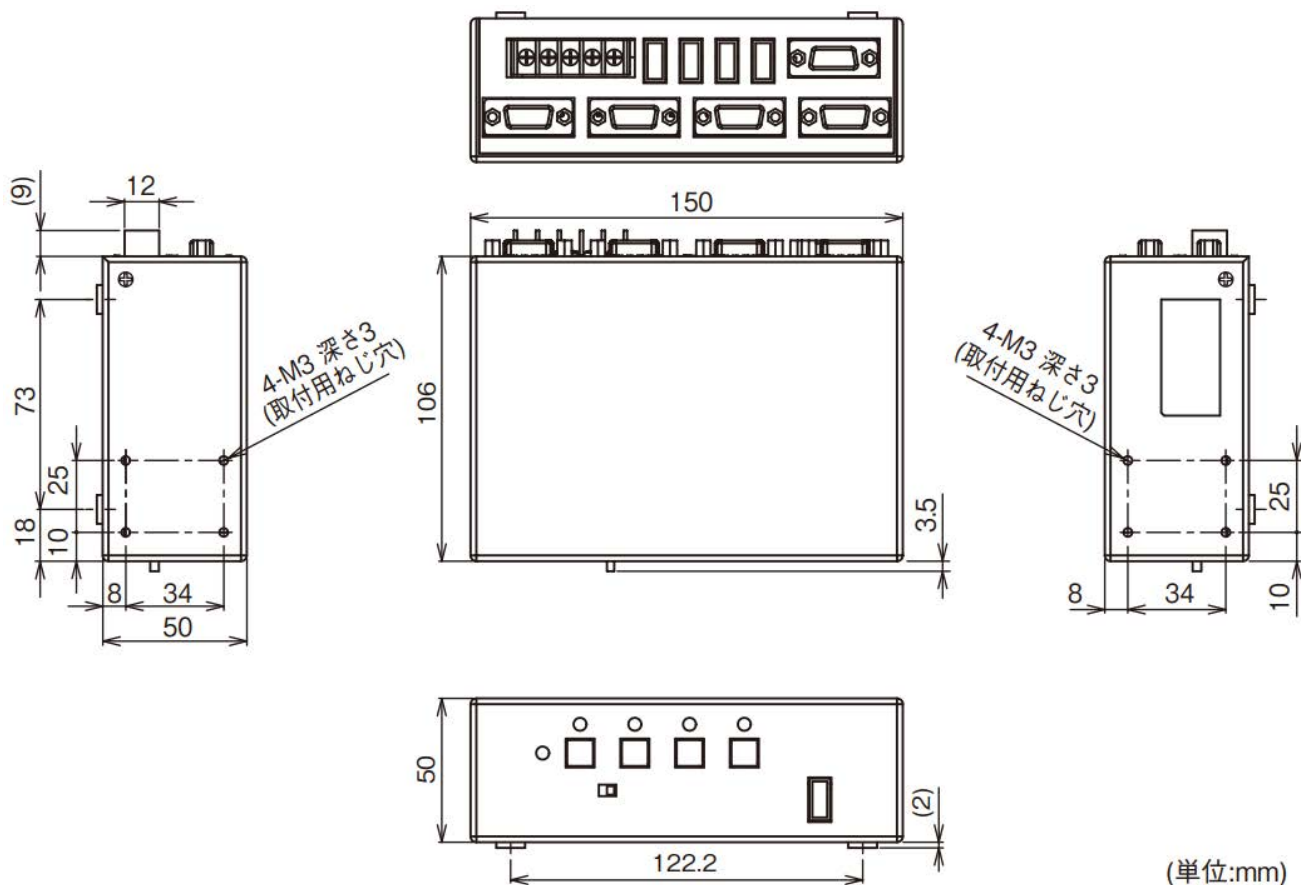

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 FZ-DU
電源電圧	DC20.4～26.4V
消費電流	200mA以下
絶縁抵抗	DC入力端子一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガーにて)
耐電圧	DC入力端子一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
漏れ電流	1mA以下
耐振動	振動周波数10～150Hz 片振幅0.1mm X,Y,Z各方向 1掃引8分×10掃引
使用周囲温度	0～50℃
使用周囲湿度	35～85%RH(ただし、氷結・結露のないこと)
保存温度	-5～+55℃
使用周囲雰囲気	腐食性ガス、塵埃のないこと
保護構造	盤内蔵型(IP20)
環境条件	屋内使用 高度2000mまで 公称電圧の10%を超えない電源電圧の変動 設置カテゴリ II IEC664による汚染程度2
材質	ケース: ABS/PC
質量	約500g
USB入力 インタフェース	TypeA 1ch(マウス・トラックボール などの入力デバイス機器専用)
USB出力 インタフェース	TypeA 4ch(同時出力は不可)
モニタ入力 インタフェース	4ch(アナログ RGBビデオ)
モニタ出力 インタフェース	1ch(アナログ RGBビデオ)
チャンネル切替	チャンネル切替ボタンまたは外部信号

■ システム構成

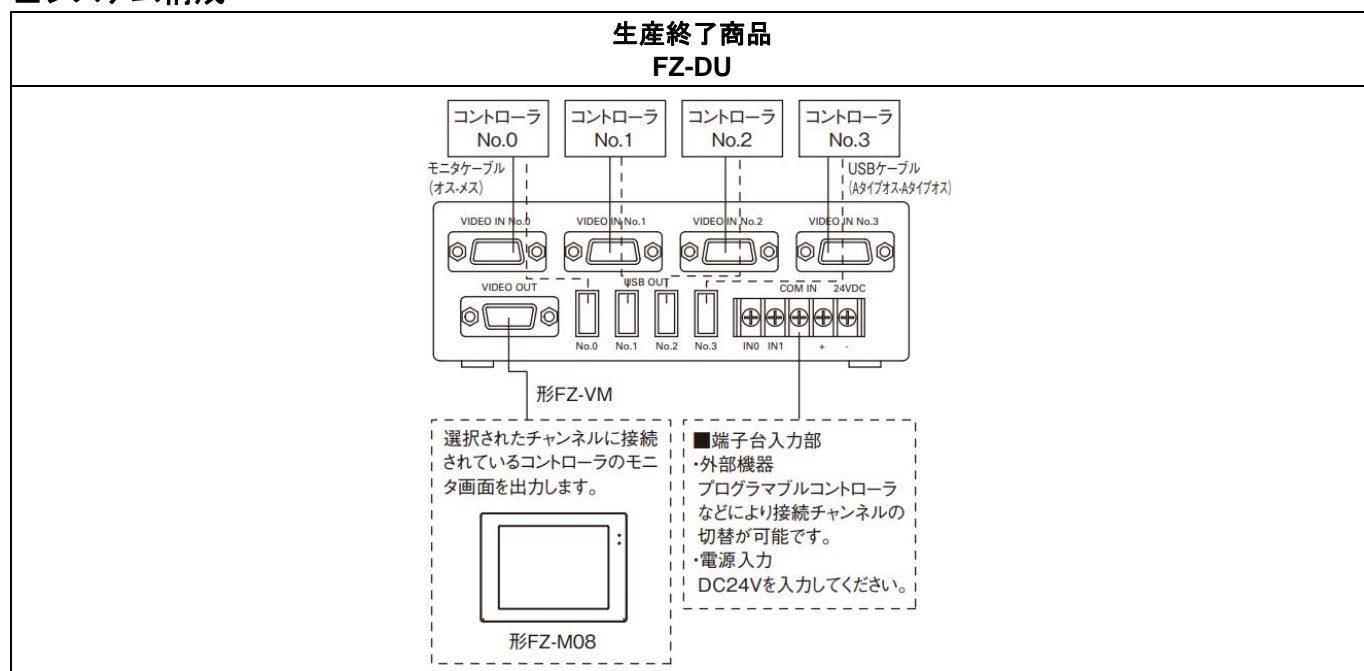

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。