

生産終了商品

センサI/Oコネクタ/センサコントローラ



XS3□-M8PVCシリーズ 一部商品



推奨代替商品

センサI/Oコネクタ/センサコントローラ

XS3□-M□2□シリーズ

■最終受注年月
2026年3月末

■最終出荷年月
2026年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点
生産終了商品XS3W-M8PVC□SA□□の一部推奨代替商品はコネクタ形状がL形仕様からストレート仕様になるためご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XS3F-M□2□-□□□-R	◎	○	◎	◎	◎	—	—
XS3W-M□2□-□□□-R	◎	○	◎	◎	◎	—	—

 
 
◎：互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

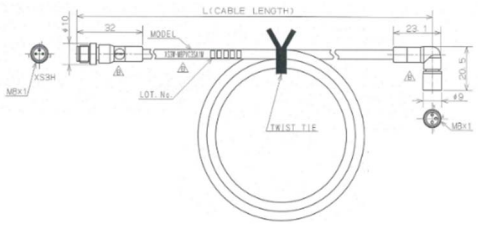
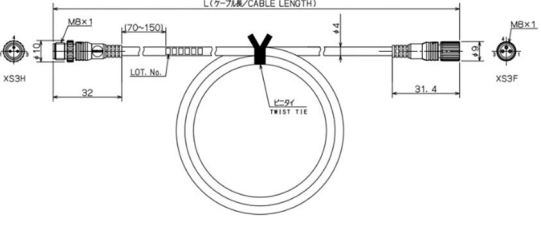
生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XS3F-M8PVC3A10M	XS3F-M322-310-R	4,650
XS3F-M8PVC3A2M	XS3F-M322-302-R	1,620
XS3F-M8PVC3A5M	XS3F-M322-305-R	2,350
XS3F-M8PVC3S10M	XS3F-M321-310-R	3,300
XS3F-M8PVC3S2M	XS3F-M321-302-R	1,620
XS3F-M8PVC3S5M	XS3F-M321-305-R	2,350
XS3F-M8PVC4A10M	XS3F-M422-410-R	3,550
XS3F-M8PVC4A2M	XS3F-M422-402-R	1,710
XS3F-M8PVC4A5M	XS3F-M422-405-R	2,500
XS3F-M8PVC4S10M	XS3F-M421-410-R	3,550
XS3F-M8PVC4S2M	XS3F-M421-402-R	1,710
XS3F-M8PVC4S5M	XS3F-M421-405-R	2,500
XS3W-M8PVC3SA10M	XS3W-M321-310-R	6,750
XS3W-M8PVC3SA2M	XS3W-M321-302-R	2,550
XS3W-M8PVC3SA5M	XS3W-M321-305-R	3,200
XS3W-M8PVC3SS10M	XS3W-M321-310-R	6,750

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XS3W-M8PVC3SS2M	XS3W-M321-302-R	2,550
XS3W-M8PVC3SS5M	XS3W-M321-305-R	3,200
XS3W-M8PVC4SA10M	XS3W-M421-410-R	6,850
XS3W-M8PVC4SA2M	XS3W-M424-402-R	2,650
XS3W-M8PVC4SA5M	XS3W-M424-405-R	3,400
XS3W-M8PVC4SS10M	XS3W-M421-410-R	6,850
XS3W-M8PVC4SS2M	XS3W-M421-402-R	2,650
XS3W-M8PVC4SS5M	XS3W-M421-405-R	3,400

■外形寸法

生産終了商品 XS3□-M8PVCシリーズ	推奨代替商品 XS3□-M□2□シリーズ
カバーの形状  電線仕様 ケーブル径: φ 5.0 芯線構造(本/mm): 32/0.1 公称断面積: AWG23 ケーブルへのマーキング 文字の色: グレー 表示内容: 形式あり ロットNo.あり 	カバーの形状  電線仕様 ケーブル径: φ 4.0 芯線構造(本/mm): 44/0.08 公称断面積: AWG24 ケーブルへのマーキング 文字の色: 黒色 表示内容: 形式なし ロットNo.あり 

以下の形式については、コネクタ形状がL形仕様からストレート仕様になるためご注意ください。

生産終了商品 XS3W-M8PVC3SA□□M XS3W-M8PVC4SA10M	推奨代替商品 XS3W-M321-3□□-R XS3W-M421-410-R
ソケット側: L形仕様 	ソケット側: ストレート仕様 

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。