

生産終了商品



ネットワーク機器
(マルチ配線用コネクタプラグ)

DCN4-MR4



推奨代替商品

ネットワーク機器
(フラットコネクタソケット、フラットコネクタプラグ)

DCN4-TR4 +
DCN4-BR4

■最終受注年月
2026年6月末

■最終出荷年月
2026年11月末

■修理対応終了年月
2033年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

DCN4-MR4(CompoNet マルチ配線用コネクタプラグ)の推奨代替商品は DCN4-TR4、DCN4-BR4(CompoNet フラットコネクタソケット、フラットコネクタプラグ)をご使用下さい。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
DCN4-TR4 + DCN4-BR4	×	×	×	×	×	×	×

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

－：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

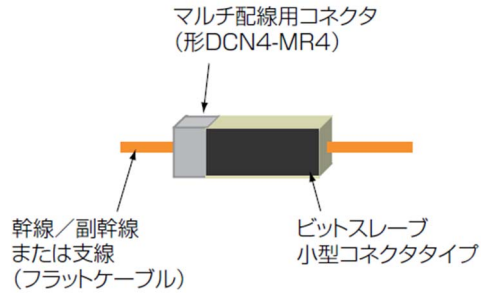
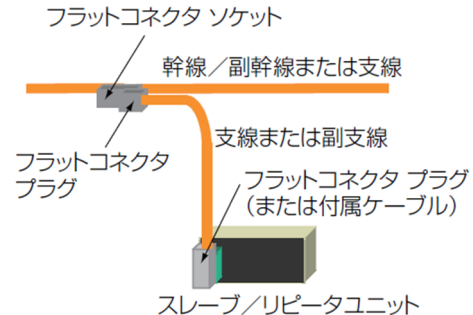
生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
DCN4-MR4	DCN4-TR4	610
	DCN4-BR4	610

※DCN4-TR4(1 台)+DCN4-BR4(2 台)セットで使用します。

■用途

項目	生産終了商品 DCN4-MR4 (マルチ配線用コネクタプラグ)	推奨代替商品 DCN4-TR4、DCN4-BR4 (フラットコネクタソケット、フラットコネクタプラグ)
用途	通信ケーブルをユニットにマルチドロップ接続するとき、単独で使します。 ビットスレーブコネクタタイプ (CRT1B-□D □JS (-1)) 接続時に使します。  ■マルチ配線用コネクタプラグ 形DCN4-MR4 *3	以下の用途で、フラットコネクタプラグ (DCN4-BR4) とセットで使します。 ・幹線または副幹線を延長する時 ・幹線または副幹線を支線にT分岐する時 ・支線を副支線にT分岐する時  ■フラットコネクタソケット 形DCN4-TR4 ■フラットコネクタプラグ 形DCN4-BR4

■マルチドロップからT分岐への置き換え

項目	生産終了商品 DCN4-MR4 (マルチ配線用コネクタプラグ)	推奨代替商品 DCN4-TR4、DCN4-BR4 (フラットコネクタソケット、フラットコネクタプラグ)
分岐形態	マルチドロップ	T分岐
使用コネクタ	DCN4-MR4×1台	DCN4-TR4×1台(分岐用コネクタソケット) DCN4-BR4×2台(支線用コネクタプラグ)
分岐図	 マルチ配線用コネクタ (形DCN4-MR4) 幹線/副幹線または支線 (フラットケーブル) ビットスレーブ 小型コネクタタイプ	 フラットコネクタ ソケット 幹線/副幹線または支線 フラットコネクタ プラグ 支線または副支線 フラットコネクタ プラグ (または付属ケーブル) スレーブ/リピータユニット
制約事項	—	伝送速度:4Mbps不可

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。