

生産終了商品

温度調節器(デジタル調節計)

＜温度センサ＞

**E52シリーズの
データシート未記載の一部商品**

＜サーミスタ温度センサ＞

**E52-THEシリーズの
データシート未記載の一部商品**



＜温度センサアクセサリ＞

**PTシリーズの
データシート未記載の一部商品
WCAGシリーズの
データシート未記載の一部商品**



推奨代替商品

温度調節器(デジタル調節計)

＜温度センサ＞

**E52シリーズのデータシート記載品
またはデータシート未記載**

＜サーミスタ温度センサ＞

**E52-THEシリーズの
データシート記載品**

＜温度センサアクセサリ＞

**PTシリーズの
データシート記載品
WCAGシリーズの
データシート記載品**

※詳細な対象製品形式は下記「■生産終了商品と推奨代替商品」にてご確認ください。

■最終受注年月

2027年3月末

■最終出荷年月

2027年6月末

■生産終了商品と推奨代替商品

以下に記載の商品はデータシートに形式の記載がなく、かつ2021年4月以降の売上げがない商品となり、今回生産終了いたします。多数の商品が対象となるため、プロダクトニュースにて案内させていただきます。

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
E52-CA10AY D=4.8 3M	E52-CA10AY D=4.8 4M	オープン価格
E52-CA11AY D=1 NETU 1M	E52-CA10AY D=1 NETU 1M	オープン価格
E52-CA15A-N-649 D=1.6 2M	E52-CA15AY D=1.6 2M	オープン価格
E52-CA15A-N-649 D=1.6 3M	E52-CA15AY D=1.6 3M	オープン価格
E52-CA15D-N-2 5M	E52-CA6D-N 4M	オープン価格
E52-CA16AY D=1 NETU 1M	E52-CA15AY D=1 NETU 1M	オープン価格
E52-CA1D-N-426 M6 1M	E52-CA1DY M6 1M	オープン価格
E52-CA1GTY-14 5M	E52-CA1GTY-14 8M	オープン価格
E52-CA20AY D=4.8 NETU 5M	E52-CA20AY D=4.8 NETU 8M	オープン価格
E52-CA20AY-1 D=4.6 10M	E52-CA20AY-1 D=4.6 2M	オープン価格
E52-CA20AY-1 D=8 4M	E52-CA20AY-1 D=8 2M	オープン価格
E52-CA20AY-1 D=8 8M	E52-CA20AY-1 D=8 2M	オープン価格
E52-CA20AY-1 D=8 NETU 4M	E52-CA20AY-1 D=8 2M	オープン価格

 


生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
E52-CA20C-N-7 D=6.4	E52-CA20AY-7 D=6.4 2M	オープン価格
E52-CA23AY-1 D=4.6 2M	E52-CA20AY-1 D=4.6 2M	オープン価格
E52-CA25F-N-9 2M	E52-CA6F-N 2M	オープン価格
E52-CA50AY-1 D=4.6 1M	E52-CA50AY D=4.8 1M	オープン価格
E52-CA50AY-1 D=4.6 3M	E52-CA50AY D=4.8 4M	オープン価格
E52-CA50C-N-1 D=6	E52-CA50C-N D=4.8	オープン価格
E52-CA50C-N-7 D=22	E52-CA50C-N D=22	オープン価格
E52-CA5AY D=1 S1 1M	E52-CA6AY D=1 S1 1M	5,300
E52-CA6AE-N-2 1M	E52-CA10AE-N 1M	オープン価格
E52-CA6F-N 6M	E52-CA6F-N 4M	オープン価格
E52-CA70C-N D=22	E52-CA75C-N D=22	オープン価格
E52-CA7AY D=3.2 5M	E52-CA5AY D=3.2 8M	オープン価格
E52-CA7F-N-2 1M	E52-CA6F-N 1M	オープン価格
E52-CA8AY D=1 NETU 1M	E52-CA10AY D=1 NETU 1M	オープン価格
E52-CA8AY D=1 S1 1M	E52-CA6AY D=1 S1 1M	5,300
E52-IC2GVY 3M	E52-IC2GVY 4M	オープン価格
E52-IC3AE-N-2 0.5M	E52-IC10AE-N 1M	オープン価格
E52-IC3AE-N-2 1M	E52-IC10AE-N 1M	オープン価格
E52-IC400C-N D=3.2	E52-IC50C-N D=3.2	オープン価格
E52-P100C-N-9 D=10	E52-P100C-N D=10	オープン価格
E52-P105C-N-15 D=6.4	E52-P100C-N D=6.4	オープン価格
E52-P10AEY-5 2M	E52-P10AEY 2M	オープン価格
E52-P10AEY-5 4M	E52-P10AEY 4M	オープン価格
E52-P10AEY-5 8M	E52-P10AEY 8M	オープン価格
E52-P10GPY-7 4M	E52-P10GPY 4M	オープン価格
E52-P10GRY-5 20M	E52-P10GRY 4M	オープン価格
E52-P10GRY-5 4M	E52-P10GRY 4M	オープン価格
E52-P10GRY-7 4M	E52-P10GRY 4M	オープン価格
E52-P110AY D=4.8 4M	E52-P100AY D=4.8 4M	オープン価格
E52-P11DY-2 10M	E52-P6DY 4M	オープン価格
E52-P12AY D=4.8 2M	E52-P15AY D=4.8 2M	オープン価格
E52-P15AEY-2 1M	E52-P10AEY 2M	オープン価格
E52-P20C-N-5 D=4.8	E52-P20C-N D=4.8	オープン価格
E52-P20DY-2 10M	E52-P6DY 4M	オープン価格
E52-P24C-N-7 D=6.4	E52-P20C-N-7 D=6.4	オープン価格
E52-P25C-N-19 D=8 L1=160	E52-P25C-N D=8	オープン価格
E52-P25C-N-19 D=8 L1=165	E52-P25C-N D=8	オープン価格
E52-P25C-N-7 D=8	E52-P20C-N-7 D=6.4	オープン価格
E52-P25DY-2 2M	E52-P6DY 2M	オープン価格
E52-P26C-N-19 D=8 L1=160	E52-P25C-N D=8	オープン価格
E52-P26DY-2 1M	E52-P6DY 2M	オープン価格
E52-P2GSY 10M	E52-P2GSY 8M	オープン価格
E52-P2GSY-5 10M	E52-P2GSY 8M	オープン価格
E52-P2GSY-5 1M	E52-P2GSY 1M	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
E52-P2GSY-5 2M	E52-P2GSY 2M	オープン価格
E52-P2GSY-5 4M	E52-P2GSY 4M	オープン価格
E52-P2GSY-5 8M	E52-P2GSY 8M	オープン価格
E52-P30DY-2 10M	E52-P6DY 4M	オープン価格
E52-P30DY-2 1M	E52-P6DY 1M	オープン価格
E52-P35AY D=3.2 10M	E52-P35AY D=3.2 8M	オープン価格
E52-P35AY-5 D=3.2 1M	E52-P35AY D=3.2 1M	オープン価格
E52-P35C-N-1 D=6	E52-P35C-N D=4.8	オープン価格
E52-P35C-N-7 D=4.8	E52-P20C-N-7 D=4.8	オープン価格
E52-P35C-N-7 D=8	E52-P20C-N-7 D=6.4	オープン価格
E52-P50AY-1 D=6 4M	E52-P20AY-1 D=6 2M	オープン価格
E52-P50C-N-1 D=6	E52-P35C-N D=4.8	オープン価格
E52-P50C-N-7 D=6.4	E52-P20C-N-7 D=6.4	オープン価格
E52-P50C-N-9 D=10	E52-P50C-N D=8	オープン価格
E52-P6DF-5 1M	E52-P6DF 1M	オープン価格
E52-P6DY 10M	E52-P6DY 4M	オープン価格
E52-P6DY 30M	E52-P6DY 4M	オープン価格
E52-P6DY-5 1M	E52-P6DY 1M	オープン価格
E52-P6DY-9 1M	E52-P6DY 1M	オープン価格
E52-P6FF-5 1M	E52-P6FF 1M	オープン価格
E52-P6FY-10 4M	E52-P6FY 4M	オープン価格
E52-P75C-N-9 D=8	E52-P75C-N D=8	オープン価格
E52-P7AY D=3.2 2M	E52-P10AY D=3.2 2M	オープン価格
E52-P7DY-2 2M	E52-P6DY 2M	オープン価格
E52-THE13F-2 D=4 0-100 1M	E52-THE6F 0-100℃ 1M	オープン価格
E52-THE3A 657	E52-THE5A 0-100℃ 1M	オープン価格
E52-THE3A-43 0-100 D=3.5 1M	E52-THE5A 0-100℃ 1M	オープン価格
E52-THE3A-454 0 2.5 1	E52-THE5A 0-100℃ 1M	オープン価格
E52-THE5A 100-200 4M	E52-THE5A 100-200℃ 1M	オープン価格
E52-THE6D 150-300 2M	E52-THE6D 150-300℃ 1M	オープン価格
E52-THE6F 100-200 2M	E52-THE6F 100-200℃ 1M	オープン価格
PT1/4-50-N 3.2	PT1/4-N 3.2	オープン価格
PT1/4-50-N 4.8	PT1/4-N 4.8	オープン価格
PT1/4-50-N 6.4	PT1/4-N 6.4	オープン価格
PT1/4-N 3.2 (BEAD) SUS304	推奨代替商品はありません。※1	-
PT1/4-N 4.0 (BEAD) C3602	推奨代替商品はありません。※1	-
PT1/4-N 4.8 (BEAD) C3602	推奨代替商品はありません。※1	-
PT1/4-N 4.8 (BEAD) SUS304	推奨代替商品はありません。※1	-
PT1/4-N 4.8 (BEAD) SUS316	推奨代替商品はありません。※1	-
PT1/4-N 6.4 (BEAD) SUS304	推奨代替商品はありません。※1	-
PT1/8-50-N 3.2	PT1/8-N 3.2	オープン価格
PT1/8-50-N 4.8	PT1/8-N 4.8	オープン価格
PT1/8-N 1.0 (BEAD) C3602	推奨代替商品はありません。※1	-
PT1/8-N 3.2 (BEAD) C3602	推奨代替商品はありません。※1	-

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
PT1/8-N 3.2 (BEAD) SUS304	推奨代替商品はありません。※1	-
PT1/8-N 4.0 (BEAD) C3602	推奨代替商品はありません。※1	-
PT1/8-N 4.8 (BEAD) SUS304	推奨代替商品はありません。※1	-
PT12-N 4.8 (BEAD) C3602	推奨代替商品はありません。※1	-
PT3/8-50-N 8.0	PT3/8-N 8.0	オープン価格
PT3/8-N 8.0 (BEAD) SUS304	推奨代替商品はありません。※1	-
WCAG-40 3M	WCAG-40 4M	オープン価格
WCAG-40 6M	WCAG-40 8M	オープン価格

※1 本製品は、PT□/□-N の中で使用する交換用のビーズです。このビーズは基本的に同じ種類(材質)のものでの変更が必要になります。異なる種類(材質)のビーズを使用した場合、ビーズのサイズも微妙に異なり、締め付け性が変更前と変わってくるため、推奨しておりません。そのため、推奨代替商品としてはなしとしています。

[PT□/□-N]

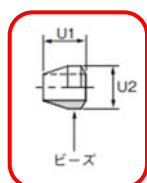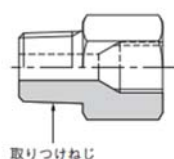

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。