

生産終了商品

基板対電線接続、ソケット/短絡コネクタ

フラットケーブル用MILコネクタ

XG2A-1401-G

XG4A-5039

短絡コネクタ

XJ8B-0241

プリント基板用端子台

XW4Z-00A

XW4Z-00B

XW4Z-00C



推奨代替商品

基板対電線接続、ソケット/短絡コネクタ

推奨代替商品なし

短絡コネクタ

XG8S-0241

推奨代替商品なし

■最終受注年月

2027年3月末

■最終出荷年月

2027年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

ハウジングの高さ・幅の寸法が異なるためご注意ください。

ハウジング高さが高くなるため、基板実装後の端子先端高さが異なりますのでご注意ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
XG8S-0241	◎	○	◎	◎	◎	—	◎

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

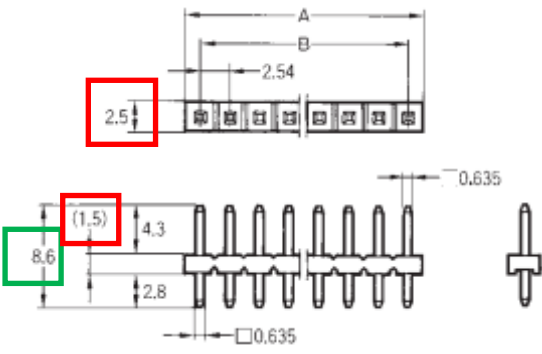
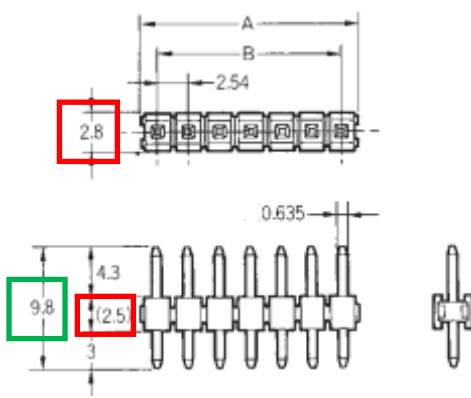
×：変更大

—：該当する仕様がありません

■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
XG2A-1401-G	推奨代替商品はありません。	—
XG4A-5039	推奨代替商品はありません。	—
XJ8B-0241	XG8S-0241	—
XW4Z-00A	推奨代替商品はありません。	—
XW4Z-00B	推奨代替商品はありません。	—
XW4Z-00C	推奨代替商品はありません。	—

■外形寸法

生産終了商品 XJ8B-0241	推奨代替商品 XG8S-0241																																																												
外形寸法	外形寸法																																																												
	赤枠:ハウジング寸法が異なります。 緑枠:ピンの長さが異なります。 実装面からのピン先端高さが異なります。 ・ハウジング高さ2.5+ピン高さ4.3=6.8 																																																												
寸法表	寸法表																																																												
<table><tr><th>極数</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>2</td><td>5.1</td><td>2.54</td></tr><tr><td>3</td><td>7.6</td><td>5.08</td></tr><tr><td>4</td><td>10.2</td><td>7.62</td></tr><tr><td>5</td><td>12.7</td><td>10.16</td></tr><tr><td>6</td><td>15.2</td><td>12.70</td></tr><tr><td>7</td><td>17.8</td><td>15.24</td></tr><tr><td>8</td><td>20.3</td><td>17.78</td></tr><tr><td>9</td><td>22.9</td><td>20.32</td></tr><tr><td>12</td><td>30.5</td><td>27.94</td></tr><tr><td>14</td><td>35.6</td><td>33.02</td></tr><tr><td>16</td><td>40.6</td><td>38.10</td></tr></table>	極数	A	B	2	5.1	2.54	3	7.6	5.08	4	10.2	7.62	5	12.7	10.16	6	15.2	12.70	7	17.8	15.24	8	20.3	17.78	9	22.9	20.32	12	30.5	27.94	14	35.6	33.02	16	40.6	38.10	<table><tr><th>寸法(mm) 極数</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>2</td><td>5.1</td><td>2.54</td></tr><tr><td>3</td><td>7.6</td><td>5.08</td></tr><tr><td>4</td><td>10.2</td><td>7.62</td></tr><tr><td>6</td><td>15.2</td><td>12.70</td></tr><tr><td>8</td><td>20.3</td><td>17.78</td></tr><tr><td>16</td><td>40.6</td><td>38.10</td></tr><tr><td>18</td><td>45.7</td><td>43.18</td></tr></table>	寸法(mm) 極数	A	B	2	5.1	2.54	3	7.6	5.08	4	10.2	7.62	6	15.2	12.70	8	20.3	17.78	16	40.6	38.10	18	45.7	43.18
極数	A	B																																																											
2	5.1	2.54																																																											
3	7.6	5.08																																																											
4	10.2	7.62																																																											
5	12.7	10.16																																																											
6	15.2	12.70																																																											
7	17.8	15.24																																																											
8	20.3	17.78																																																											
9	22.9	20.32																																																											
12	30.5	27.94																																																											
14	35.6	33.02																																																											
16	40.6	38.10																																																											
寸法(mm) 極数	A	B																																																											
2	5.1	2.54																																																											
3	7.6	5.08																																																											
4	10.2	7.62																																																											
6	15.2	12.70																																																											
8	20.3	17.78																																																											
16	40.6	38.10																																																											
18	45.7	43.18																																																											

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。