



生産終了商品

ポジショニングカウンタ



形H8PCシリーズ



推奨代替商品

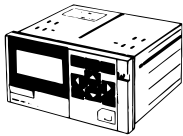
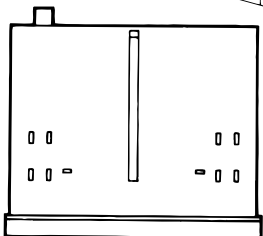
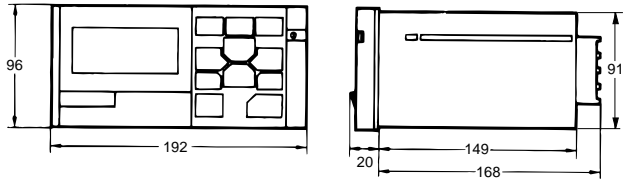
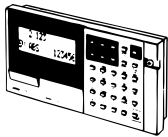
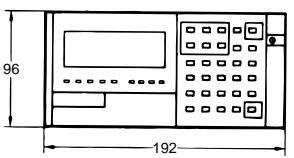
 
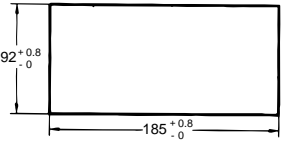
推奨代替商品はありません

1998年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

SYSMACの位置制御ユニットを使用すれば制御は可能。
(例：形C200H-NC111など)
ただし、外形・設定方法が大幅に異なります。
また別途表示器が必要となります。

外形寸法/取付寸法


生産終了商品 形H8PC-A(M)、形H8PC-B(M)、形H8PC-C(M)、形H8PC-SA	推奨代替商品 推奨代替商品はありません
<p>外形寸法</p> <p>形H8PC-A(M) 形H8PC-B(M) 形H8PC-C(M)</p>    <p>プログラミングコンソール(オプション) 形H8PC-SA</p>   	<p>外形寸法</p> <p>推奨代替商品はありません</p>
<p>取付寸法</p> <p>パネルカット寸法</p> 	<p>取付寸法</p> <p>推奨代替商品はありません</p>

接続 (外部接続)


生産終了商品 形H8PC-B 形H8PC-C

接続

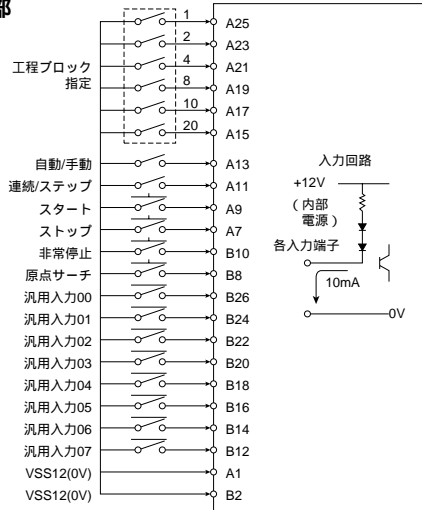入力構成 制御入力部




1、2軸入力部

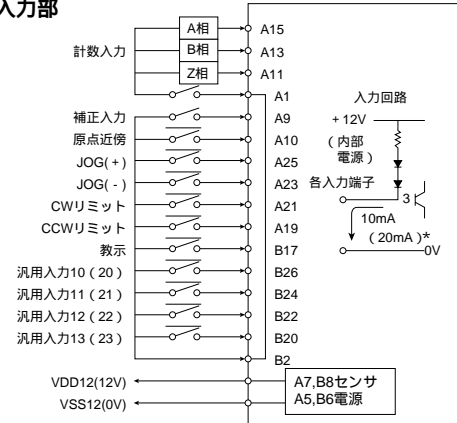


* 計数入力、補正入力、原点近傍入力のON時、入力電流は20mA

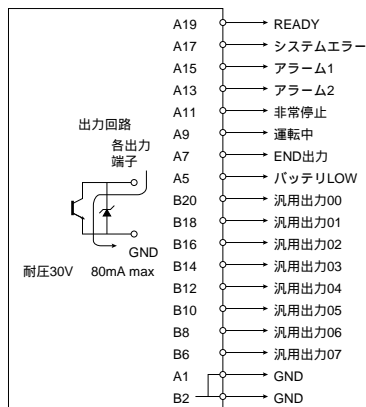出力構成 制御出力部



1、2軸出力部

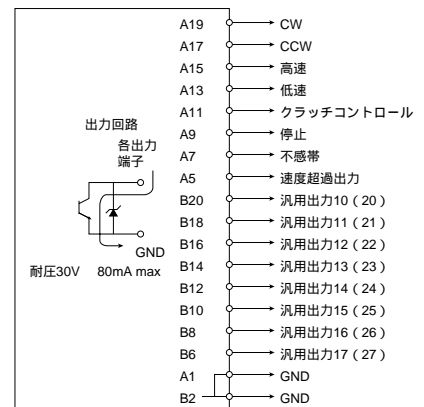

代替形式一覧

種類	生産終了商品	推奨代替商品
1軸BCD入出力タイプ	形H8PC-A(M)*	推奨代替商品はありません
1軸位置決めタイプ	形H8PC-B(M)*	
2軸位置決めタイプ	形H8PC-C(M)*	
プログラミングコンソール	形H8PC-SA	

*(M)はメモリ機能ありタイプ

主な特性

項目	形式	生産終了商品		
		形H8PC-A、-AM	形H8PC-B、-BM	形H8PC-C、-CM
制御軸数		1		2
位置決め方式		POINT TO POINT(PTP)方式		
データ入力		キー入力/外部BCD入力/ティーチング	キーボード/ティーチング	
位置指令方式		絶対値設定		
最大指令値		±999999		
位置決めポイント数		Max.80ポイント	300ポイント/40ブロック	300ポイント(各軸あたり)/40ブロック
計数速度		50k/20k/5k/1kHz { cps }		
計数入力モード		UP/DOWN A、B、C		
入力方式		無電圧・電圧入力方式		
出力方式		オープンコレクタのON/OFF方式		
定格電圧		DC24V(リップル含有率20%以下)		