



生産終了商品

リニア・パワーサプライ



形S82A



推奨代替商品

推奨代替商品はありません


2000年3月末生産終了

外形寸法/取付寸法

生産終了商品
形S82A

推奨代替商品
推奨代替商品はありません


外形寸法

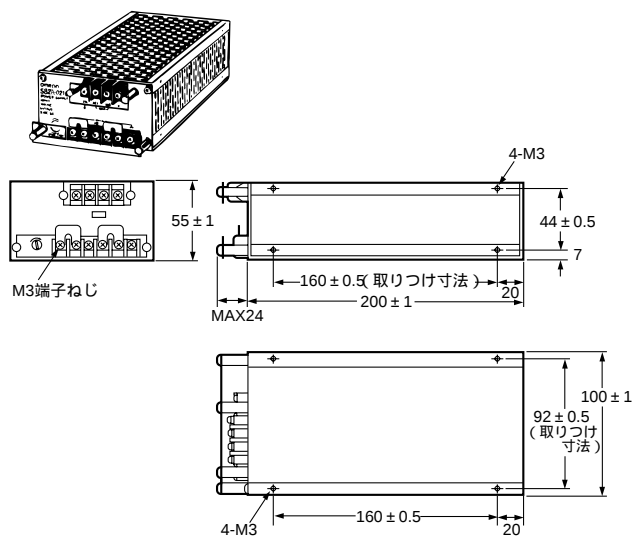

外形寸法

推奨代替商品はありません

取付寸法

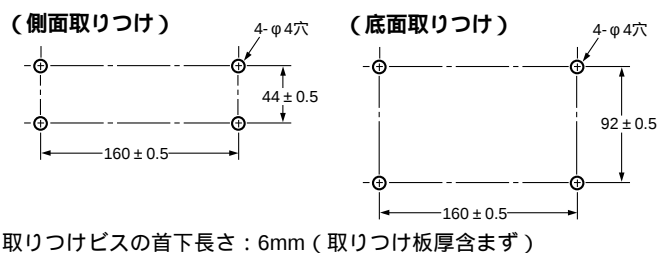

取り付けビスの首下長さ：6mm（取り付け板厚含まず）


取付寸法

推奨代替商品はありません


接続（端子配置）

生産終了商品 形S82A

形S82A-0211 形S82A-2211
形S82A-0212 形S82A-2212

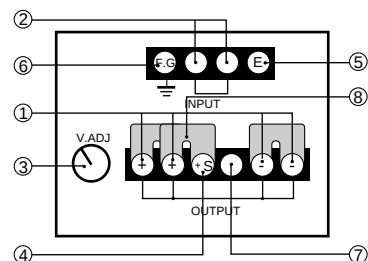

形S82A-0213 形S82A-2213

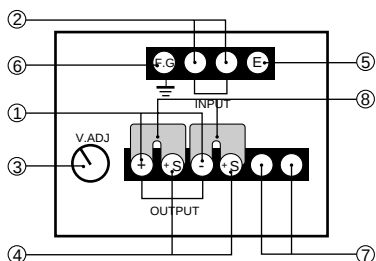

- ① 直流出力端子
負荷線を接続します。
- ② 交流入力端子
入力線を接続します。
- ③ 出力電圧調整トリマ(V.ADJ)
出力電圧の調整を行います。
- ④ リモートセンシング端子(+S、-S)
負荷までの電圧降下分(線間ドロップ)を補正します。
通常は短絡片で短絡してあります。
- ⑤ E端子
入力フィルタの中心点です。
- ⑥ FG端子
ケースと短絡されており、アース線に接続します。
- ⑦ NC端子
空き端子です。
- ⑧ 短絡片



代替形式一覧

仕様	生産終了商品	推奨代替商品
100V 15W	形S82A-0211	推奨代替商品はありません
100V 25W	形S82A-0212	
	形S82A-0213	
200V 15W	形S82A-2211	
200V 25W	形S82A-2212	
	形S82A-2213	
取付け金具	形S82Y-AB1B	