

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1991年11月1日

No. 1128

光電スイッチ形E3Hシリーズ生産中止のお知らせ

光電スイッチ

光電スイッチ形E3Hシリーズの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

生産中止機種	代替推奨機種
形E3H-1C1 形E3H-1C2	形E3S-BT11
形E3H-1C13 形E3H-1C23	形E3S-BT61
形E3H-DS5C1 形E3H-DS5C2	形E3S-BD11
形E3H-DS5C13 形E3H-DS5C23	形E3S-BD61

※ 別紙性能比較表を参照ください。

※※形E3HF, 形E3HT, 形E3HC, 形E3HSは生産中止ではありません。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

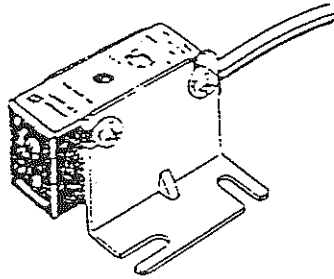
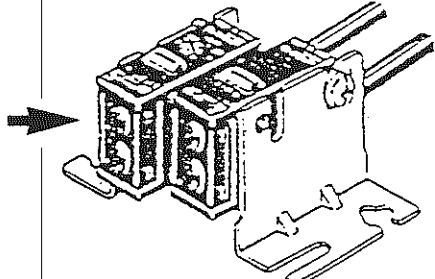
*1992年③月末日をもって生産を中止いたします。

↓
9

オムロン株式会社 特約販売事業部

〔限定配布〕
〔特約店・特約販売店・特販店様用〕

性能比較表

形式			形E3H	形E3S-B
項目				
検出距離	透過形		1m	2m
	反射形		5cm	20cm
応答時間	透過形		4ms	0.5ms
	反射形		3ms	
保護構造			IP65	IP67
動作モード切替 *			しゃ光時ON } 各専用(ケーブル3本) 入光時ON }	共用 (リード線切替方式) (ケーブル4本)
投光用LED			赤外	赤色
表示灯			入光表示 (赤色のみ)	入光表示 (赤色) 安定レベル表示 (緑色)
取り付け穴 *			M3×2個	M3×1個
本体取り付けピッチ			透過形16mm 反射形20mm	透過形, 反射形とも16mm (取付金具使用時は形E3Hと同一)
外形寸法 *	透過形	ヨコ形	12×15×29mm	10×16×28mm
		タテ形	12×12×25mm	
	反射形	ヨコ形	12×12×33mm	
		タテ形	12×12×29mm	
光軸ズレ (本体)			—	付属取付金具使用時なし (直付け時約1mm)
機械軸と光軸ズレ			規定なし	±2°以下
感度のばらつき			規定なし	反射形は+30%, -0%以内
取付金具			鉄	ステンレス

*印の項目は代替時、特にご注意ください。