

プロダクト・ニュース

この商品は
生産終了しました

OMRON

1993年3月1日


No.1553

コネクタ

ハーフピッチコネクタ形XH2□-□□41-□A生産中止のお知らせ

ハーフピッチコネクタ形XH2□-□□41-□A高背タイプの生産を中止します。

生産中止機種と代替推奨機種

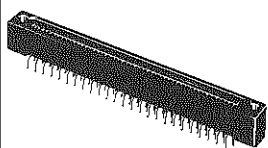生産中止機種		代替推奨機種
	形XH2□-□□41-□A	形XH3□-□□41-□A

- 端子配列、端子ピッチは同一です。
- 止めピンのピッチが変わります。
- 代替推奨機種は基板に対してネジ止めができません。
- 形XH2と形XH3は嵌合できません。
- 詳細は2ページ以降を参照ください。

旧製品の製造可否

不可能です。

生産中止時期

*1995年3月末日をもって生産を中止します。

オムロン株式会社 営業統轄事業部

限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用


生産中止機種

形XH2A-□□41-2A(+2mmタイプ)

(ディップストレート端子、
止めピン付き)

形XH2A-□□41-4A(+4mmタイプ)

(ディップストレート端子、
止めピン付き)

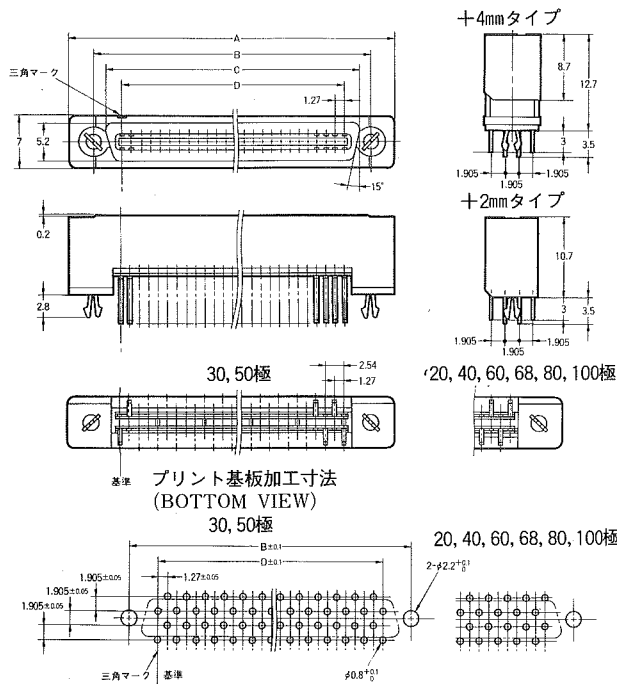

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)

30, 50極

20, 40, 60, 68, 80, 100極

寸法表

寸法(mm)	A	B	C	D
極数				
20	25.4	19.05	15.8	11.43
30	31.8	25.40	22.2	17.78
40	38.1	31.75	28.5	24.13
50	44.5	38.10	34.9	30.48
60	50.8	44.45	41.2	36.83
68	55.9	49.53	46.3	41.91
80	63.5	57.15	53.9	49.53
100	76.2	69.85	66.6	62.23

種類

形式	プラグ/ディップストレート端子、 止めピン付き＊ +2mmタイプ		プラグ/ディップストレート端子、 止めピン付き＊ +4mmタイプ	
	形式	小箱入り数(個)	形式	小箱入り数(個)
極数				
20	形XH2A-2041-2A	100	形XH2A-2041-4A	100
30	形XH2A-3041-2A	80	形XH2A-3041-4A	80
40	形XH2A-4041-2A	60	形XH2A-4041-4A	60
50	形XH2A-5041-2A	50	形XH2A-5041-4A	50
60	形XH2A-6041-2A	50	形XH2A-6041-4A	50
68	形XH2A-6841-2A	40	形XH2A-6841-4A	40
80	形XH2A-8041-2A	40	形XH2A-8041-4A	40
100	形XH2A-0141-2A	30	形XH2A-0141-4A	30

*止めピンの適合基板厚は1.6mmです。


代替推奨機種

形XH3A-□□41-2A(+2mmタイプ)

(ディップストレート端子、
止めピン付き)

形XH3A-□□41-4A(+4mmタイプ)

(ディップストレート端子、
止めピン付き)

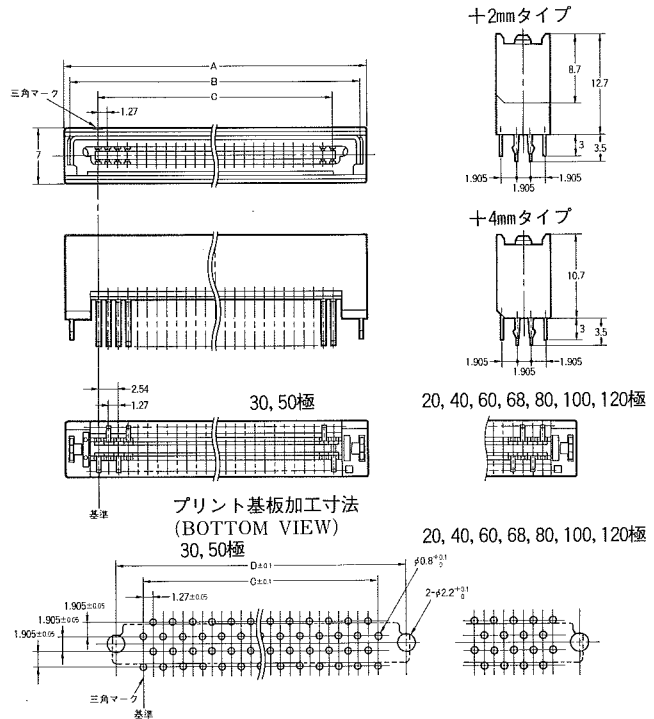

プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)

30, 50極

20, 40, 60, 68, 80, 100, 120極

寸法表

寸法(mm)	A	B	C	D
極数				
20	20.0	16.8	11.43	18.54
30	26.4	23.2	17.78	24.89
40	32.7	29.5	24.13	31.24
50	39.1	35.9	30.48	37.59
60	45.4	42.2	36.83	43.94
68	50.1	47.3	41.91	49.02
80	58.1	54.9	49.53	56.64
100	70.8	67.6	62.23	69.34
120	83.5	80.3	74.93	82.04


種類

形式	プラグ/ディップストレート端子、 止めピン付き＊ +2mmタイプ		プラグ/ディップストレート端子、 止めピン付き＊ +4mmタイプ	
	形式	小箱入り数(個)	形式	小箱入り数(個)
極数				
20	形XH3A-2041-2A	100	形XH3A-2041-4A	100
30	形XH3A-3041-2A	80	形XH3A-3041-4A	80
40	形XH3A-4041-2A	60	形XH3A-4041-4A	60
50	形XH3A-5041-2A	50	形XH3A-5041-4A	50
60	形XH3A-6041-2A	50	形XH3A-6041-4A	50
68	形XH3A-6841-2A	40	形XH3A-6841-4A	40
80	形XH3A-8041-2A	40	形XH3A-8041-4A	40
100	形XH3A-0141-2A	30	形XH3A-0141-4A	30
120	形XH3A-0241-2A	30	形XH3A-0241-4A	30

*止めピンの適合基板厚は1.6mmです。

生産中止機種

形XH2B-□□41-4A(+4mmタイプ)
(ディップストレート端子、
止めピン付き)

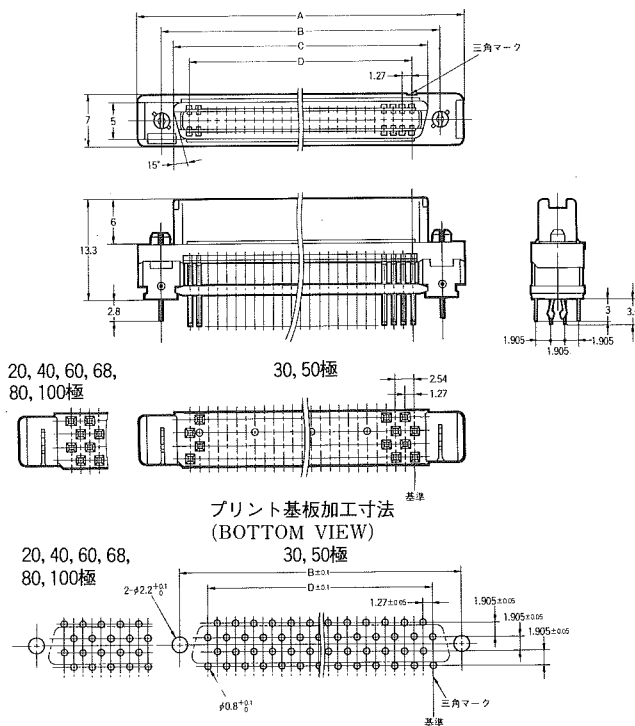

寸法表

寸法(mm)	A	B	C	D
極数				
20	25.4	19.05	15.7	11.43
30	31.8	25.40	22.1	17.78
40	38.1	31.75	28.4	24.13
50	44.5	38.10	34.8	30.48
60	50.8	44.45	41.1	36.83
68	55.9	49.53	46.2	41.91
80	63.5	57.15	53.8	49.53
100	76.2	69.85	66.5	62.23

種類

形式	プラグ/ディップストレート端子、止めピン付き* +2mmタイプ	
極数	形式	小箱入り数(個)
20	形XH2B-2041-4A	100
30	形XH2B-3041-4A	80
40	形XH2B-4041-4A	60
50	形XH2B-5041-4A	50
60	形XH2B-6041-4A	50
68	形XH2B-6841-4A	40
80	形XH2B-8041-4A	40
100	形XH2B-0141-4A	30


*止めピンの適合基板厚は1.6mmです。

代替推奨機種

形XH3B-□□41-1A(+1mmタイプ)
(ディップストレート端子、
止めピン付き)

形XH3B-□□41-3A(+3mmタイプ)
(ディップストレート端子、
止めピン付き)

形XH3B-□□41-4A(+4mmタイプ)
(ディップストレート端子、
止めピン付き)

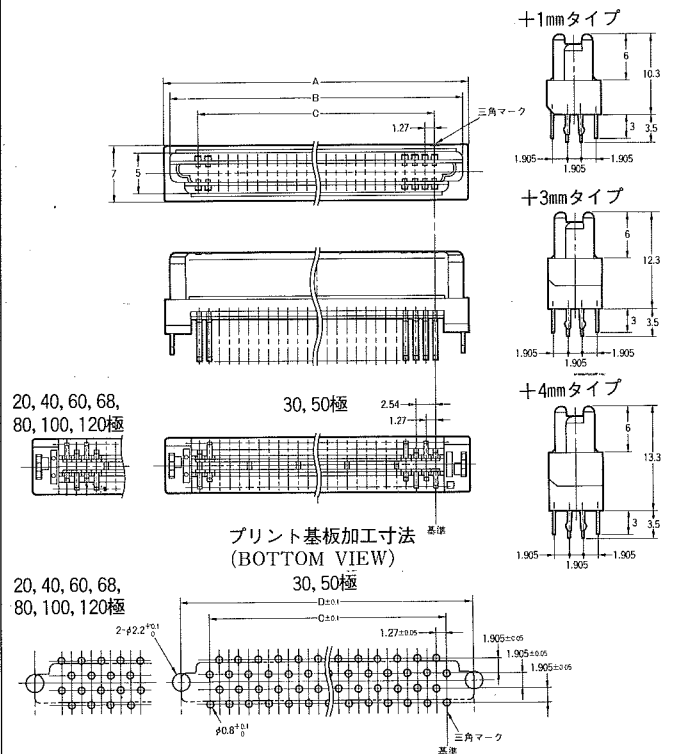

寸法表

寸法(mm)	A	B	C	D
極数				
20	20.0	18.6	11.43	18.54
30	26.4	25.0	17.78	24.89
40	32.7	31.3	24.13	31.24
50	39.1	37.7	30.48	37.59
60	45.4	44.0	36.83	43.94
68	50.1	49.1	41.91	49.02
80	58.1	56.7	49.53	56.64
100	70.8	69.4	62.23	69.34
120	83.5	82.1	74.93	82.04

種類

形式	プラグ/ディップストレート 端子、止めピン付き* +1mmタイプ	プラグ/ディップストレート 端子、止めピン付き* +3mmタイプ	プラグ/ディップストレート 端子、止めピン付き* +4mmタイプ
極数	形式	形式	形式
20	形XH3B-2041-1A	形XH3B-2041-3A	形XH3B-2041-4A
30	形XH3B-3041-1A	形XH3B-3041-3A	形XH3B-3041-4A
40	形XH3B-4041-1A	形XH3B-4041-3A	形XH3B-4041-4A
50	形XH3B-5041-1A	形XH3B-5041-3A	形XH3B-5041-4A
60	形XH3B-6041-1A	形XH3B-6041-3A	形XH3B-6041-4A
68	形XH3B-6841-1A	形XH3B-6841-3A	形XH3B-6841-4A
80	形XH3B-8041-1A	形XH3B-8041-3A	形XH3B-8041-4A
100	形XH3B-0141-1A	形XH3B-0141-3A	形XH3B-0141-4A
120	形XH3B-0241-1A	形XH3B-0241-3A	形XH3B-0241-4A

*止めピンの適合基板厚は1.6mmです。