

**OMRON**

1995年1月6日

No.2035

光電スイッチ

プロダクト・ニュース

光ファイバ式光電スイッチ 形E9A - A 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期


非在庫商品です。

価格表掲載中止時期

1995年4月1日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。

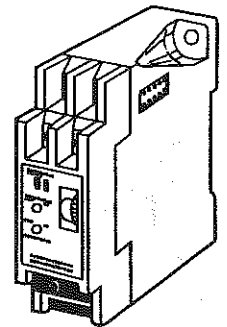

生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形E9A - A	形E3X - A11

付属品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形E9A - A	形E3X - A11
コネクタ 形E99 - C コネクタ 形PS - 12PI - D4T9 - KLD1	取付金具

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点





	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
専用コネクタによるセンサコントローラへの接続ができなくなります。	形E3X - A11	×	×	×	×	○	○	◎

ⓧ 生産中止予定商品



形E9A - A

推奨代替商品

形E3X - A11

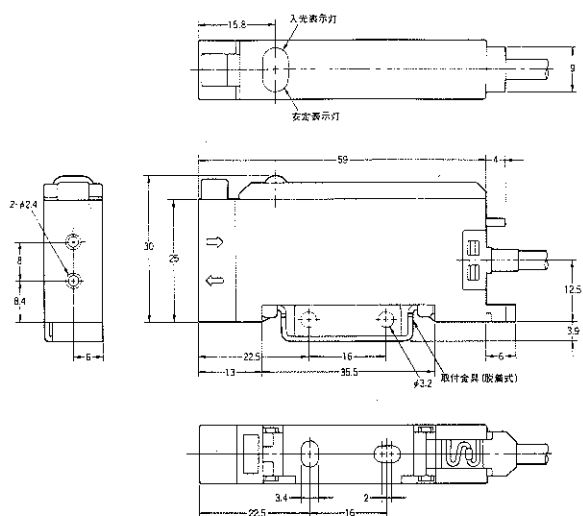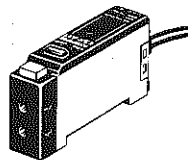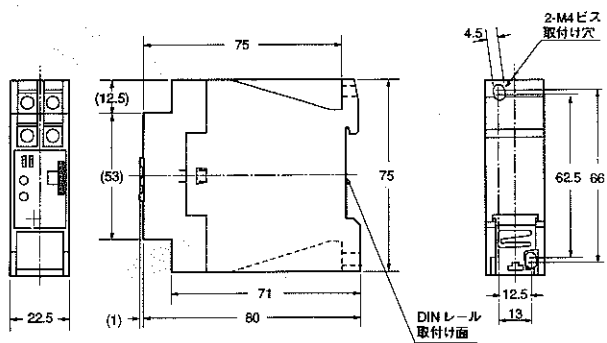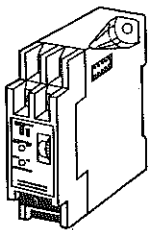

外部接続

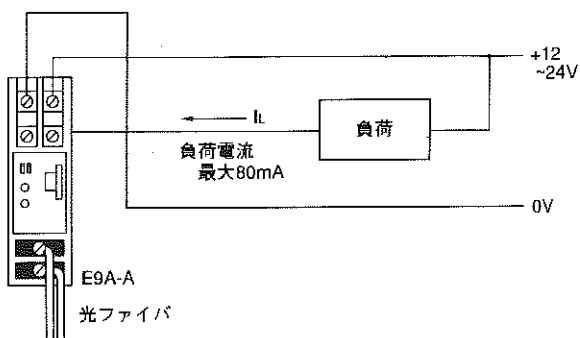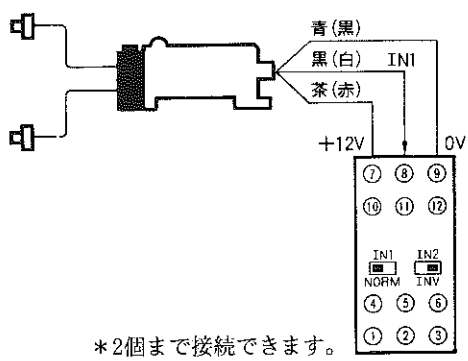生産中止予定商品 形E9A - A	推奨代替商品 形E3X - A11
	 * 2個まで接続できます。

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品 形E9A - A	推奨代替商品 形E3X - A11
電源電圧		DC12~24V ±10% リップル(p-p) 10%以下	DC10~30V リップル(p-p) 10%以下
検出距離		形E32 - TC200 120mm 形E32 - DC200 50mm(3×3cm 白紙)	形E32 - TC200 200mm 形E32 - DC200 75mm(10×10cm 白紙)
応答時間		1ms以下	200μs以下
制御出力		出力電流 1.5~4mA 負荷電流 80mA MAX	負荷電流 100mA MAX
保護構造		IEC規格 IP50 (開放形)	IEC規格 IP66 (防滴形)