

**OMRON**

1995年2月1日

No.2079

操作用機器

プロダクト・ニュース


照光押ボタンスイッチ 形A3Lシリーズ 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

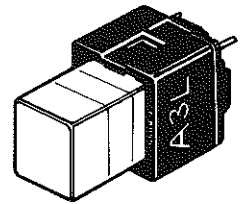

流通センタ在庫除外時期

非在庫商品です。

価格表掲載中止時期

1995年4月1日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形A3L-220R	推奨代替商品はありません
形A3L-220G	
形A3L-220Y	
形A3L-220W	
形A3L-220D	
形A3L-320R	
形A3L-320G	
形A3L-320Y	
形A3L-320W	
形A3L-320D	



ⓧ 生産中止予定商品

形A3Lシリーズ


推奨代替商品

推奨代替商品はありません



形A3L-220□シリーズ

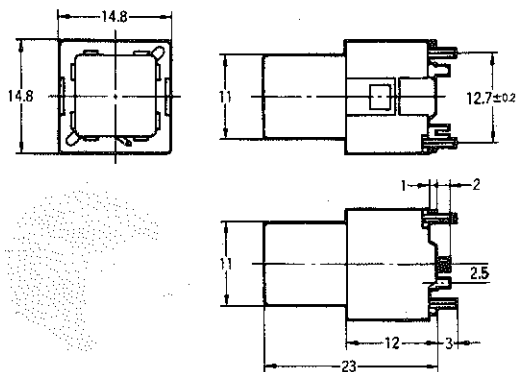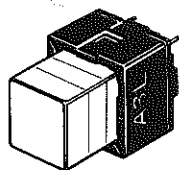


端子穴加工寸法(TOP VIEW)

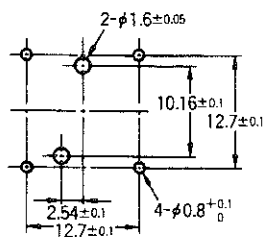

形A3L-320□シリーズ

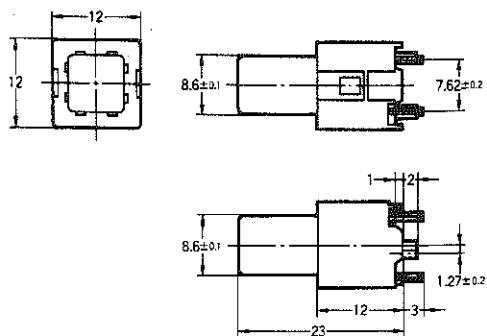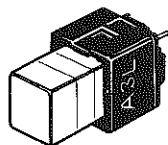

端子穴加工寸法(TOP VIEW)

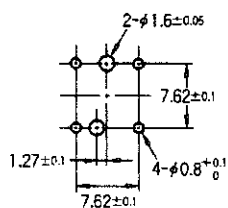


推奨代替商品はありません

外部接続


生産中止予定商品

形A3Lシリーズ

形A3L-220□シリーズ

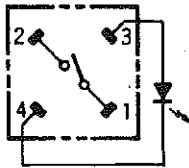

形A3L-320□シリーズ

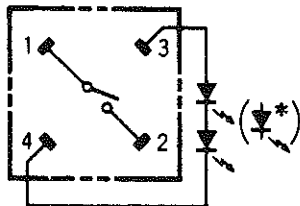

*形A3L-320Rの
内蔵LEDは1個です。

主な定格・特性

項目		形式	生産中止予定商品
			形A3Lシリーズ
接点構成			1a(常時開路接点)
絶縁抵抗			100M Ω 以上(DC250Vメガにて)
接触抵抗			500 Ω 以下(通常押圧にて)
耐電圧			AC250V 50/60Hz 1分間
衝撃	耐久		750ms ² (約75G)
	誤動作		300ms ² (約30G)
寿命			20万回以上
使用周囲温度			-10~+70℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度			20~85%RH
OF			130 $\pm$ 30gf(1.27 $\pm$ 0.29N)
RF			MIN 30gf(0.29N)
PT			1.5 $\pm$ 0.3mm
接点容量			DC5V 1mA(抵抗負荷)

内蔵LED定格

項目	操作部の色	白	赤	緑	橙	黄
順電圧 V_F ($I_F=20\text{mA}$)	標準値(V)	2.2	1.7	2.1	2.2	2.1
	最大値(V)	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5
順電流 I_F	標準値(mA)	20	20	20	20	20
	絶対最大値(mA)	50	50	50	50	50
許容損失 PD	絶対最大値(mW)	125	100	125	125	125
逆電圧 V_R	絶対最大値(V)	4	4	4	4	4

注) 内蔵LEDランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず上表の範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。