

**OMRON**

1995年2月1日

No.2081

パワーリレー

プロダクト・ニュース

ミニパワーリレー 形MY3Zシリーズ 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

1995年4月1日をもって在庫を除外します。

価格表掲載中止時期


1995年4月1日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形MY3Z	形MY4Z
形MY3Z-02	形MY4Z-02
形MY3ZF	形MY4ZF
形MY3ZS	形MY4ZS
形MY3ZN	形MY4ZN
形MY3ZN-D2	形MY4ZN-D2


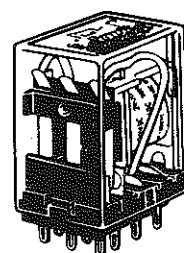


推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

推奨代替商品は4極のツインタ イプとなり、端子配列が異な ります。 ソケットをご使用の場合はソ ケットの取替えが必要です。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形MY4Zシリーズ	◎	◎	○	×	◎	◎	◎



⌘ 生産中止予定商品

形MY3Zシリーズ

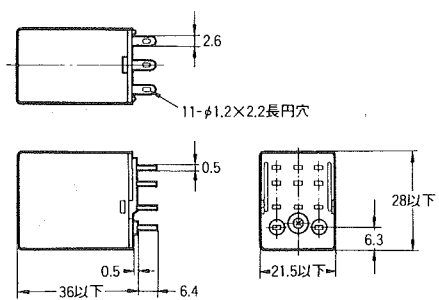
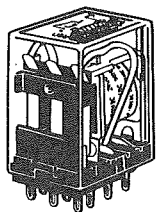


推奨代替商品

形MY4Zシリーズ

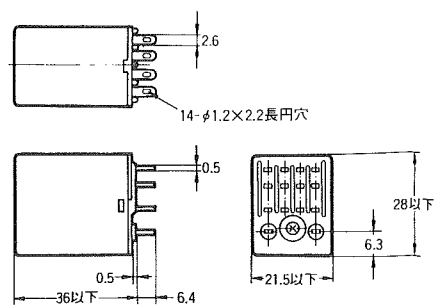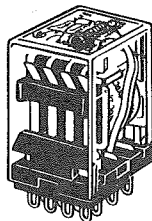

端子配置

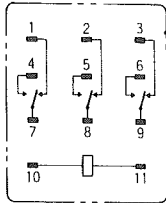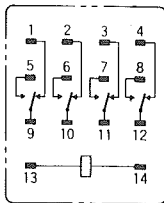生産中止予定商品 形MY3Zシリーズ	推奨代替商品 MY4Zシリーズ
	

異なる特性比較

形式		生産中止予定商品 形MY3Zシリーズ	推奨代替商品 形MY4Zシリーズ
項目			
定格負荷	抵抗負荷 ($\cos\phi=1$)	AC220V 5A DC24V 5A	AC220V 3A DC24V 3A
	誘導負荷 ($L/R=7ms$)	AC220V 2A DC24V 2A	AC220V 0.8A DC24V 1.5A
定格通電電流		5A	3A
接点電流の最大値		5A	3A
開閉容量の最大値	抵抗負荷	1,100VA 120W	660VA 72W
	誘導負荷	440VA 48W	176VA 36W
寿命	電氣的	20万回以上	10万回以上
	機械的	5,000万回以上	2,000万回以上

ソケット・保持金具

形式	生産中止予定商品 形MY3Zシリーズ	推奨代替商品 形MY4Zシリーズ
項目		
ソケット	形PYF11A	形PYF14A 形PYF14T
保持金具	形PYC-A1	形PYC-A1